


単位：mm

ステンレス製トロリール

海岸地域・セメント工場・下水処理場など、特に耐食性の必要な環境にご使用ください。環境によってはご使用いただけない場合がありますので、詳細については当社へお問い合わせください。

150Aステンレス巻本体

- 導体材質 銅(30mm²)+ステンレス(5.2mm²)
- 絶縁シース材質 硬質塩化ビニル(耐熱75℃)
オレンジ(危険色)
マンセル
2.5YR6/13

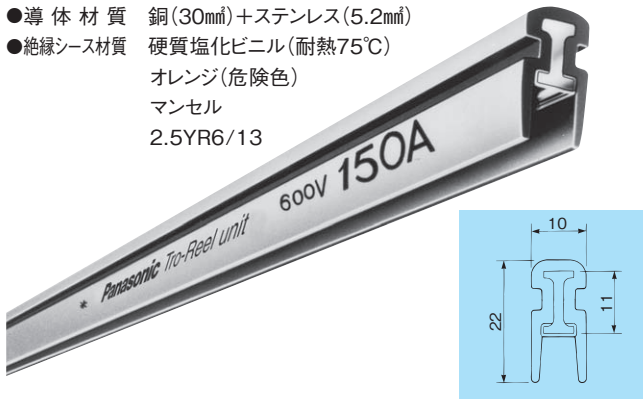

在庫区分	品番	品名	外箱寸法 (mm)	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
45a	DH5450S	本体100m巻	1475×1475×50	45.0	397,000円
45a	DH5458S	本体 80m巻	1340×1340×50	37.0	317,600円
45a	DH5456S	本体 60m巻	1340×1340×50	27.5	238,200円
45a	DH5454S	本体 40m巻	1140×1140×50	19.7	158,800円
45a	DH5451S	本体 10m巻	1000×1000×50	5.5	39,700円

※ 1巻単位でお買い求めください。標準長さ以外については、当社へお問い合わせください。

ステンレス製端末引締碍子

トロリールを末端で引き締めて、温度変化によるトロリールの伸縮、たわみを吸収します。(フィードイン端子・ノックピンφ5付)

注) 切削油などが直接かかる場所や、酸の雰囲気で使用される場合は、強度が弱くなるおそれがありますので、当社へお問い合わせください。




在庫区分	品番	質量 kg	入数		希望小売価格 (税抜)
			内	外	
45a	DH5512S	0.75	1	3	19,300円

ステンレス製中間引締碍子

ループ状ラインや直線100m以上のラインの中間で使用し、トロリール本体を引き締めて温度変化による本体の伸縮、たわみを吸収します。

注) 切削油などが直接かかる場所や、酸の雰囲気で使用される場合は、強度が弱くなるおそれがありますので、当社へお問い合わせください。

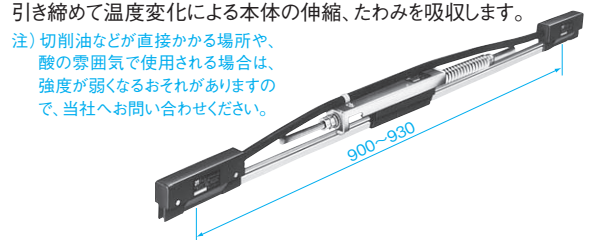


在庫区分	品番	定格	質量 kg	入数		希望小売価格 (税抜)
				内	外	
45a	DH5552S	30A~150A	2.92	1	3	53,600円

ステンレス製標準ハンガー

トロリール本体を造管材に固定するための支持金具です。

注) 切削油などが直接かかる場所や、酸の雰囲気で使用される場合は、強度が弱くなるおそれがありますので、当社へお問い合わせください。

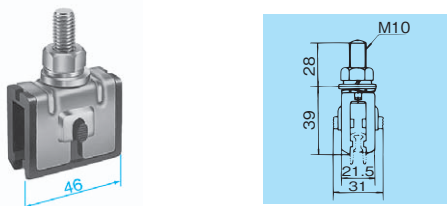


在庫区分	品番	質量 kg	入数		希望小売価格 (税抜)
			内	外	
45a	DH5516S	0.12	30	120	3,340円

ステンレス製碍子付ハンガー

屋外または塵埃の多い所でトロリール本体を造管材に固定する場合に使用します。

注) 切削油などが直接かかる場所や、酸の雰囲気で使用される場合は、強度が弱くなるおそれがありますので、当社へお問い合わせください。

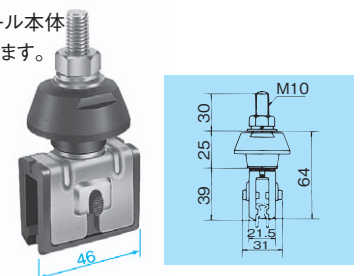


在庫区分	品番	質量 kg	入数		希望小売価格 (税抜)
			内	外	
45a	DH5517S	0.17	20	80	5,390円

磁器碍子付ハンガー

海岸地域、セメント工場、下水処理場など、より絶縁性能の必要な環境にご使用ください。

注) 切削油などが直接かかる場所や、酸の雰囲気で使用される場合は、強度が弱くなるおそれがありますので、当社へお問い合わせください。

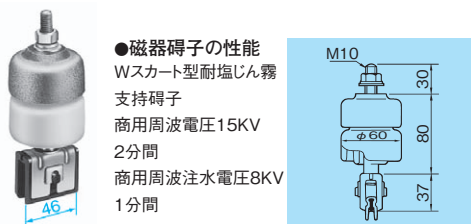

- 磁器碍子の性能
- Wスカート型耐塩じん霧支持碍子
- 商用周波電圧15KV 2分間
- 商用周波注水電圧8KV 1分間

在庫区分	品番	質量 kg	入数		希望小売価格 (税抜)
			内	外	
30a	DH5520	0.7	—	20	10,700円

ステンレス製集電アーム



注) ステンレス製本体と組み合わせた場合、集電アームの定格電流は、下表の1/2となります。

在庫区分	品番	定格	質量 kg	入数		希望小売価格 (税抜)
				内	外	
30a	DH5240S1	30A	0.8	1	3	23,600円
30a	DH5241S1	60A	1.0	1	3	30,000円
30a	DH5242S1	100A	1.1	1	3	31,800円