


標準ハンガー


- 90A・300A・500A共通
- トロリーワイヤを吊り下げる場合に使用します。直線部1.5m以下、曲がり部0.5m以下に1カ所使用してください。
- 注) 切削油などが直接かかる場所や、酸の雰囲気で使用される場合は、強度が弱くなるおそれがありますので、当社へお問い合わせください。

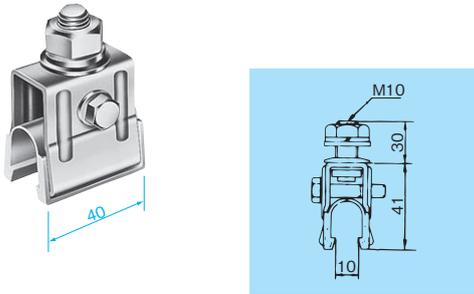

在庫区分	品番	入数		希望小売価格 (税抜)
		内	外	
(M)	<b>DH5163</b>	12	60	<b>950円</b>

碍子付ハンガー

- 90A・300A・500A共通
- 屋外または塵埃の多い所でトロリーワイヤを使用する場合のハンガーです。直線部1.5m以下、曲がり部0.5m以下に1カ所使用してください。
- 注) 切削油などが直接かかる場所や、酸の雰囲気で使用される場合は、強度が弱くなるおそれがありますので、当社へお問い合わせください。

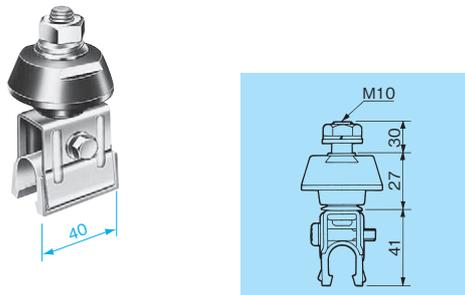


在庫区分	品番	入数		希望小売価格 (税抜)
		内	外	
(M)	<b>DH5164</b>	12	60	<b>1,570円</b>

磁器碍子付ハンガー

- 90A・300A・500A共通
- 海岸地域、セメント工場、下水処理場など、より絶縁性能の必要な環境に使用します。

注) 切削油などが直接かかる場所や、酸の雰囲気で使用される場合は、強度が弱くなるおそれがありますので、当社へお問い合わせください。

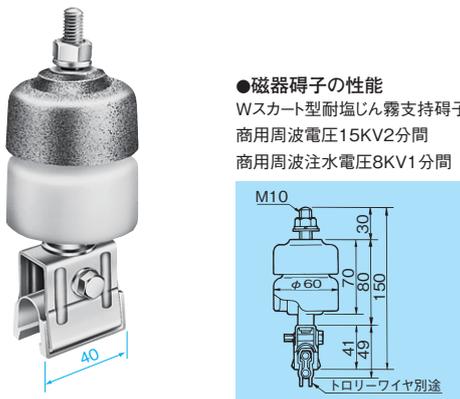


●磁器碍子の性能  
 Wスカート型耐塩じん霧支持碍子  
 商用周波電圧15KV2分間  
 商用周波注水電圧8KV1分間

在庫区分	品番	入数		希望小売価格 (税抜)
		内	外	
(90)	<b>DH5165</b>	—	20	<b>10,700円</b>

ステンレス製標準ハンガー


注) 切削油などが直接かかる場所や、酸の雰囲気で使用される場合は、強度が弱くなるおそれがありますので、当社へお問い合わせください。

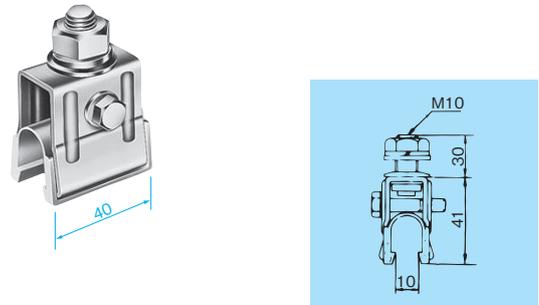

在庫区分	品番	質量 kg	入数		希望小売価格 (税抜)
			内	外	
(90)	<b>DH5163S</b>	0.14	12	60	<b>3,340円</b>

ステンレス製碍子付ハンガー


注) 切削油などが直接かかる場所や、酸の雰囲気で使用される場合は、強度が弱くなるおそれがありますので、当社へお問い合わせください。

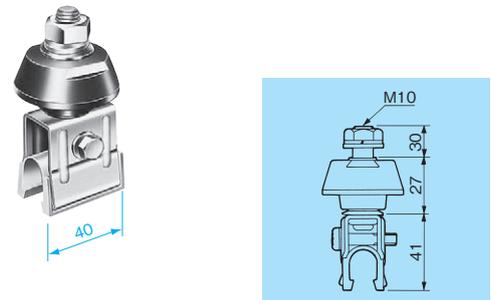

在庫区分	品番	質量 kg	入数		希望小売価格 (税抜)
			内	外	
(90)	<b>DH5164S</b>	0.15	12	60	<b>5,390円</b>

工具

- 90A・300A(500Aは不要です)
- トロリーワイヤ相互の導体接続に使用します。

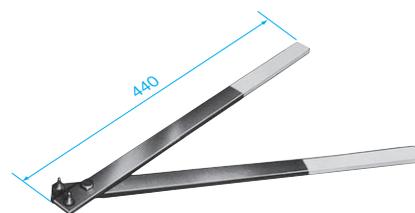

在庫区分	品番	質量 kg	入数		希望小売価格 (税抜)
			内	外	
(M)	<b>DH5180</b>	1.3	—	1	<b>3,560円</b>