

■エンドキャップ

JIS C 8366 Ⓧ Ⓟ

ファクトライン本体の末端を閉そくする場合に使用します。



在庫区分	品番	色	質量 kg	入数		希望小売価格 (税抜)
				内	外	
(M)	DH2623	クリームグレイ	0.006	10	100	235円
(M)	新 DH2623W	ホワイト	0.006	10	100	240円

■ハンガー (ボルト付)


ファクトライン本体を造管材から吊り下げる場合に使用します。

ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。

ハンガーはステンレス製、吊りボルトは

鋼製電気亜鉛めっき、ハンガー押えは樹脂製。

注) 吊り下げ荷重は98N(10kgf)以下としてください。

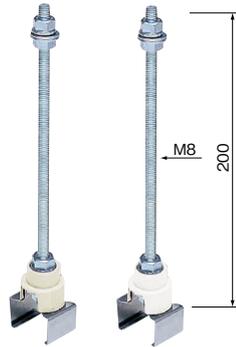

在庫区分	品番	色	質量 kg	入数		希望小売価格 (税抜)
				内	外	
(M)	DH2651	クリームグレイ	0.13	5	15	1,080円
(M)	新 DH2651W	ホワイト	0.13	5	15	1,110円

■ターミナルプラグ (アース付)

JIS C 8366 Ⓧ Ⓟ

2P15A125V・E付

単相電源の取り出しに使用します。



在庫区分	品番	色	定格	質量 kg	入数		希望小売価格 (税抜)
					内	外	
(M)	DH2683	クリームグレイ	2P15A125V・E付	0.05	1	30	2,520円
(M)	新 DH2683W	ホワイト	2P15A125V・E付	0.05	1	30	2,610円

■パイプ吊りハンガー

ファクトライン本体をパイプ吊りする場合に使用します。

ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。

パイプはフランジ側で切断できます。

注) 吊り下げ荷重は98N(10kgf)以下としてください。



在庫区分	品番	色	質量 kg	入数		希望小売価格 (税抜)
				内	外	
(M)	DH2650	クリームグレイ	0.31	—	5	2,800円
(M)	新 DH2650W	ホワイト	0.31	—	5	2,890円

■ハンガー (ボルトなし)

ハンガーの吊りボルトM8(ℓ=200)では不足する場合に使用します。

M10ボルト、3/8ボルトにも取り付けできます。

ハンガーはステンレス製、ハンガー押えは樹脂製。

注) 吊り下げ荷重は98N(10kgf)以下としてください。




在庫区分	品番	色	質量 kg	入数		希望小売価格 (税抜)
				内	外	
(M)	DH2652	クリームグレイ	0.03	10	60	820円
(M)	新 DH2652W	ホワイト	0.03	10	60	845円

■抜け止めコンセントプラグ (クリームグレイ)

JIS C 8366 Ⓧ Ⓟ

2P15A125V

 単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。



在庫区分	品番	定格	質量 kg	入数		希望小売価格 (税抜)
				内	外	
(M)	DH2671	2P15A125V	0.04	10	100	1,000円