


■ 注文形式 (例)

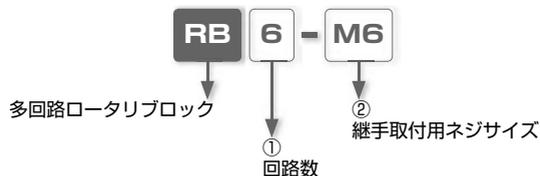

①. 回路数

記号	4	6	8
回路数	4回路	6回路	8回路


②. 継手取付用ネジサイズ

ネジサイズ	メートルネジ (mm)		管用テーパネジ
記号	M5	M6	O1
サイズ	M5 × 0.8	M6 × 1	R1/8

■ 仕様

使用流体	空気
最高使用圧力	0.9MPa
使用真空圧力	-100kPa
使用温度範囲	0～60°C (凍結なきこと)

■ 多回路ロータリブロック構成図

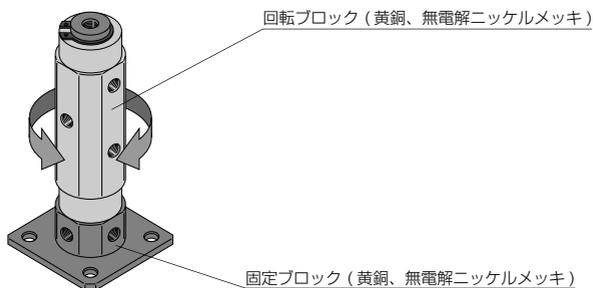

■ 適用チューブ及び関連商品

- チューブフィッティング……………P.38
- チューブフィッティングミニタイプ……………P.84
- ミニマル継手……………P.266