



■ パネルマウントタイプ ピン式

**MVP** パネルマウントタイプ ピン式

RoHS対応

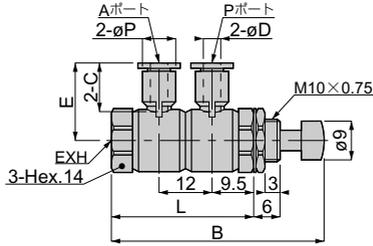

¥ P.742 CAD

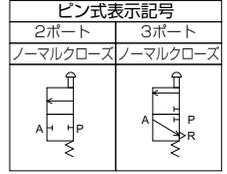


単位：mm


形式	チューブ外径 φD	B		L	φP	チューブエンド C	E	質量 (g)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	CAD ファイル名
		max.	min.							
MVP 42	4	48.5	44.5	33	8	11	17.7	30	3	CHM-002
MVP 43		48	44	32.5						
MVP 62		48.5	44.5	33						
MVP 63	6	48	44	32.5	10.5	11.6	18.3	31	5	

**MVP** パネルマウントタイプ ピン式 (集中排気型)

RoHS対応

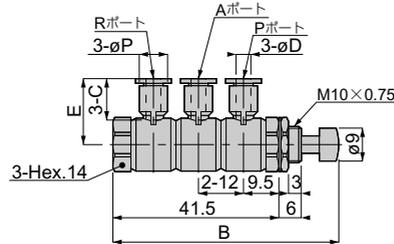


¥ P.742 CAD

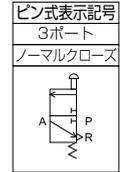

単位：mm

形式	チューブ外径 φD	B		φP	チューブエンド C	E	質量 (g)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	CAD ファイル名
		max.	min.						
MVP 43-J	4	57	53.4	8	11	17.7	32	3	CHM-002
MVP 63-J	6	57	53.4	10.5	11.6	18.3	34	5	

■ パネルマウントタイプ ピン式 プッシュボタンストローク寸法

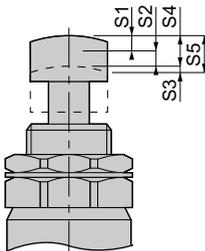

単位：mm

チューブ外径 φD	自由ストローク S1	動作ストローク S2	予備ストローク S3	推奨ストローク S4	限度ストローク S5
4	1.8	1.8	0.4	3.6	4
6	1.8	1.8	0.4	3.6	4