


テクノエール **Air**



エアーツール

- 特長
 - ・柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。特に滑り性については大きく改善され、従来の約2倍になりました。(弊社テクノフレックスとの比較)
- 使用温度
 - ・-20℃～60℃
- 色
 - ・レッド，グリーン

■ 表面のすべりやすさの比較

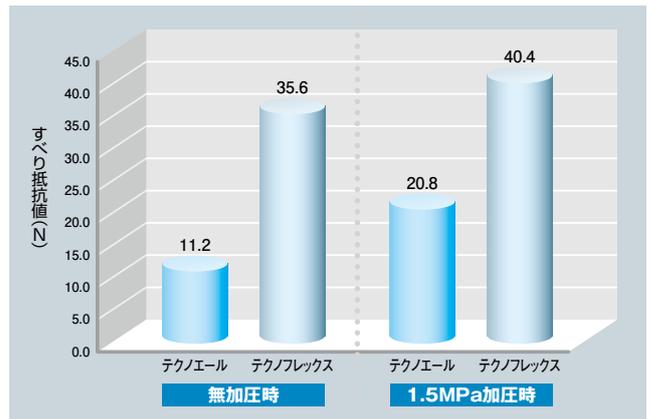

■標準仕様及び性能

呼称	サイズ (mm)		定尺 (m)	許容圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm)	エア一金具	価格欄 (記入用)
	内径	外径						
TA-10×6.5	6.5	10	100	1.5	6	150	無し	
TA-10×6.5	6.5	10	10	1.5	6	150	付き※	
TA-10×6.5	6.5	10	20	1.5	6	150	付き※	
TA-10×6.5	6.5	10	30	1.5	6	150	付き※	
TA-12.5×8.5	8.5	12.5	100	1.5	10	150	無し	
TA-12.5×8.5	8.5	12.5	10、20、30	1.5	10	150	付き※	

※エア一金具 (ワンタッチロックソケット・セフティーガイド付)
 ※金具付品は全て受注後取付加工の為、納品にお時間がかかります。