

ミニチュアブラシ

医療技術、宝飾業界、電機、航空宇宙産業や工具・金型業界などの精密加工分野に、フェアッド社は最高の品質のミニチュアブラシを提供します。仕上げ面の品質や形状の精度度が要求される分野で威力を発揮します。




フェアッド社の豊富な研磨用繊維材種により、様々なワーク材種のクリーニング、バリ取り、磨き最適の繊維フィラメントをお選びいただけます。フェアッド社のミニチュアブラシは、フレキシブルシャフト、エアーモーターや電気グラインダーでご使用になれます。

フィラメント材種	適用	特徴・推奨用途
スチールワイヤー	鉄、鋳物、プラスチック等のクリーニング、バリ取りに。	柔軟なのでマット光沢仕上げに適します。ペーストは有り・無しどちらとも。
ステンレススチールワイヤー	鉄、ステンレス鋼、アルミ等の非鉄金属のクリーニング、バリ取りに。	錆に強く、スチールワイヤーよりも耐熱性があります。ペーストは有り無しどちらとも。
真鍮ワイヤー	柔らかい非鉄金属や他の柔らかい材質に適します。	スチール及びステンレススチールワイヤーと比べ、非常に柔い繊維です。ペーストは有り無しどちらとも。
シリコンカーバイト付プラスチック	鉄、ステンレス鋼、アルミ、硬い非鉄金属、鋳物、プラスチックのバリ取り、表面仕上げに。	ペーストは無しで、ご使用下さい。
酸化アルミナ付プラスチック		
砥粒なしのプラスチック(ナイロン)	プラスチックのような柔らかい材質の軽いクリーニング作業に。	
天然の豚毛(黒)	ほぼすべての材質のクリーニング、汚れの除去、磨き。	山羊の毛よりは硬い毛です。均一な光沢が得られます。150℃以下で、ご使用下さい。ペーストを使用して、よりよい光沢が得られます。
天然の豚毛(白)		
天然の山羊の毛	フェルト材で磨いた後のマーキング消し、クリーニング、汚れの除去、磨き。ほぼ、すべての材質に使用できます。	非常に柔らかく柔軟性があるため、複雑な形状、輪郭の被削物に向きます。非常に深い光沢が得られます。150℃以下の温度で、ご使用下さい。ペーストを使用して、お使い下さい。

RBUミニチュアブラシ 3mm軸

RBUミニチュアホイールブラシ

縁曲げ (crimped)

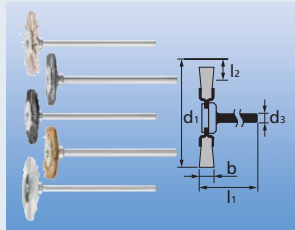

バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸ミニチュア軸付ブラシです。手の届きにくい場所や精密な形状のワークに適しています。




天然のフィラメント繊維では、最適な光沢を得るためにペーストをご使用されることをお勧めします。

フィラメント材種	型番 (3mm軸)	価格	ブラシ外径 d1 mm	ブラシ厚み b mm	線長 l2 mm	線径 d6 mm	全長 l1 mm	推奨使用速度 (rpm)	最高使用速度 (rpm)	入数
スチール	RBU1602ST032541	¥640	16	2	3	0.10	46	5,000-10,000	12,000	10
スチール	RBU1902ST032558	¥640	19	2	5	0.10	46	5,000-10,000	12,000	10
スチール	RBU2202ST032565	¥650	22	2	6	0.10	46	5,000-10,000	12,000	10
ステンレススチール	RBU1602SS032572	¥730	16	2	3	0.10	46	4,000-10,000	12,000	10
ステンレススチール	RBU1902SS032589	¥740	19	2	5	0.10	46	4,000-10,000	12,000	10
ステンレススチール	RBU2202SS032596	¥750	22	2	6	0.10	46	4,000-10,000	12,000	10
真鍮	RBU1602BR032619	¥650	16	2	3	0.10	46	4,000-10,000	12,000	10
真鍮	RBU1902BR032626	¥650	19	2	5	0.10	46	4,000-10,000	12,000	10
真鍮	RBU2202BR032602	¥660	22	2	6	0.10	46	4,000-10,000	12,000	10
プラスチックSiC	RBU2202SC032763	¥2,160	22	2	6	0.55	46	1,200-5,000	12,000	10
プラスチックSiC	RBU2202SC032770	¥2,160	22	2	6	0.25	46	1,200-5,000	12,000	10
プラスチックAO	RBU2202AL032756	¥2,160	22	2	6	0.50	46	1,200-5,000	12,000	10
プラスチックAO	RBU2202AL032749	¥2,160	22	2	6	0.30	46	1,200-5,000	12,000	10
プラスチックナイロン	RBU2202NY032718	¥500	22	2	6	0.15	46	1,200-5,000	12,000	10
豚毛白	RBU1602BW032633	¥490	16	2	3	-	46	4,000-10,000	12,000	10
豚毛白	RBU1902BW032640	¥500	19	2	5	-	46	4,000-10,000	12,000	10
豚毛白	RBU2202BW032657	¥510	22	2	6	-	46	4,000-10,000	12,000	10
豚毛黒	RBU1602BB032664	¥490	16	2	3	-	46	4,000-10,000	12,000	10
豚毛黒	RBU1902BB032688	¥500	19	2	5	-	46	4,000-10,000	12,000	10
豚毛黒	RBU2202BB032695	¥510	22	2	6	-	46	4,000-10,000	12,000	10
山羊の毛	RBU1602BG032725	¥520	16	2	3	-	46	4,000-10,000	12,000	10
山羊の毛	RBU2202BG032732	¥530	22	2	6	-	46	4,000-10,000	12,000	10

PBUミニチュアブラシ 3mm軸

PBUミニチュアエンドブラシ

縁曲げ (crimped)

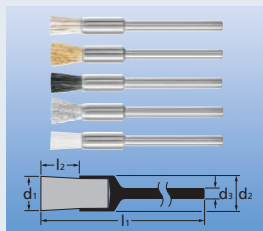

バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸付きブラシです。フィラメント繊維が回転中に広がるので手の届きにくい場所や穴、窪み等の複雑な形状を得意としています。



フィラメント材種	型番 (3mm軸)	価格	ブラシ外径 d1 mm	カップ外径 d2 mm	線長 l2 mm	線径 d6 mm	全長 l1 mm	推奨使用速度 (rpm)	最高使用速度 (rpm)	入数
スチール	PBU0505ST032978	¥590	5	5	8	0.10	45	5,000-15,000	25,000	10
ステンレススチール	PBU0505SS032985	¥700	5	5	8	0.10	45	4,000-10,000	25,000	10
真鍮	PBU0505BR032992	¥560	5	5	8	0.10	45	4,000-10,000	25,000	10
プラスチックSiC	PBU0505SC033067	¥2,060	5	5	8	0.55	45	1,200-5,000	25,000	10
プラスチックSiC	PBU0505SC033074	¥2,060	5	5	8	0.25	45	1,200-5,000	25,000	10
プラスチックAO	PBU0505AL033050	¥2,060	5	5	8	0.55	45	1,200-5,000	25,000	10
プラスチックAO	PBU0505AL033043	¥2,060	5	5	8	0.30	45	1,200-5,000	25,000	10
プラスチックナイロン	PBU0505NY033036	¥470	5	5	8	0.20	45	1,200-5,000	25,000	10
豚毛白	PBU0505BW033005	¥470	5	5	8	-	45	4,000-10,000	25,000	10
豚毛黒	PBU0505BB033012	¥470	5	5	8	-	45	4,000-10,000	25,000	10
山羊の毛	PBU0505BG033029	¥520	5	5	8	-	45	4,000-10,000	25,000	10