

光と音で知らせる表示灯

Signal Tower
For Network & Security Solutions

ネットワーク監視表示灯

NHS-FB1/NHP-FB1/NHL-FB1

HTTP
コマンド
対応

オープン価格

評価機貸し出し対応製品

詳しくはホームページをご覧ください。
<https://www.patlite.co.jp/rental/>

- オフィスでも違和感の無いデザイン
- LED 発光 + 2 種類の点滅パターン
- 4 種類のブザー音
(ピ・ピ・ピ・ピ) (ピーピー)
(ビピッ・ビピッ) (ビー※連続音)

カンタン WEB 設定	SNMP v1-v2c	メール 送信機能	RSH	PING 24	SLMP	SOCKET 通信
HTTP コマンド	Ethernet	電子音 4音	ブザー 80dB	NHS 表示灯 φ25	NHP 表示灯 φ40	NHL 表示灯 φ60
緊急メールチェッカー(別売) パトメール 対応	機能拡張オプションソフト(別売) PRSH for Windows 対応	3年 無償修理対応	5年 有償修理対応	LAN 表示灯		
緊急地震速報 対応	全国瞬時警報システム J-ALERT 対応	RoHS				

付属品：ACアダプタ、サポートステー



■ モデルコード

NHL-3FB1-RYG

- | | | | | |
|------------|----------|------------------|--------|------------------------|
| S: φ25 タイプ | 1: 1 段仕様 | LED ユニット色 (上段から) | R: 赤 ● | 1 段: R●/Y●/G● |
| P: φ40 タイプ | 2: 2 段仕様 | | Y: 黄 ● | 2 段: RY●●/RG●● |
| L: φ60 タイプ | 3: 3 段仕様 | | G: 緑 ● | 3 段: RYG●●● |
| | 4: 4 段仕様 | | B: 青 ● | 4 段: RYGB●●●●/RYBG●●●● |
| | 5: 5 段仕様 | | C: 白 ○ | 5 段: RYGBGC●●●●●○ |

※LED ユニット色の標準色は以下の通りです。

■ 1 段～5 段までフルラインアップ

お客様の運用スタイルに合わせて様々な表示が可能です。

※段数および表示灯色の変更は、ご注文時のみの対応となります。
※ご購入後の変更は、弊社技術・修理相談窓口までご相談ください。
※同色の個別制御は対応しておりません。



標準在庫製品

- NHL-3FB1-RYG
- NHP-3FB1-RYG
- NHS-3FB1-RYG

■ 高操作性のスイッチでカンタン操作


フロント部のスイッチで各種操作が簡単に行えます。

- ① クリアスイッチ
表示灯点滅/点灯動作・ブザー鳴動を停止し通常動作に戻します。
- ② リセットスイッチ
本製品を再起動します。
- ③ テストスイッチ
表示灯の点灯、ブザー鳴動のテストを行います。
- ④ ボリューム切替えスイッチ
ブザー音量の切替えを行います。
- ⑤ ステータスランプ
青色LEDランプの点灯で動作状況を表示します。



● さまざまな環境に取付けが可能です。

各種ブラケットを使用することで様々な設置環境に対応可能です。

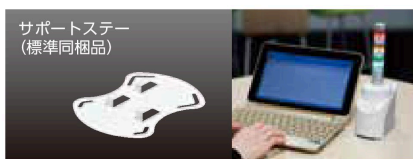

段数	1 段	2 段	3 段	4 段	5 段
NHS-□FB1 本体長(mm)	185	215	245	275	305
NHP-□FB1 本体長(mm)	263	298	333	368	403
NHL-□FB1 本体長(mm)	255	297	338	379	420

■ 外観寸法図 (NH□-FB1 シリーズ)
単位: mm

サポートステー ※標準同梱品
壁面取付けブラケット (NH-WST) ※オプション
パーティション取付けブラケット (NH-PST) ※オプション

対応取付け幅
長ねじの場合 18~48 mm
短ねじの場合 48~58 mm

※左右どちらからでも設置が可能です。