


# 生産現場に、「ふれる」パトライト®を



作業完了の  
入力



呼び出し

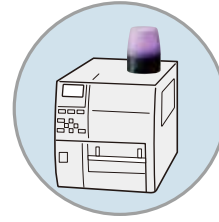

小型装置の  
状態報知




表示灯上部に  
静電容量式タッチセンサを内蔵



報知内容に合わせて選べる  
7色マルチカラーとブザー

R/G/Bの配線で  
7色制御できます。

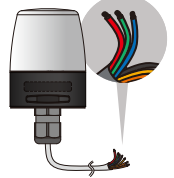

- ・素手でも手袋をしていても検知可能なので、現場での操作性も抜群。
- ・水などがかかった場合でも誤検知はしません。
- ・タッチしている間だけオンになるモーメンタリ動作と、タッチごとにオンとオフが切り替わるトグル動作いずれかを設定できます。
- ・タッチセンサ入力時の色も、赤/青/白/消灯の4パターンから選択できます。

- ・報知の内容や、現場の雰囲気に合わせて選べる7色をご用意。
- ・より注意喚起したい場合には、ブザーも2音から選んで吹鳴できます。
- ・これまでにはなかった直感的な操作を可能にします。

## 製品仕様

型式	NE-24A-□ □: R/Y/G/B/C	NE-M1ANN-M	NE-M1ANB-M	NE-M1ATB-M
サイズ	φ56			
定格電圧	DC24V	DC12-24V		
取付場所・取付方向	屋内・全方向			
保護等級	IP65 NEMA TYPE 4X, 13	IP67 NEMA TYPE 4X, 13	IP65 / NEMA TYPE 4X, 13 (正方向取付時)	
発光色	赤 / 黄 / 緑 / 青 / 白	マルチカラー7色 (赤 黄 緑 青 白 水 紫)		
ブザー音圧	-		Typ. 88dB [断続音(ピピピ)、連続音(ピー)いずれか選択]	
動作仕様	点灯	点灯 / 点滅		点灯 / タッチセンサ出力
配線	スクリューレス端子台	キャブタイヤケーブル 2m		
価格 (税抜き)	赤・黄: 4,400円 緑・青・白: 4,900円	9,800円	11,800円	15,800円

## オプション

### ポールブラケット

NE-001D  
2,500円 (税抜き)



取付例

### 壁面取付ブラケット

NE-002D  
2,000円 (税抜き)



## モデルコード

単色モデル **NE-24A-□**

定格電圧: 24: DC24V

点灯色: R: 赤 Y: 黄 G: 緑 B: 青 C: 白

マルチカラーモデル **NE-M1ATB-M**  
**NE-M1ANB-M**  
**NE-M1ANN-M**


定格電圧: M1: DC12~24V

タッチセンサ: T: あり N: なし

ブザー: B: あり N: なし

点灯色: M: マルチカラー

## 取付面寸法図

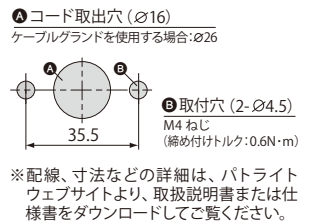

東京 TEL.03(6865)1711 仙台 TEL.022(256)5656 関東 TEL.048(640)2020  
 横浜 TEL.045(473)1118 名古屋 TEL.052(856)0001 大阪 TEL.06(7711)8980  
 広島 TEL.082(535)5656 福岡 TEL.092(686)7333

**技術・修理相談窓口: (無料) 0120-497-090**  
 [受付] 平日9:00~17:00 (平日12:00~13:00及び土日・祝日・  
 社休日)は留守番電話による対応 FAX: 06-7711-8967

●カタログに記載の寸法、仕様および価格などは予告なく変更する場合がございますので、最新の情報については必ず仕様書等でご確認ください。●配線図中の配線コード、ヒューズ、ネジなどは特に記載のあるもの以外、付属しておりません。●カタログに記載の性能表記は、設置条件により満たされない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。●価格には消費税、取付工事費等は含まれておりません。●PATLITE、パトライト及び製品名は、株式会社パトライトの登録商標または商標です。※記載の会社及び製品名は、各社の登録商標または商標です。



ISO14001:2015 認証取得  
 三田工場、辰野工場は、国際標準化機構が定めるISO14001(環境マネジメントシステム)に関する規格の認証を取得しています。

**安全に関するご注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

**株式会社 パトライト**  
 本社 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-1-3

カタログ番号 S-AI09A 1906(TH)A