
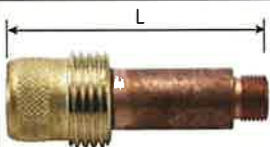







ガスレンズ部品

Gas lens parts

標準ガスレンズノズル Standard gas lens nozzle							専用 インシュレータ Insulators	主な適用トーチ Applicable Torch				
外形 Shape	電流 Current	部品コード Parts code	A 内径 mm	B/C 外径 mm	L 全長 mm	No.		レッドティグトーチ Red TIG Torch	8型トーチ Type 8(Model 8)			
 <p>※GLインシュレータ TFQ20105 および GLコレットボディとセットでご使用ください。 ※please use in sets with Standard gas lens nozzle, Standard gas lens collet and insulator TFQ20105.</p>	150 A用	TGN 00616	6.5	11/24	42	No.4G	TFQ20105 ※トーチボディ付属のインシュレータを付けた状態で装着します。 ※Please do not remove the insulator attached to Torch body when you install Gas lens insulator.	YT-15TS□ YT-15TS□TAD YT-15TSF□ YT-15TP□ YT-20TS□ YT-20TS□TAD YT-20TS□TAG(H) YT-20TSF□ YT-30TS2/TAG(H) YT-30TSW□/TAG(H) YT-30TPW□	YT-158T YT-158TK1 YT-158TF YT-158TP YT-208T YT-208TG YT-208TPW YT-308TW YT-308TPW			
		TGN 00818	8	13/24	42	No.5G						
	300 A用	TGN 00908	10	14/24	42	No.6G						
		TGN 01108	11	15.8/24	42	No.7G						
		TGN 01218	13	17/24	42	No.8G						
標準ガスレンズコレットボディ Standard gas lens Collet body										専用 インシュレータ Insulators	主な適用トーチ Applicable Torch	
外形 Shape	電流 Current	部品コード Parts code	電極棒 サイズ mmφ	L 全長 mm	刻印 Marking	レッドティグトーチ Red TIG Torch					8型トーチ Type 8(Model 8)	
 <p>※GLインシュレータ TFQ20105 および GLノズルとセットでご使用ください。 ※please use in sets with Standard gas lens nozzle, Standard gas lens collet and insulator TFQ20105.</p>	150 A用 ↕ 300 A用	TEB 30141	0.5	50	0.5					YT-12TS□ YT-12TP□ YT-20TSW□	YT-128T YT-128TP YT-208TW	
		TEB 30142	1.0	50	1.0							
		TEB 30143	1.6	50	1.6							
		TEB 30144	2.0	50	2.0							
		TEB 30145	2.4	50	2.4							
		TEB 30147	3.2	50	3.2							
		TEB 30148	4.0	50	4.0							
細径小型ガスレンズノズル Thin type short gas lens nozzle							専用 インシュレータ Insulators	主な適用トーチ Applicable Torch				
外形 Shape	電流 Current	部品コード Parts code	A 内径 mm	B/C 外径 mm	L 全長 mm	No.		レッドティグトーチ Red TIG Torch	8型トーチ Type 8(Model 8)			
	120 A用 ↕ 200 A用	TGN 00130	8	13/18.8	26.5	No.5GA	2型トーチは不要 Unnecessary for Red TIG Torch 2	YT-12TS□ YT-12TP□ YT-20TSW□	YT-128T YT-128TP YT-208TW			
		TGN 00131	9.5	14.5/18.8	26.5	No.6GA						
		TGN 00132	11	16/18.8	26.5	No.7GA						
細径小型ガスレンズコレットボディ Thin type short gas lens nozzle Collet body							専用 インシュレータ Insulators	主な適用トーチ Applicable Torch				
外形 Shape	電流 Current	部品コード Parts code	電極棒 サイズ mmφ	L 全長 mm	刻印 Marking	レッドティグトーチ Red TIG Torch		8型トーチ Type 8(Model 8)				
	120 A用 ↕ 200 A用	TEB 00097	1.6	24	1.6	※1,8型トーチでの使用にはTFQ00008に変更が必要です。 ※Please replace insulators to TFQ00008 for using Red TIG Torch 1 and Type 8.	YT-12TS□ YT-12TP□ YT-20TSW□	YT-128T YT-128TP YT-208TW				
		TEB 00099	2.4	24	2.4							
		TEB 00111	3.2	24	3.2							
細径ガスレンズノズル Thin type gas lens nozzle							専用 インシュレータ Insulators	主な適用トーチ Applicable Torch				
外形 Shape	電流 Current	部品コード Parts code	A 内径 mm	B/C 外径 mm	L 全長 mm	No.		レッドティグトーチ Red TIG Torch	8型トーチ Type 8(Model 8)			
	150 A用	TGN 00133	8	13/18.8	41.5	No.5GAL	標準トーチボディ付属のインシュレータで対応します。 ※Please use Insulators for standard torch body.	YT-15TS□ YT-15TS□TAD YT-15TSF□ YT-15TP□ YT-20TS□ YT-20TS□TAD YT-20TS□TAG(H) YT-20TSF□ YT-30TS2/TAG(H) YT-30TSW□/TAG(H) YT-30TPW□	YT-158T YT-158TF YT-158TP YT-208T YT-208TF YT-308TW YT-308TPW			
		TGN 00134	9.5	14.5/18.8	41.5	No.6GAL						
	300 A用	TGN 00135	11	16/18.8	41.5	No.7GAL						
		TGN 00138	13	18.8/18.8	41.5	No.8GAL						
細径ガスレンズコレットボディ Thin type gas lens nozzle Collet body							専用 インシュレータ Insulators	主な適用トーチ Applicable Torch				
外形 Shape	電流 Current	部品コード Parts code	電極棒 サイズ mmφ	L 全長 mm	刻印 Marking	レッドティグトーチ Red TIG Torch		8型トーチ Type 8(Model 8)				
	150 A用 ↕ 300 A用	TEB 00101	1.6	50	1.6	※Please use Insulators for standard torch body.	YT-12TS□ YT-12TP□ YT-20TSW□	YT-128T YT-128TP YT-208TW				
		TEB 00103	2.4	50	2.4							
		TEB 00109	3.2	50	3.2							

□は1型、2型トーチ対応