

土木用ダイヤモンドブレード/ホイール 一般向け

土木路面カッター用ブレード



ブレードを選択する場合、用途・性能・価格・グレード等で行われます。弊社の土木用ダイヤモンドブレードは、お使いいただく方の様々な要望に対応できるように、豊富な製品群からお選びいただけるようになっております。

AMD : アスファルト用
ACMD : アスファルト・コンクリート兼用
CMD : コンクリート用


AR : アスファルト用
ACR : アスファルト・コンクリート兼用
CR : コンクリート用

DE : アスファルト・コンクリート兼用 (一般ユーザー向け)
G : アスファルト・コンクリート兼用 (レンタル業向け)

一般向けデラックスグレード

小型路面カッターで、最良の切れと寿命を引き出す一般向け高品質。ダイヤモンド砥粒の質と量を上げてあります。

サイズ: 10"~30"(AMD・CMD)
 : 10"~14"(ACMD)
 穴径 : 27

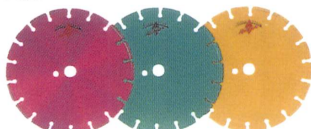


種類 AMD ACMD CMD
 カラー ワインレッド メタリックグリーン サフランイエロー

レギュラーグレード

切断する目的にあわせて用途別に作成した、伝統の標準グレード品です。

サイズ: 10"~18"
 穴径 : 22(10"のみ) 27

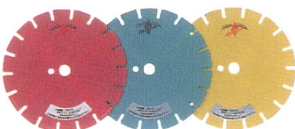


種類 AR ACR CR
 カラー ワインレッド メタリックグリーン サフランイエロー

エコミーグレード

性能と価格のバランスを考え、アスファルト切断を主体に設定した「アスファルト・コンクリート兼用」ブレードです。一般ユーザー向けとレンタル業者様向けがあります。

サイズ: 10"~18"(DE)
 : 12"・14"(G)
 穴径 : 27

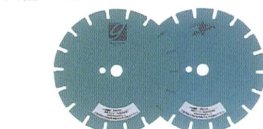

種類 G DE
 カラー メタリックグリーン マットグリーン

ハンドカッター用レーザーブレード



エンジン・電動モーター仕様ハンドカッターに使用する乾式ダイヤモンドブレード。使用目的にあわせ3グレードの設定をしています。安全のためセグメントと基板の接着に「レーザー溶着」を採用し、セグメント飛びを防止してあります。

LDD デラックスグレード

レーザーブレードの最高品質。硬質材・難削材の切断に最適です。

サイズ: 10"~14"
 穴径 : 20 30.5
 カラー : クリア



用途
 コンクリート二次製品全般、鉄管、石材、耐火レンガ

LM レギュラーグレード

一般土木建築現場に、全面的に対応できる乾式レーザーブレードの標準品です。

サイズ: 8"~16"
 穴径 : 20 22 25.4 30.5他
 カラー : ゴールド



用途
 コンクリート二次製品全般、石材。

J エコミーグレード

レンタル業者等、性能面と価格面の両立を必要とする市場向け製品です。

サイズ: 10"~14"
 穴径 : 20 30.5
 カラー : マットブラック



用途
 コンクリート二次製品全般。

鋳鉄管切断専用



キャストカット

鋳鉄管専用電着ダイヤモンドブレードです。鋳鉄管・ダクタイルの切断時にバリが出ないように特殊加工をしています。

サイズ: 305mm 355mm
 穴径 : 30.5
 カラー : カッパー



用途
 高強度コンクリート製品、石材他。


ALC切断用



ALC ALCブレード

軽量気泡コンクリート(ALC)や押出し成形板用のダイヤモンドブレードです。使用マシンや目的にあわせたサイズから選べます。

サイズ: 305~405mm
 穴径 : 25.4
 カラー : シルバー

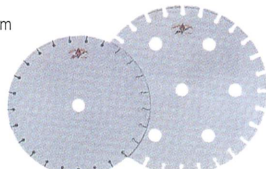

用途
 コンクリート製品全般、石材他。

電動工具用研削カッパ



DC ドライカッパ



サイズ: 90~100mm
 カラー: メタリックブルー
 コンクリート面研削用の、標準タイプです。

CC クロスカッパ



サイズ: 100mm
 カラー: ワインレッド
 研削面がDCより広いため、使いやすのが特長です。

DS ドライサンダー



サイズ: 100mm
 カラー: メタリックグリーン
 クロスカッパタイプのハイグレード品です。

DO ドライオフセット



サイズ: 100mm
 カラー: レッド
 セグメントを樹脂で囲んだ仕上げ用です。

RCC リムカッパ



サイズ: 110mm
 カラー: ゴールド
 リム形状の電動コンクリートカンナ用です。

SC スクリューカッパ



サイズ: 90~100mm
 カラー: ゴールド
 セグメントタイプの電動コンクリートカンナ用です。

その他電動工具用



MD 目地セグメントソー



サイズ: 外径100mm (中心穴20mm)
 幅: 4.5 8.0 10.0mm
 カラー: ゴールド
 コンクリート面の溝、目地入れ用の小口径ダイヤモンドブレードです。目的の切断幅にあわせてお選びください。

 
VD Vカッター



サイズ: 外径90mm (中心穴20mm)
 幅: 10.0mm
 カラー: ゴールド


コンクリート・モルタル等のヒビ割れ部分補修用ダイヤ工具です。

SE セグメント



サイズ: 外径105mm (中心穴20mm)
 幅: 1.7mm
 カラー: ゴールド
 建材全般にご使用頂ける、電動工具用エコミーブレードです。

 SR タイルカッター



サイズ: 外径100~125mm (中心穴20・22mm)
 カラー: ゴールド
 磁器タイル切断専用カッターです。優れた切断力を発揮します。

電動・エア工具用レーザーブレード



LP レーザープロフェッショナル

プロの使用に焦点を合わせた最高品質です。高配筋コンクリートや、切りにくい材料の切断に素晴らしい力を発揮します。エア工具に最適です。

サイズ: 105~200mm
 穴径 : 20 22 25.4
 カラー : メタリックグレー




用途
 高強度コンクリート製品、石材他。

LS レーザーセグメント


スタンダード品の最高品質を目指して製品化したシリーズです。驚くほどの性能を持ち、切りにくい材料にも対応できる製品です。

サイズ: 105~200mm
 穴径 : 20 22 25.4
 カラー : ゴールド

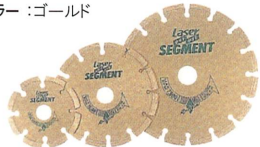

用途
 コンクリート製品全般、石材他。

 エンジン・電動工具用リムブレード



RM スーパーマイティ

リムタイプの使いやすさと、セグメントタイプの効率を合体させたハイグレードダイヤモンド工具です。ほとんどの建築材料を切断できます。

サイズ: 105~250mm
 穴径 : 20 22 25.4
 カラー : ゴールド



用途
 一般コンクリート製品、レンガ、瓦、石材他。

RC リムマイティ

群を抜いた「めめらかな切削感」が最大の特徴です。工具への負担もなく、一般建築材料の切断がどなたにも出来る高品質ダイヤモンド工具です。

サイズ: 105~355mm
 穴径 : 20 22 25.4 30.5
 カラー : クリアレッド



用途
 一般コンクリート製品、レンガ、瓦、石材他。

※仕様は予告なく変更となる場合があります。