

Endless belt

# エンドレスベルト



継目（ジョイント）のない厚手の袋織綿布を基材とした研磨ベルトです。作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトで優しい仕上げ面をつくりあげます。

タイプ	接着剤	砥粒	粒 度	寸法 (mm) 幅×周長	入数
36号	G/G	A	#24~#600	100×915	10本
60号	G/G	A	#36~#400	200×1525	10本

Flexible cloth belt

# フレックスクロスベルト



用途に応じたワイドレンジの品揃えで柔軟性の選択が自由自在タイプ。腰を持たせた仕様になっています。また、良質な材料と高い技術で優れた研磨性能を示します。各種サンダーを使った生地・塗面の平面及び鉄・非金属プラスチックの曲面研磨にご使用できます。

タイプ	A15	A15M	A35	A36
砥粒	A	A	A	A
基材	Jw	Jw	Jw	Jw
粒 度	80			
	100	*		*
	120	*		*
	150	*		*
	180	*	*	*
	240	*	*	*
	280		*	
	320	*	*	*
	400	*		*
	600	*		

Paper belt

# ペーパーベルト




抜群の研削力で、生地研磨に最適な、「W54P」。仕上げ研磨に最適な、「C54P」。

各種サンダー（ストローク・レベル・スポンジサンダーなど）を使った、生地・塗面の研磨に「A23PM」「C23PM」が適しています。起毛にはC64Pが最適です。

タイプ	A23PM	C23PM	粒 度	W54P	C54P	粒 度	C64P
砥粒	A	C		WA	C		C
基材	Cw	Cw	度	Ew	Ew	度	Fw
粒 度	100		60	*		40	*
	120	*	*	80	*	60	*
	150	*	*	100	*	80	*
	180	*	*	120	*	100	*
	220		*	150	*	120	*
	240	*	*	180	*	150	*
	280		*	240	*	180	*
	320	*	*	320	*	240	*
	400	*	*	360		320	*
	500	*	*	400		400	*
600	*	*	500		600	*	
800	*	*	600				

Roll

# ロール

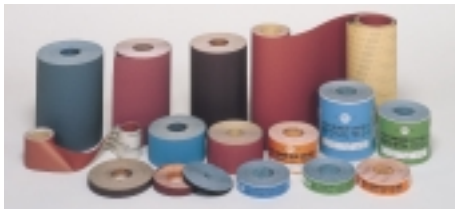

ロール（帯）状に加工した製品で、金属・木工・皮革・繊維の起毛・その他に幅広い用途をもち、使用方法により任意にカットして使用されます。製品素材は使用目的に応じて、別表の製品一覧表からお選び下さい。

品 名	基 材	接 着 剤	砥 粒	粒 度	寸法 (mm) 幅×長さ
Aクロスロール	X	G/G	A	# 40~#600	25・32・40・50 75・100・150 ×36,500
Cクロスロール	X	G/G	C	# 40~#320	40・100・150 ×36,500
Cペーパーロール	E	G/G	C	# 100~#600	305・610 ×45,700

※最大加工巾 1500mm---タイプ Z76X.C74P  
 1650mm---タイプ W54P.W64P.C64P.A74.  
 ※ロール各種、各寸法で在庫の粒度が異なります。お問い合わせください。

Sheet

# シート



シートには研磨布、耐水紙、G洋紙があります。研磨布紙のなかで最もポピュラーで、金属・非鉄金属・木工・その他の研磨に幅広い用途をもち、主として手作業及びオービタルサンダー等で使います。

品 名	基 材	接 着 剤	砥 粒	粒 度	寸法 (mm) 縦×横	最小 梱包 (枚)
研磨布	平織	G/G	A	#30~#600	228×280	50
G洋紙	洋紙	G/G	G	#40~#80 #100~#400	228×280	50 100
耐水研磨紙	Cw	R/R	C	#80~#2000	230×280	100
エメリー研磨紙	洋紙	G/G	E	#80~#4000	228×280	100
空研ぎ研磨紙	Aw	R/R	C	#100~#600	230×280	100