


● RCF - MK 型 器具接続用 異種金属接触防止型


メスアダプターエルボ

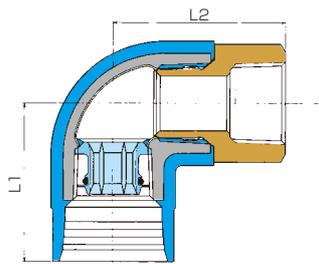

● ZQLM

呼び	L1	L2
1 1/2	74	86
2	83	98


メスアダプターソケット

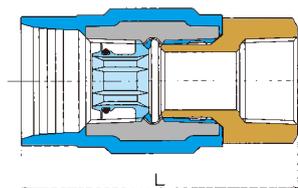

● ZQSM

呼び	L
1 1/2	118
2	128


オスアダプターエルボ

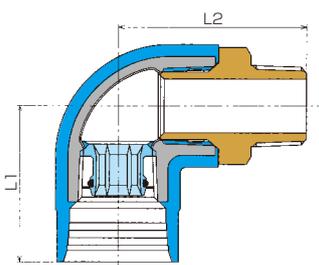

● ZPLM

呼び	L1	L2
1 1/2	74	90
2	83	104

オスアダプターソケット

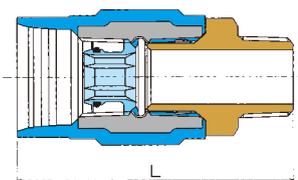


● ZPSM

呼び	L
1 1/2	122
2	134

● RK - LA 型 (メカニカル継手)


ソケット

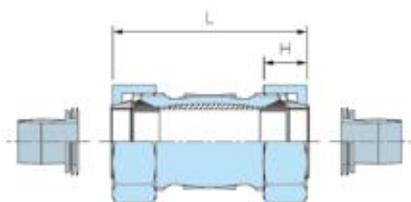

● S

呼び		L	H	二面幅 B
A	B			
20	3/4	85	18.5	49 (八角)
25	1	90	18.5	58 (八角)

メスアダプターソケット

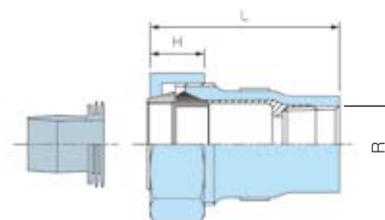


● AQ

呼び		L	H	二面幅 B	R
A	B				
20	3/4	65	18.5	49 (八角)	Rc 3/4
25	1	70.5	18.5	58 (八角)	Rc 1

● RC - LA 型 (メカニカル継手)

ソケット

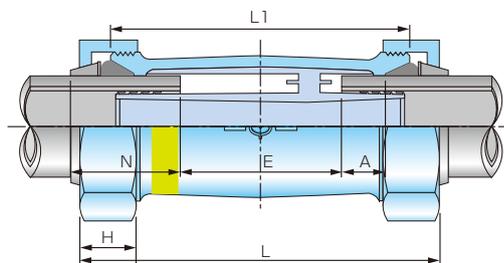

● S

RC-LA の呼び	適用管の呼び	管外径	組立長さ	本体	ナット二面幅	ナット高さ	管のみ込み長さ	管端面間距離
			L (約)	L1	B	H	N (約)	E (約)
1/2	15A	21.7	110	86.5	八角 42	17.5	35	40
3/4	20A	27.2	117	93.0	八角 49	18.5	36	48
1	25A	34.0	123	99.0	八角 58	18.5	36	53
1 1/4	32A	42.7	130	105.0	十角 66	19.0	41	49
1 1/2	40A	48.6	138	111.5	十角 73	22.0	44	51
2	50A	60.5	146	118.0	十角 87	23.5	45	58