

3.形状と寸法

種類別主要サイズおよび単重表

● 表中の主要寸法および端部の形状・寸法は 5 ページに記載の JIS B 2301 規格に準じます。
但し、一部 JIS 規格に含まれていない呼びも掲載しています（※印）。


● ねじ込み式可鍛鉄製継手白品は全アイテムをご用意しております。その他の継手については一部製造していないアイテムがあります。詳細については本カタログ巻末に記載の「コマ配管コールセンター」までお問い合わせください。



● 呼び 2 1/2 ~ 6 は、すべてバンド付きとなります。

● 管端防食継手・20K 継手・FK 継手は、別冊の専用カタログをご参照ください。

エルボ

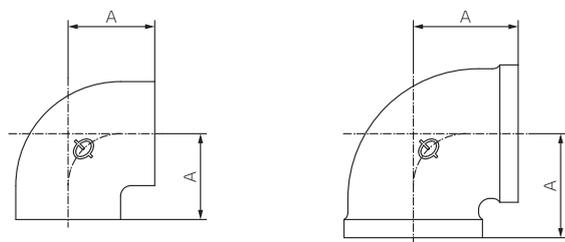


L

BL(バンド付き)

呼 び	中心から端面までの距離		重量 (g) [参考]
	A		
1/8	17	25	
1/4	19	40	
3/8	23	60	
1/2	27	95	
3/4	32	150	
1	38	260	
1 1/4	46	360	
1 1/2	48	440	
2	57	720	
2 1/2	69	1400	
3	78	1900	
4	97	3600	
5	113	5500	
6	132	8800	

45° エルボ

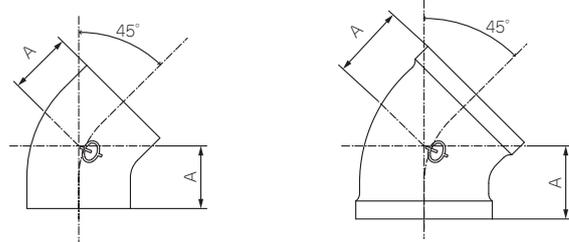

45° L

45° BL(バンド付き)

呼 び	中心から端面までの距離		重量 (g) [参考]
	A		
1/8	16	30	
1/4	17	30	
1/2	21	85	
3/4	25	140	
1	29	205	
1 1/4	34	325	
1 1/2	37	400	
2	42	630	
2 1/2	49	1200	
3	54	1650	
4	65	3055	
5	74	4700	
6	82	7000	