


MRジョイント II

MR-LAカップリング


サイズ 5

めすアダプター(MRJ II-AQ)

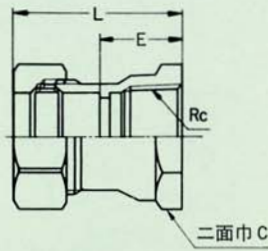


呼び SU-B	L	E	R	C	本体角数
13× $\frac{1}{2}$	43	20	$\frac{1}{2}$	27	6
20× $\frac{3}{4}$	47	23	$\frac{3}{4}$	32	6
25×1	53	26	1	41	6

給水栓用エルボ(MRJ II-WL)

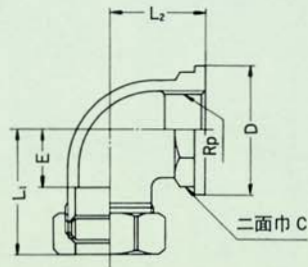


呼び SU-B	L ₁	L ₂	E	R _p	C	D
13× $\frac{1}{2}$	38	29	15	$\frac{1}{2}$	27	32
20× $\frac{1}{2}$	40	32	16	$\frac{1}{2}$	27	32
20× $\frac{3}{4}$	43	34	19	$\frac{3}{4}$	32	41
25×1	51	40	24	1	41	49

給水栓用ロングエルボ
(MRJ II-LWL)

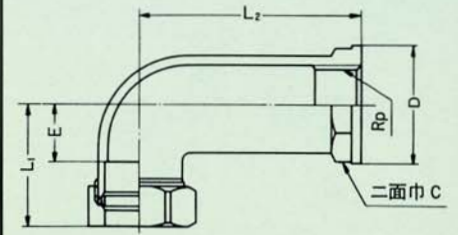


呼び SU-B	L ₁	L ₂	E	R _p	C	D
13× $\frac{1}{2}$ ×70	38	70	15	$\frac{1}{2}$	27	32
13× $\frac{1}{2}$ ×100	38	100	15	$\frac{1}{2}$	27	32
20× $\frac{1}{2}$ ×70	40	70	16	$\frac{1}{2}$	27	32
20× $\frac{1}{2}$ ×100	40	100	16	$\frac{1}{2}$	27	32

給水栓用チーズ(MRJ II-WT)

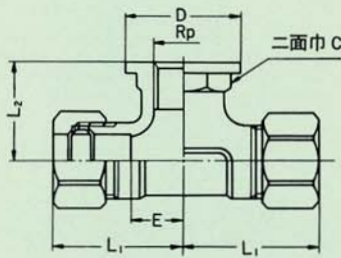

呼び SU-B	L ₁	L ₂	E	R _p	C	D
13× $\frac{1}{2}$	38	28	15	$\frac{1}{2}$	27	32
20× $\frac{3}{4}$	43	33	19	$\frac{3}{4}$	32	41


給水栓用ソケット(MRJ II-WS)

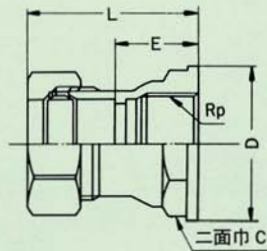

呼び SU-B	L	E	R _p	C	D
13× $\frac{1}{2}$	43	20	$\frac{1}{2}$	27	32
20× $\frac{1}{2}$	44	20	$\frac{1}{2}$	27	32
20× $\frac{3}{4}$	47	23	$\frac{3}{4}$	32	41


- L、L₁、L₂は締め付け後の概略寸法。
- RはJIS B0203(管用テーパねじ)のテーパねじ。
- RcはJIS B0203(管用テーパねじ)のテーパねじ。
- RpはJIS B0203(管用テーパねじ)の平行ねじ。

袋ナット(MR-LA)

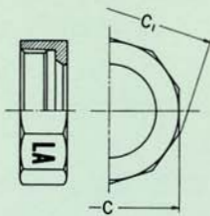


呼び SU	C	C ₁	角数	呼び表示
25	52	57	8	$\frac{3}{4}$
30	58	63	8	1
40	66	70	10	1 $\frac{1}{4}$
50	73	77	10	1 $\frac{1}{2}$
60	87	92	10	2
75	108	114	10	2 $\frac{1}{2}$
80	123	130	10	3

エルボ(MR-LA-L)

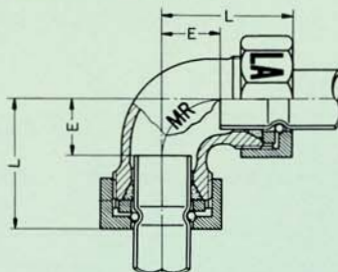

呼び SU	L	E
30	62	29
40	72	37
50	79	44
60	90	55
75	100	54
80	108	62

チーズ(MR-LA-T)

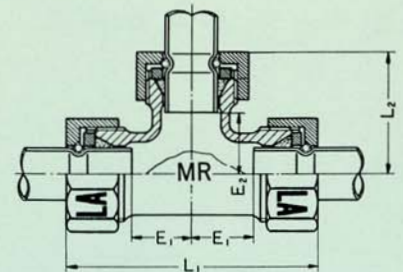

呼び SU	L ₁	L ₂	E ₁	E ₂
30	54	58	20	24
40	63	67	28	32
50	69	73	34	38
60	78	82	43	47
75	92	101	46	55
80	99	111	53	65