
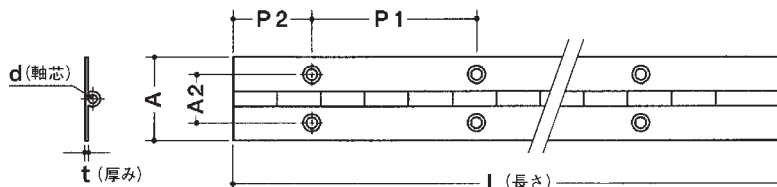


一枚物長蝶番 (ステンレス製) (鉄製) (真鍮製)

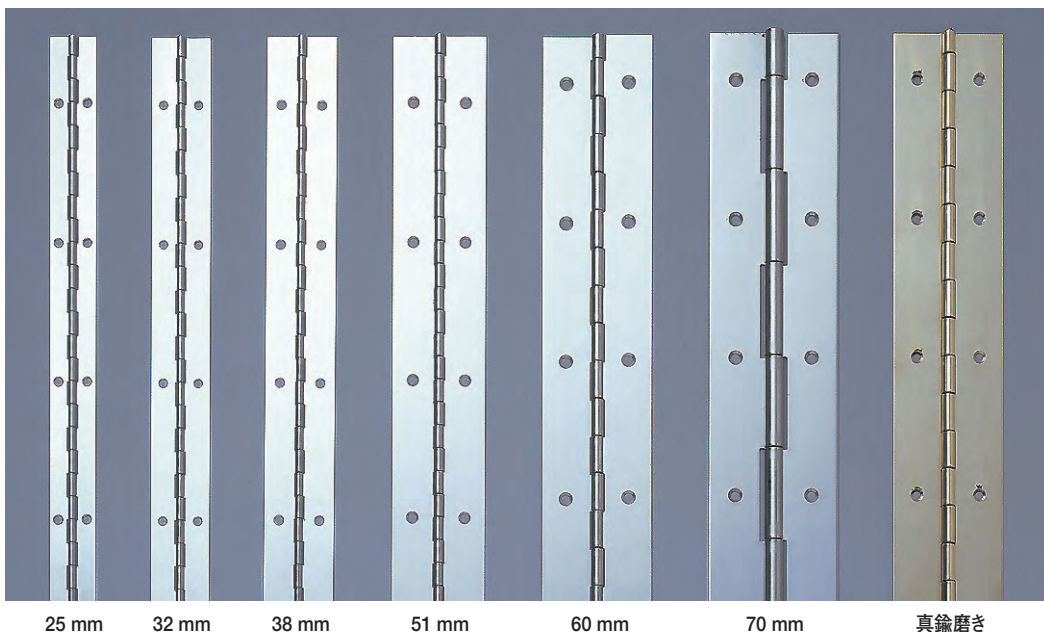

仕上:ステンレス磨き
鉄 GBメッキ
真鍮磨き
(取付ネジは付いていません)

軸厚み = d 軸芯 + t 厚み × 2

材質: ステンレス SUS304

一枚物長蝶番 (ステンレス)

コード	品番	呼称			P1	P2	A2	d (軸芯)	穴数	穴径×サラ径	重さ	価格	1箱
		A	t 厚み	長さ									
30241	25-08-1800-S	25	0.8	1872	75	36	15.4	2.5	50	4 × 6.5	420g	3,360	10枚
30245	25-08-2000-S		0.8	2000	75	25	15.4	2.5	54	4 × 6.5	449g	3,770	10枚
30242	32-08-1800-S	32	0.8	1872	75	36	18.8	2.5	50	4 × 6.5	483g	3,800	10枚
30246	32-08-2000-S		0.8	2000	75	25	18.8	2.5	54	4 × 6.5	516g	3,880	10枚
30243	38-08-1800-S	38	0.8	1872	75	36	22	2.5	50	4 × 6.5	564g	4,400	10枚
30247	38-08-2000-S		0.8	2000	75	25	22	2.5	54	4 × 6.5	603g	4,400	10枚
30261	38-15-2000-S	38	1.5	2000	75	25	22	3.5	54	5 × 8	1220g	10,800	5枚
30262	38-15-2400-S		1.5	2400	75	36	22	3.5	64	5 × 8	1476g	13,000	5枚
30244	51-12-1800-S	51	1.2	1872	75	36	29	3	50	4.5 × 8	1116g	6,800	5枚
30248	51-12-2000-S		1.2	2000	75	25	29	3	54	4.5 × 8	1192g	7,250	5枚
30263	51-15-2000-S		1.5	2000	75	25	29.4	3.5	54	5 × 8	1515g	11,000	5枚
30264	51-15-2400-S	51	1.5	2400	75	37.5	29.4	3.5	64	5 × 8	1815g	15,000	5枚
30265	60-15-2000-S		60	1.5	2000	75	25	34	3.5	54	5 × 8	1722g	13,000
30266	60-15-2400-S	1.5		2400	75	37.5	34	3.5	64	5 × 8	2071g	16,600	5枚
30267	70-20-2000-S	70	2	2000	75	25	42	6	54	5 × 9	2978g	26,000	4枚
30268	70-20-2400-S		2	2400	75	37.5	42	6	64	5 × 9	3594g	27,000	4枚
30269	100-30-2000-S	100	3	2000	97.5	25	40/70	8	42	5.5 × 11	—	46,000	1枚
30270	100-30-2400-S		3	2400	117.5	25	40/70	8	42	5.5 × 11	—	60,000	1枚

※100mmのみ A2アナはチドリ穴となります。
※100mmはヘアライン仕上も製作可能(受注生産)

一枚物長蝶番 (鉄 GBメッキ)

材質: 鉄 (GBメッキ)

コード	品番	呼称			P1	P2	A2	d (軸芯)	穴数	穴径×サラ径	重さ	価格	1箱
		A	t 厚み	長さ									
30297	32-10-2000-TGB	32	1.0	2000	75	25	18.8	2.5	54	4 × 6.5	—	8,280	10枚
30298	38-10-2000-TGB	38	1.0	2000	75	25	22	2.5	54	4 × 6.5	—	8,570	10枚
30279	51-12-2000-TGB	51	1.2	2000	75	25	28.5	2.5	54	4.5 × 7	—	12,100	10枚
30280	44-12-2000-TGB	44.5 (片長)	1.2	2000	75	25	25.5	2.5	54	4.5 × 7	—	13,000	10枚

一枚物長蝶番 (真鍮)

材質: 真鍮 (磨き)

コード	品番	呼称			P1	P2	A2	d (軸芯)	穴数	穴径×サラ径	重さ	価格	1箱
		A	t 厚み	長さ									
30271	32-10-2000-BP	32	1.0	2000	75	25	18.8	2.5	54	4 × 6.5	758g	6,800	10枚
30272	38-10-2000-BP	38	1.0	2000	75	25	22	2.5	54	4 × 6.5	799g	7,700	10枚
30273	51-15-2000-BP	51	1.5	2000	75	25	29.5	3.5	54	5 × 8	1633g	16,400	5枚
30274	51-15-2400-BP		1.5	2400	75	37.5	29.5	3.5	64	5 × 8	1972g	21,200	5枚
30275	60-15-2000-BP	60	1.5	2000	75	25	34	6	54	5 × 9	1840g	21,000	4枚
30276	60-15-2400-BP		1.5	2400	75	37.5	34	6	64	5 × 9	2340g	26,000	4枚