
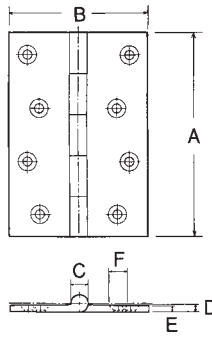


角蝶番 (TTS)

BRASS 真鍮製 取付ネジ付

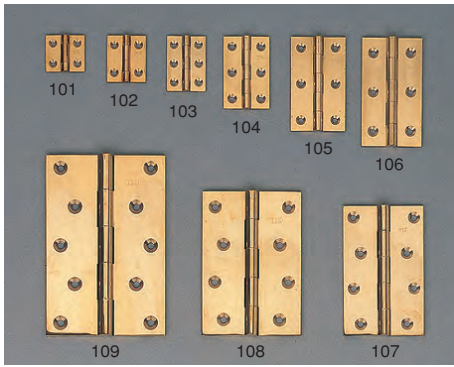

材質：真鍮引抜材

引抜材の特長

- 羽根と管部の継目がない。
- 仕上げは、すべて機械加工ですので精密です。特にフランス蝶番、二管蝶番等の分結式蝶番にはメリットが大きい。
- スラスト面積がプレス製蝶番に比べて広いので減が少ない。
- 仕上がり面が鍍金製蝶番に比べて粒子が細かく錆がないので、メッキ、色付がよく仕上がりが美しい。

磨き

コード	品番	価格
31001	TTS101M	1,200
31002	TTS102M	1,240
31003	TTS103M	1,440
31004	TTS104M	1,620
31005	TTS105M	1,920
31006	TTS106M	2,420
31007	TTS107M	3,560
31008	TTS108M	4,420
31009	TTS109M	6,600

GB/GBメッキ

コード	品番	価格
31011	TTS101GB	1,620
31012	TTS102GB	1,680
31013	TTS103GB	1,920
31014	TTS104GB	2,160
31015	TTS105GB	2,560
31016	TTS106GB	3,200
31017	TTS107GB	4,680
31018	TTS108GB	6,040
31019	TTS109GB	8,560

WB/ホワイトブロンズメッキ

コード	品番	価格
31021	TTS101WB	1,440
31022	TTS102WB	1,480
31023	TTS103WB	1,660
31024	TTS104WB	1,900
31025	TTS105WB	2,240
31026	TTS106WB	2,840
31027	TTS107WB	4,240
31028	TTS108WB	5,880
31029	TTS109WB	7,760

受注生産品






他の仕上げも制作できます。(お問い合わせ下さい。)

品番	A	B	C	D	E	F	1枚当りのビスの本数	ビス規格	重さ	耐荷重3枚吊	1箱
TTS101	25	27	4.5	2.0	1.8	6皿×3穴	4	2.7×16	12g	—	20枚
TTS102	32	27	4.5	2.0	1.8	6×3	4	2.7×16	14g	—	
TTS103	38	27	4.5	2.0	1.8	6×3	6	2.7×16	17g	—	
TTS104	50	32	5.2	2.2	2.1	6.4×3.5	6	3.1×16	31g	—	10枚
TTS105	65	38	6.1	2.4	2.3	6.4×3.6	6	3.1×20	55g	—	
TTS106	75	42	7.1	2.6	2.5	7.6×3.8	6	3.5×30	78g	—	
TTS107	90	56	8.0	3.2	2.8	8×4.2	8	3.8×25	140g	—	
TTS108	100	68	8.5	3.5	3.0	9×4.5	8	4.1×25	208g	30kg	
TTS109	125	82	10	4.2	3.7	10×5.4	10	4.5×32	357g	40kg	

真鍮 平義星蝶番リング入り (TTS)

BRASS 真鍮製 取付ネジ付

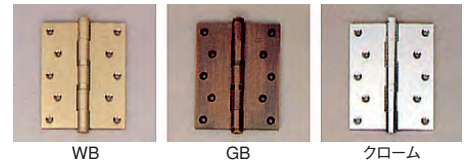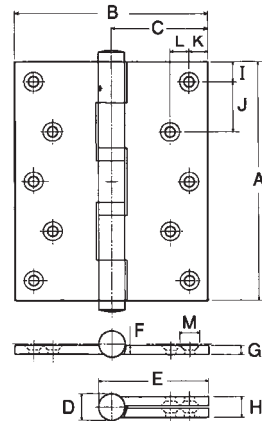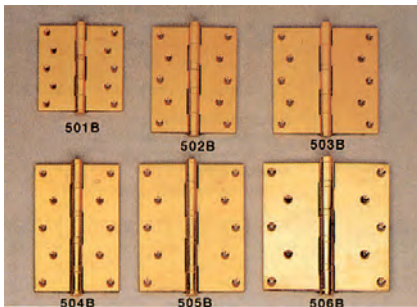

WB, GB, クロームは受注生産品です。他の仕上げも制作できます。(お問い合わせ下さい。)

磨き(ベアリング入り) (501B~506B)

コード	品番	価格	1箱
31451	TTS501BM	9,600	6枚
31452	TTS502BM	12,500	
31453	TTS503BM	13,300	
31454	TTS504BM	16,600	
31455	TTS505BM	19,200	
31456	TTS506BM	31,700	2枚


ベアリング入

材質：真鍮引抜材
芯棒はステンレス鋼SUS304

品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	付属ビス	1枚当りのビスの本数	重さ	耐荷重3枚吊
TTS501B	102	102	51	12	57	4.4	4.3	9.8	8	21.5	10	8	9×4.5	4.0×25	10	440g	35kg
TTS502B	127	102	51	14	58	5	4.8	11	10.5	26.5	10	10	10×5.4	4.5×32	10	650g	45kg
TTS503B	127	127	63.5	14	70.5	5	4.8	11	10.5	26.5	10	10	10×5.4	4.5×32	10	780g	45kg
TTS504B	153	102	51	14	58	5	4.8	11	10.5	33	10	13	11×5.8	4.5×32	10	755g	60kg
TTS505B	153	127	63.5	14	70.5	5	4.8	11	10.5	33	10	13	10×5.4	4.5×32	10	900g	60kg
TTS506B	153	153	76.5	18	85.5	5.3	5	13.2	10.5	33	10	20	11×5.8	4.5×32	10	1220g	100kg

NO.1262 ステンレス平義星蝶番リング入り

SUS304 ステンレス製 取付ネジ付

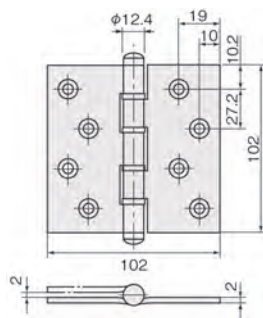

皿木ねじ 3.5×25×8本付き

コード	品番	仕上	価格	1箱
31731	NO.1262 102×102	HL	1,100	2枚
31732	NO.1262 102×102	アンバー	1,920	
31733	NO.1262 102×102	代金	2,880	
31734	NO.1262 102×102	黒	2,610	