



ガラスドア用自由蝶番 787B型 (壁取付タイプ) (強化ガラス用)

BRASS 真鍮製 取付ネジ付

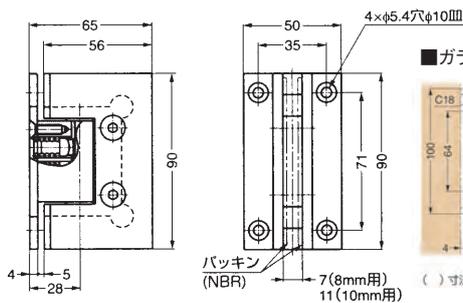

■ガラス加工図

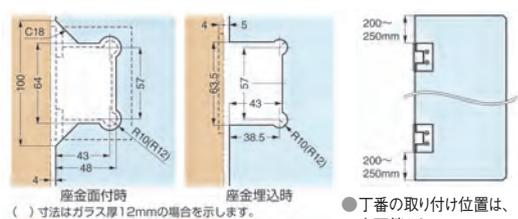


● 丁番の取り付け位置は、上下端から200~250mm離してください。

● 内蔵部品はステンレス鋼 (SUS304) 製で、シャワーブースや浴室での使用が可能です。

付属品: 木ネジ4.8×50、プラグ


・蝶番は90°開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設置してください。
 ・取り付け後に、扉が閉まった際の0°を調整する機能はありません。取付面とガラスドアの角度を調整しながら、作業を行ってください。
 ・シャワーブース仕様のため、1日に開閉頻度の多い商業用 (店舗間仕切など) には使用できません。

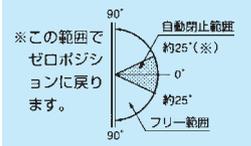


コード	品番	仕上	扉幅	扉高さ		ガラス厚	扉質量	開き角度	価格	1箱	1カートン	商品質量
33396	787B-8	クロームメッキ	760以下	1980以下/2個	2400以下/3個	6, 8	40kg以下/2個	180°	25,600	1個	20個	758g
33397	787B-10	クロームメッキ	760以下	1980以下/2個	2400以下/3個	10, 12	40kg以下/2個	180°	25,600	1個	20個	796g

ガラスドア用自由蝶番 789B型 (壁取付タイプ) (強化ガラス用)

BRASS 真鍮製 取付ネジ付

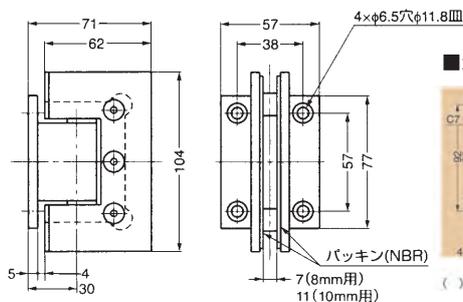

■ガラス加工図

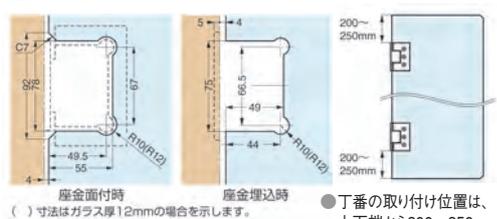


● 丁番の取り付け位置は、上下端から200~250mm離してください。

● 内蔵部品はステンレス鋼 (SUS304) 製で、シャワーブースや浴室での使用が可能です。

付属品: 木ネジ4.8×50、プラグ


・蝶番は100°開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設置してください。
 ・取り付け後に、扉が閉まった際の0°を調整する機能はありません。取付面とガラスドアの角度を調整しながら、作業を行ってください。
 ・シャワーブース仕様のため、1日に開閉頻度の多い商業用 (店舗間仕切など) には使用できません。

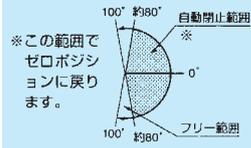

コード	品番	仕上	扉幅	扉高さ		ガラス厚	扉質量	開き角度	価格	1箱	1カートン	商品質量
33398	789B-8	クロームメッキ	800以下	1980以下/2個	2400以下/3個	6, 8	45kg以下/2個	180°	36,500	1個	20個	940g
33399	789B-10	クロームメッキ	800以下	1980以下/2個	2400以下/3個	10, 12	45kg以下/2個	180°	36,500	1個	20個	985g


ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK012-90型 (壁取付タイプ) (強化ガラス用)

SUS304 ステンレス製 取付ネジ付

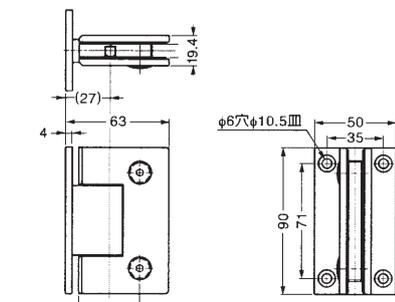

■ガラス加工図

角部は面取りを施してください

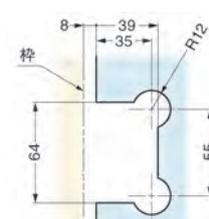

● ステンレス鋼製の自由蝶番のため、シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
 ● ガラス扉は約25°から自動閉止します。
 ● 左右勝手違いはありません。

・必ず2個使いでご使用ください。
 ・蝶番は90°まで開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設置してください。
 ・汚れを落とす場合は、中性洗剤、弱アルカリ性洗剤、弱酸性洗剤をご使用ください。

付属品: ネジキャップ、パッキン、十字穴付き皿タッピンネジ5.5×32 (ステンレス製)、六角棒スパナ

コード	品番	仕上	扉幅	扉高さ	ガラス厚	扉質量	開き角度	価格	1箱
38050	BK012-90SM	鏡面研磨	800以下	2000以下	8, 10, 12	40kg以下/2個	180°	18,700	1個
38051	BK012-90SS	サテン仕上	800以下	2000以下	8, 10, 12	40kg以下/2個	180°	18,700	1個

ガラス厚	パッキン厚	厚	薄
8mm		2枚	2枚
10mm		2枚	—
12mm		—	2枚

ガラス両面に組み込んでください

