

特許出願中

ハンガーばね

ピアノ線・ばね鋼線

- 材質** ばね:SWP-A,SUP フック:SS400
座金:S45C 振止:SUS304-WPB
- 表面処理** 5φ以下亜鉛メッキ、5φ以上電着塗装(黒)
フック・座金:亜鉛メッキ

納期 **即日発送**(PM5:00までご注文分)^{※1}

RoHS
適合品

ネット
対応品

●特長



吊り・引張り型の汎用緩衝ばね。
パイプ(管)や重いケーブルなどの支持に使用。
他の防振装置や引張・繫留ロープの緩衝用に。

製品番号	ばね mm			自由長 mm	A mm	B mm	フック(線径) mm	ばね定数 N/mm	最大使用時長さ mm	最大荷重(参考)		単重 kg	単価 円	
	外径	線径	ばね長さ							N	(kgf)		1~19	20~49個
41-5022	50	4.5	100	200	20	60	5	7.49	267.6	506	51.6	0.48	3,500	3,200
41-5025			200	300				3.62	440.0					
41-5032		6.0	100	200				21.30	249.0	1049	107.0	0.61	3,850	3,500
41-5035			200	300				10.20	403.0					
41-6524	65	5.5	200	316	26	74	7	4.68	457.0	665	67.8	1.11	4,500	4,100
41-6526			300	416				3.09	631.0					
41-6534		7.5	200	316				14.70	421.0	1540	157.0	1.52	5,550	5,100
41-6536			300	416				9.61	576.0					
41-7524	75	6.5	200	336	34	83	7	6.65	473.0	910	92.8	1.49	5,100	4,650
41-7526			300	436				4.36	645.0					
41-7534		8.0	200	336				14.40	449.0	1628	166.0	1.85	5,950	5,450
41-7536			300	436				9.34	610.0					
41-8523	85	7.5	200	354	34	94	9	9.01	487.0	1196	122.0	2.15	6,050	5,550
41-8525			300	454				5.90	657.0					
41-8533		10.0	200	354				27.10	452.7	2658	271.0	2.85	7,450	6,850
41-8535			300	454				17.50	606.0					
41-9922	100	10.0	200	376	38	110	11	19.50	492.0	2282	233.0	3.52	8,300	7,600
41-9924			300	476				12.70	655.0					
41-9932		13.0	200	376				56.80	459.0	4763	486.0	4.45	10,900	10,000
41-9934			300	476				36.70	605.7					

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談
表示価格は全て本体価格です。

数量50個以上は別途見積もりします。

■ハンガーばねの特長

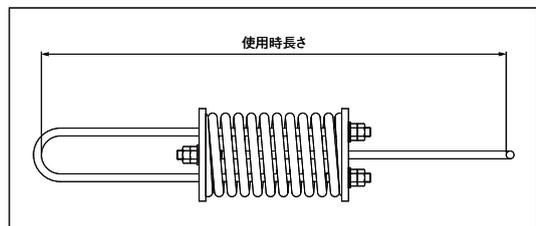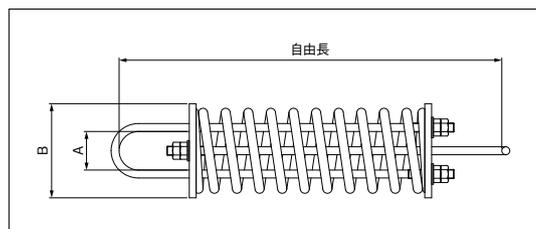

●通常の引張ばね



許容以上に大きな力がかかると伸びて折損、永久変形が起きる。

●ハンガーばね



圧縮ばねが密着以上ストロークしない為、変形が無い。

◎こんな所に使用されています

- 工場設備で配管等の支持。
- 地震や風による振動の抑制など。

