

## ■ 寸法・規格表

■ ストラブ・クランプ 型式番号の表示例


**C-50ES**

ボルトの材質  
S: ステンレス鋼  
C: クロモリ鋼


ゴムの材質  
E: EPDM  
N: NBR

型式記号    呼び径


### ● 20A～40A

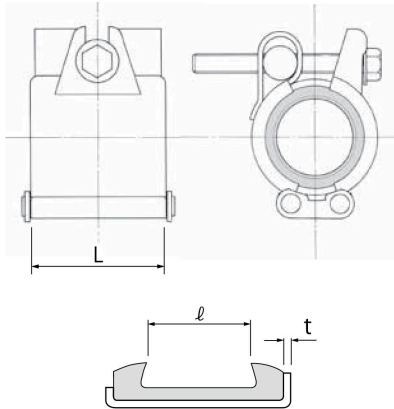

### ● 50A～300A

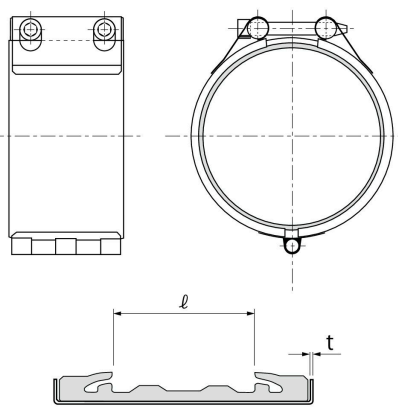

### ● 350A～700A

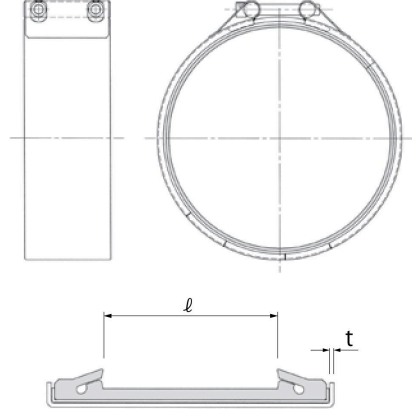

呼び径	型式番号				ケーシング		ゴムリップ 間隔 ℓ (mm)	締付けボルト			使用圧力		重量 (kg)				
	EPDM ゴム仕様		NBR ゴム仕様		幅 L (mm)	板厚 t (mm)		ネジの 呼び	六角(穴) サイズ (mm)	標準 トルク値 (N・m)	水・薬品 (MPa)	空気 (MPa)					
	クロモリ ボルト	ステンレス ボルト	クロモリ ボルト	ステンレス ボルト													
20A	—	<b>C-20ES*</b>	—	<b>C-20NS</b>	52.0	1.0	31	M8	13	—	1.0	0.7	0.29				
25A	—	<b>C-25ES*</b>	—	<b>C-25NS</b>	54.0	2.0							0.40				
32A	—	<b>C-32ES*</b>	—	<b>C-32NS</b>									0.45				
40A	—	<b>C-40ES*</b>	—	<b>C-40NS</b>									0.47				
50A	<b>C-50EC*</b>	<b>C-50ES*</b>	<b>C-50NC</b>	<b>C-50NS</b>	75.5	1.0	40	M8	(6)	15	1.0	0.7	0.64				
65A	<b>C-65EC*</b>	<b>C-65ES*</b>	<b>C-65NC</b>	<b>C-65NS</b>	92.5								50	M10	(8)	20	0.91
80A	<b>C-80EC*</b>	<b>C-80ES*</b>	<b>C-80NC</b>	<b>C-80NS</b>													0.97
100A	<b>C-100EC*</b>	<b>C-100ES*</b>	<b>C-100NC</b>	<b>C-100NS</b>	106.0	1.5	60	M10	(8)	20	1.0	0.7	1.09				
125A	<b>C-125EC*</b>	<b>C-125ES*</b>	<b>C-125NC</b>	<b>C-125NS</b>									1.97				
150A	<b>C-150EC*</b>	<b>C-150ES*</b>	<b>C-150NC</b>	<b>C-150NS</b>									2.1				
200A	<b>C-200EC*</b>	<b>C-200ES*</b>	<b>C-200NC</b>	<b>C-200NS</b>	140.5	2.0	90	M16	(14)	30	0.8	0.7	5.0				
250A	<b>C-250EC*</b>	<b>C-250ES*</b>	<b>C-250NC</b>	<b>C-250NS</b>									5.6				
300A	<b>C-300EC*</b>	<b>C-300ES*</b>	<b>C-300NC</b>	<b>C-300NS</b>									6.3				
350A	<b>C-350EC</b>	<b>C-350ES</b>	<b>C-350NC</b>	<b>C-350NS</b>									6.2				
400A	<b>C-400EC</b>	<b>C-400ES</b>	<b>C-400NC</b>	<b>C-400NS</b>	142.0	2.5	M12	(10)	50	0.75	0.7	6.6					
450A	<b>C-450EC</b>	<b>C-450ES</b>	<b>C-450NC</b>	<b>C-450NS</b>								7.1					
500A	<b>C-500EC</b>	<b>C-500ES</b>	<b>C-500NC</b>	<b>C-500NS</b>								7.6					
600A	<b>C-600EC</b>	<b>C-600ES</b>	<b>C-600NC</b>	<b>C-600NS</b>	142.0	2.5	M12	(10)	50	0.75	0.7	9.2					
700A	—	<b>C-700ES</b>	—	—								11.4					

\*印=水協認証登録品です。

ボルト頭部の形状: ● 六角ボルト  
○ 六角穴付きボルト