
 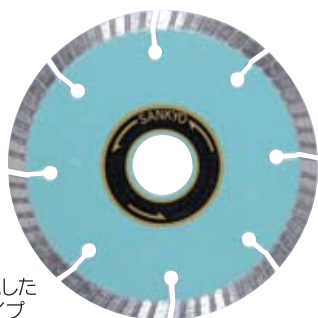


## 硬質コンクリート切断用

### スリーカッター

■使用用途：コンクリート、ブロックの切断



切れ味を重視したセグメントタイプ

セグメント形状+波形チップで  
長寿命と切れ味の良さを両立!!  
目づまりの少ない個性派カッター!!

#### SSS

 
形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(W)	内径(H)	付属リング	希望小売価格
SSS-4	105 <sup>mm</sup>	1.8 <sup>mm</sup>	6.0 <sup>mm</sup>	20.0 <sup>mm</sup>	15 <sup>mm</sup>	11,200 <sup>円</sup>
SSS-5	125	2.0	6.0	22.0	20	19,500

### SDカッター \*在庫僅少品

■使用用途：コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、FRP、GRP、硬質塩ビ、ALC、石材の切断



切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ



超ロングセラー! あらゆる現場のプロが認める  
ダイヤモンドカッターの代名詞。切れ味と耐久性を誇り、幅広い用途に使用できる優れもの!!

#### SD-R

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(W)	内径(H)	付属リング	希望小売価格
SD-R4	105 <sup>mm</sup>	2.2 <sup>mm</sup>	6.0 <sup>mm</sup>	20.0 <sup>mm</sup>	15 <sup>mm</sup>	12,900 <sup>円</sup>
SD-R5	125	2.2	6.0	22.0	20	20,000
SD-R6	150	2.2	6.0	22.0	20	24,300
SD-R7	180	2.4	6.0	25.4	20/22	27,800
SD-R8	204	2.4	6.0	25.4	20/22	30,600

### SDカッターネジ込み一発 \*在庫僅少品

■取り付け・取り外しが簡単!!

精度の高いセットが一発でできる為、  
ガタ・フレの少ない「直線を走る」ような切れ味!


 
#### SD-RN

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(W)	内径(H)	付属リング	希望小売価格
SD-RN4	105 <sup>mm</sup>	2.2 <sup>mm</sup>	6.0 <sup>mm</sup>	M10 <sup>mm</sup>	— <sup>mm</sup>	13,200 <sup>円</sup>

## コンクリート切断用

### 職人芸セグメント

■使用用途：コンクリート、ブロックの切断

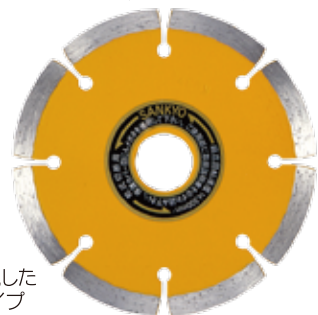

切れ味を重視したセグメントタイプ

三京ダイヤが誇る、スタンダードな逸品!



切れ味を重視したセグメントタイプのスタンダード品

#### SE-E

 形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(W)	内径(H)	付属リング	希望小売価格
SE-E4	105 <sup>mm</sup>	1.7 <sup>mm</sup>	6.0 <sup>mm</sup>	20.0 <sup>mm</sup>	15 <sup>mm</sup>	5,800 <sup>円</sup>
SE-E5	125	1.8	6.0	22.0	20	8,700
SE-E6	150	2.0	6.0	22.0	20	15,500
SE-E7	180	2.0	6.0	25.4	20/22	18,100
SE-E8	204	2.0	6.0	25.4	20/22	20,700

### 職人芸リム

■使用用途：コンクリート、ブロックの切断

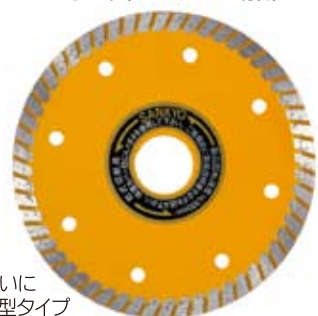

切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ

三京ダイヤが誇る、スタンダードな逸品!

切り口がきれいに仕上がるリムタイプのスタンダード品

#### RZ-E

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(W)	内径(H)	付属リング	希望小売価格
RZ-E4	105 <sup>mm</sup>	2.0 <sup>mm</sup>	6.0 <sup>mm</sup>	20.0 <sup>mm</sup>	15 <sup>mm</sup>	5,800 <sup>円</sup>
RZ-E5	125	2.0	6.0	22.0	20	8,700
RZ-E6	150	2.0	6.0	22.0	20	15,500
RZ-E7	180	2.2	6.0	25.4	20/22	18,100
RZ-E8	203	2.2	6.0	25.4	20/22	20,700

会社案内

適応材料表  
形名索引

切断  
【ポータブル】

切断  
【中口径】

研削

補修加工

穿孔

研磨

集じん工具

取扱説明

JANコード  
一覧表

