

5 コンクリート、ブロック、石材

研削用カップ

ドライサーフェーサー

■使用用途：コンクリート、レンガ、ブロックの研削




切り込み量が多く、
切れ味を重視する作業に最適

十字チップにより、研削力をアップすると同時に、
耐久力もアップ。

DF-M

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(X)	内径(H)	付属リング	希望小売価格
DF-4M	100 ^{mm}	6.0 ^{mm}	4.5 ^{mm}	15.0 ^{mm}	— ^{mm}	13,000 ^円
DF-4M	100	6.0	4.5	20.0	15	13,000

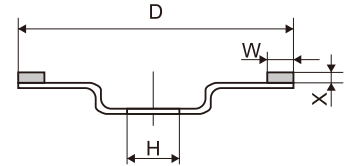

会社案内

適応材料表
形名索引

切断
〔ポータブル〕

切断
〔中口径〕

研削

補修加工

穿孔

ドライサーフェーサーDX

■使用用途：コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削



型枠のバリ除去等、
寿命を重視する作業に最適


コンクリートと石材兼用!!
寿命3倍!! *当社ドライカップ比

十字チップにより、研削力をアップすると同時に、耐久力もアップ。

DF-ML

長寿命タイプ

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(X)	内径(H)	付属リング	希望小売価格
DF-4ML	100 ^{mm}	6.0 ^{mm}	4.5 ^{mm}	20.0 ^{mm}	15 ^{mm}	13,000 ^円
DF-5ML	125	6.0	4.5	22.0	20	19,400

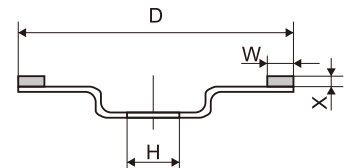

ドライカップ

■使用用途：コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削




コンクリートや石材の粗平研削に最適です。

DC

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(X)	内径(H)	付属リング	希望小売価格
* DC-90	90 ^{mm}	7.0 ^{mm}	4.5 ^{mm}	12.0 ^{mm}	— ^{mm}	28,600 ^円
DC-4M	100	7.0	4.5	20.0	15	10,600
DC-4C	100	7.0	4.5	20.0	15	27,100
DC-5C	125	7.0	4.5	22.0	20	37,100

コンクリート研削：DC-90=メタリックグリーン、DC-4M=イエロー ※(受注生産)
石 材 研 削：DC-4C、DC-5C=メタリックグリーン

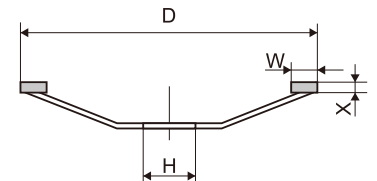

研磨

集じん工具

取扱説明

JANコード
一覧表

鉄腕カップ


■使用用途：コンクリート、レンガ、ブロックの研削



空気吸入機構により、チップを強制的に空冷し、
切粉排出効果を高め、目づまりを 방지、
切れ味と耐久力を高めました。

DC-JTM

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(X)	内径(H)	付属リング	希望小売価格
DC-J4TM	100 ^{mm}	7.0 ^{mm}	4.5 ^{mm}	20.0 ^{mm}	15 ^{mm}	11,500 ^円

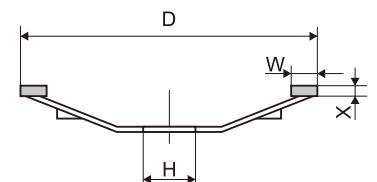

ディスク
グラインダー

エア
ガッター