


円形直線両用誘導輪 中切・A切火口用

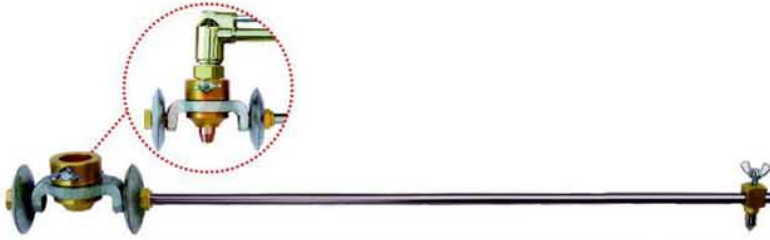

最小切断半径	65mm
最大切断半径	500mm
重量	620g
全長	550mm

溶断キット 中切セット・A切セット

この商品は予告なく変更もしくは終了する事があります。




酸素調整器 スパナ付(S-3SもしくはS-3KS)
 アセチレン調整器 逆火防止器内蔵型(SG-4)
 中(A)型切断器 中(A)切火口
 サンライター アルミケース入 掃除針
 シリカクロスシート (SC-1)

サンライター 火口着火用



シリカクロスシート JIS A 1323 A種適合品

この商品は予告なく変更もしくは終了する事があります。

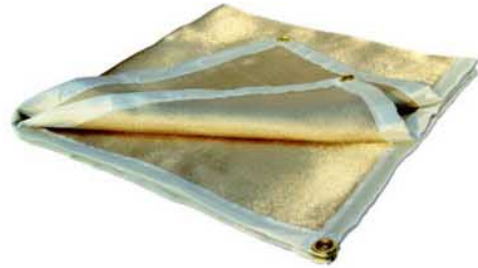

アスベストを含んでいません

型 式	サイズ	厚さ	重量
SC-1	914 × 1000mm	1.2mm	1630g
SC-2	914 × 2000		3260
SC-4	1770 × 2000		6310
SC-6	1770 × 3000		9470

アルミケース入 掃除針



名 称	形 状	全 長	重 量	中心径
一本継手 φ5		60 mm	9g	φ6.5
一本継手 φ6		65	13	φ8
一本継手 φ8			17	φ9
一本継手 φ9			22	φ10



ポンペ変換アダプター

変換ニップル



W22-14(右)プラグネジ
 関東式酸素調整器を



W23-14(右)プラグネジ
 関西式ポンペに使用可能

変換ソケット



W23-14(右)ソケットネジ
 関西式酸素調整器を



W22-14(右)ソケットネジ
 関東式ポンペに使用可能