



<床出し調整ジョイント納まり状態>

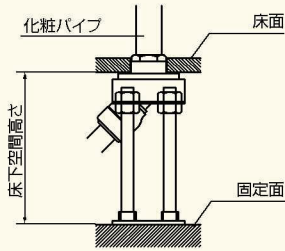

調整座金


●呼び径13用

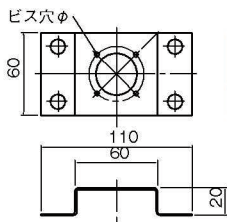

品番	梱包数 (個)	価格 (円/個)
KTCZ	60(10×6)	320

※呼び径16には適用しません。

●呼び径16用

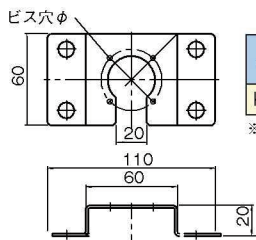


品番	梱包数 (個)	価格 (円/個)
KTCZO	60(10×6)	520


※呼び径16には必ずこのタイプをご使用ください。

<床出し調整ジョイント組み立て方法>

※呼び径13の場合

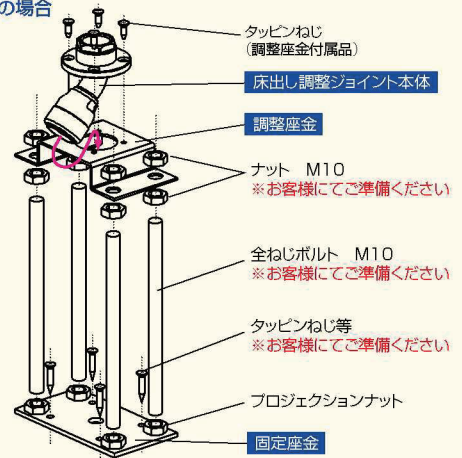

固定座金

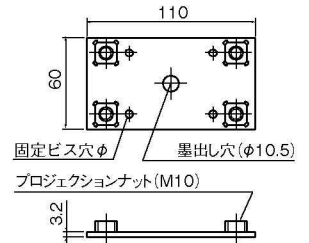

品番	梱包数 (個)	価格 (円/個)
KTKZ	60(10×6)	640

<樹脂製継手>

NEW エスロン® エスロカチット E

特長

1.軽量化

エスロカチット従来品の約1/3にまで軽量化しました。

2.耐久性・耐食性


高温使用下(95℃以下)でも優れた耐久性を誇る樹脂(PPSU樹脂)を採用しました。

3.断熱性の向上

熱伝導率が小さく、断熱効果がアップしました。




■チーズ

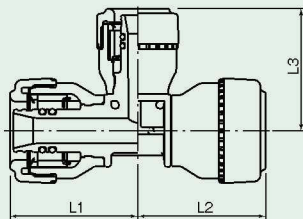

品番	呼び径	PEX	PB	L1	L2	L3	梱包数 (個)	価格 (円/個)
KPT13	13	●	●	44.4	44.4	44.4	36(6×6)	3,350
KPT16	16	●		49.0	49.0	49.0	30(5×6)	4,200
KPT161	16×13	●		47.8	47.8	45.6	36(6×6)	3,950
KPT161T	16×13×13	●		47.8	44.4	45.4	36(6×6)	3,640


■ソケット

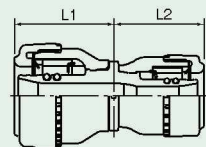

品番	呼び径	PEX	PB	L1	L2	梱包数 (個)	価格 (円/個)
KPS13	13	●	●	33.7	33.7	80(20×4)	2,100
KPS16	16	●		37.1	37.1	48(12×4)	2,770
KPS161	16×13	●		37.1	33.7	48(12×4)	2,520

単位: mm

■エルボ

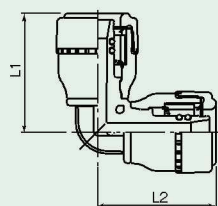

品番	呼び径	PEX	PB	L1	L2	梱包数 (個)	価格 (円/個)
KPL13	13	●	●	44.4	44.4	60(10×6)	2,340
KPL16	16	●		49.0	49.0	24(4×6)	2,930

単位: mm