

メタルケーブルグランド - 幅広い適合ケーブル径

METAL CABLE GLANDS - with wide cable ranges

特長 Features

- 高強度/高剛性の金属製筐体
Strong and rigid metal enclosure
- 各サイズが幅広いケーブル径に対応
Wide cable range for each model
- 高い防水性と耐環境性能
High waterproof performance and environmental durability



アプリケーション Application

電気機器へのケーブル引込; 屋外照明機器, 分電/制御ボックス
Cable entries into electrical enclosures; outdoor lighting equipment, distribution/control boxes


仕様 Specification

材質 Material	①キャップ ⑤本体 ⑦ロックナット 真鍮ニッケルめっき, ②スリーブ ⑥パッキン NBR, ③爪 PA, ④Oリング EPDM ①Cap ⑤Body ⑦Locknut: Nickel-plated brass, ②Sleeve ⑥Packing: NBR, ③Claw: PA, ④O-ring: EPDM
使用温度範囲 Operating temperature	-40~105°C -40~105°C
IP保護等級 IP Protection Class	IP68 (1気圧×8時間), IP69K (G11238, G20044 除く) IP68 (1bar×8hr), IP69K (except G11238 & G20044)
耐環境性能 Environmental Durability	促進耐候試験, 塩水噴霧試験: 異常なし Accelerated weathering test, Salt spray test: NP

RoHS



E319359

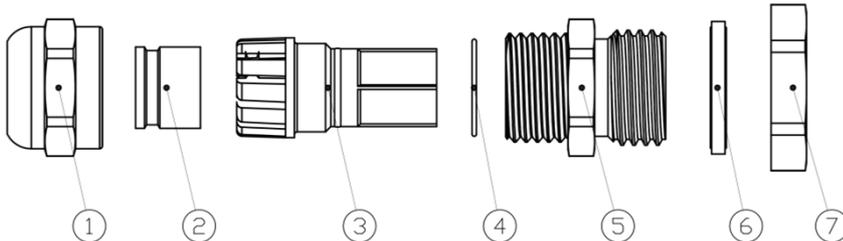

注) 記載の特性値は実測値であり保証値ではありません

NOTICE: These characteristics are measured value. Not a guaranteed value.

型式 Model	適合ケーブル径 Cable Range [mm]	取付ねじ Thread
SCBR-G01405	φ2~5	G1/4
SCBR-G03808	φ4~8	G3/8
SCBR-G01212	φ6~12	G1/2
SCBR-G01214	φ10~14	G1/2
SCBR-G03418	φ13~18	G3/4
SCBR-G10025	φ18~25	G1
SCBR-G11432	φ22~32	G1(1/4)
SCBR-G11238	φ32~38	G1(1/2)
SCBR-G20044	φ37~44	G2

本記載内容は改良その他により予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。 The contents change without previous notice because of improvements and so on.

Rev.00

皇和電機株式会社

SEIWA ELECTRIC MFG. CO., LTD.

URL: <http://www.seiwa.co.jp>

E-mail: info@seiwa.co.jp

○商品のご用命・お問い合わせは...

東京支社 〒111-0052 東京都台東区柳橋2-19-6 柳橋ファーストビル10F
Tokyo Branch 2-19-6 Yanagibashi, Taito-ku, Tokyo, Japan 111-0052 (TEL. 03-5833-8947)

中部支社 〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵1-26-8 葵ビル7F
Chubu Branch 1-26-8 Aoi, Higashi-ku, Nagoya, Japan 461-0001 (TEL. 052-932-6715)

関西支社 〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-4-12 本町富士ビル10F
Kansai Branch 1-4-12 Utsubo-Honmachi, Nishi-ku, Osaka, Japan 550-0004 (TEL. 06-6444-3963)