


NMYパッキン

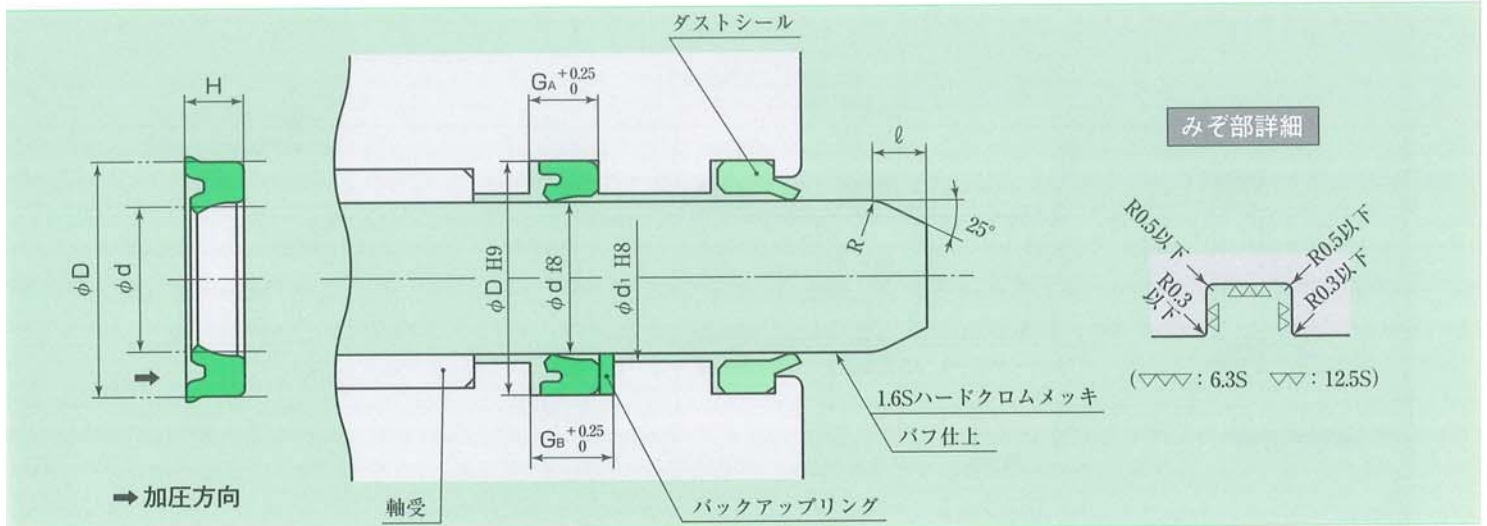

NMYパッキン寸法表

単位：mm

呼び番号 標準 (RN 906)	パッキンおよびみぞ寸法							併用バックアップリング	
	d	D	H	GA	GB	d1(参考)	ℓ	バイアスカットタイプ	エンドレスタイプ
NMY- 3	3	6	2.1	2.5	3.9	3.2	1.5	T2 P- 3	T3 P- 3
NMY- 4	4	7	2.1	2.5	3.9	4.2	1.5	T2 P- 4	T3 P- 4
NMY- 5	5	8	2.1	2.5	3.9	5.2	1.5	T2 P- 5	T3 P- 5
NMY- 6	6	9	2.1	2.5	3.9	6.2	1.5	T2 P- 6	T3 P- 6
NMY- 7	7	10	2.1	2.5	3.9	7.2	1.5	T2 P- 7	T3 P- 7
NMY- 8	8	11	2.1	2.5	3.9	8.2	1.5	T2 P- 8	T3 P- 8
NMY- 9	9	12	2.1	2.5	3.9	9.2	1.5	T2 P- 9	T3 P- 9
NMY- 10	10	13	2.1	2.5	3.9	10.2	1.5	T2 P-10	T3 P-10
NMY- 10A	10	14	2.8	3.2	4.4	10.3	1.5	T2 P-10A	T3 P-10A
NMY- 12	12	16	2.8	3.2	4.4	12.3	1.5	T2 P-12	T3 P-12
NMY- 14	14	18	2.8	3.2	4.4	14.3	1.5	T2 P-14	T3 P-14
NMY- 15	15	19	2.8	3.2	4.4	15.3	1.5	T2 P-15	T3 P-15
NMY- 16	16	20	2.8	3.2	4.4	16.3	1.5	T2 P-16	T3 P-16
NMY- 18	18	22	2.8	3.2	4.4	18.3	1.5	T2 P-18	T3 P-18
NMY- 20	20	24	2.8	3.2	4.4	20.3	1.5	T2 P-20	T3 P-20
NMY- 25	25	31	4.2	4.7	6	25.3	3	T2 P-25	T3 P-25
NMY- 30	30	36	4.2	4.7	6	30.3	3	T2 P-30	T3 P-30

★ご注文・お問合せは、呼び番号にてご指示下さい。
★表中 呼び番号が色地のものは、在庫しております。

シールのはみ出し限界曲線

