




# MYPパッキン・MYRパッキン

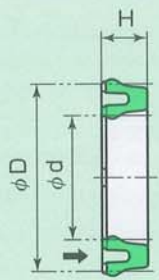

→加圧方向

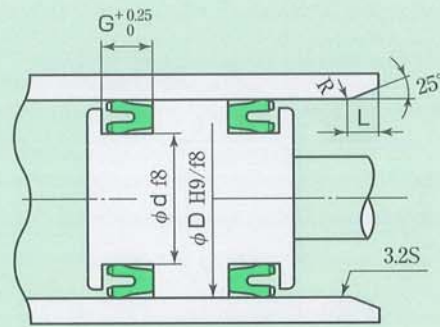

みぞ部詳細

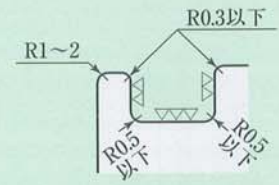


(▽▽▽: 6.3S ▽▽: 12.5S)


MYPパッキン寸法表

単位: mm


呼び番号	パッキンおよびみぞ寸法				
標準 (RN 722)	D	d	H	G	L
MYP- 6	6	3	2.2	2.5	2
MYP- 8	8	5	2.2	2.5	2
MYP- 10	10	7	2.2	2.5	2
MYP- 12	12	9	2.2	2.5	2
MYP- 15	15	11	2.8	3.2	2.5
MYP- 16	16	12	2.8	3.2	2.5

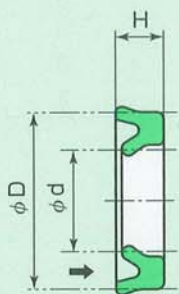

→加圧方向

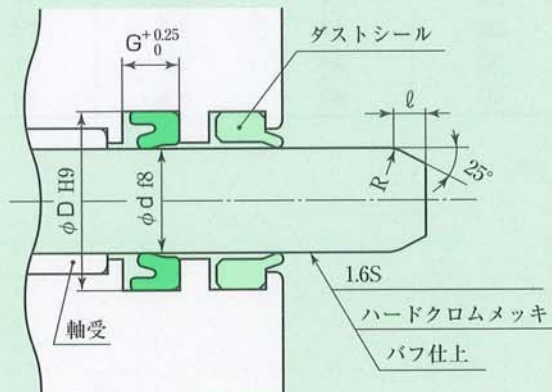

みぞ部詳細

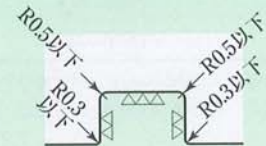

(▽▽▽: 6.3S ▽▽: 12.5S)

MYRパッキン寸法表

単位: mm

呼び番号	パッキンおよびみぞ寸法				
標準 (RN 818)	d	D	H	G	ℓ
MYR- 3	3	6	2.0	2.5	1.5
MYR- 4	4	7	2.0	2.5	1.5
MYR- 5	5	8	2.0	2.5	1.5
MYR- 6	6	9	2.0	2.5	1.5
MYR- 8	8	11	2.0	2.5	1.5
MYR- 10	10	13	2.0	2.5	1.5
MYR- 10A	10	14	2.7	3.2	2
MYR- 12	12	16	2.7	3.2	2
MYR- 14	14	18	2.7	3.2	2
MYR- 15	15	19	2.7	3.2	2
MYR- 16	16	20	2.7	3.2	2
MYR- 20	20	24	2.7	3.2	2

★ご注文・お問合せは、呼び番号にてご指示下さい。  
★表中 呼び番号が色地のものは、在庫しております。