


リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)

リバーシブル

RoHS

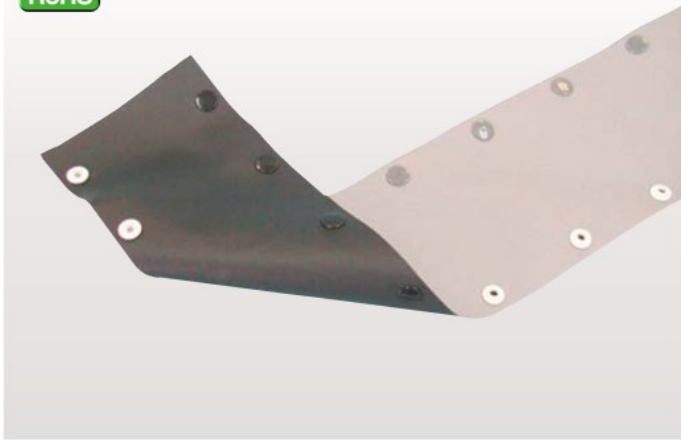

特長

- 1.シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。
- 2.自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取り出すことができます。

材質

- シート:難燃性ターポリン製(t=0.35mm)
 ※ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工
 ホック:ポリアセタール製(ピッチ50mm)
 シート色:グレーと黒のリバーシブル
 ※耐熱温度:シート部 70℃
 ホック部 70℃
 ※標準サイズ以外も製作承ります。
 ※車材燃試13-46K認可(シート部)

■HTN-R型 リール巻:標準仕様

品番	結束径φ(mm)	シート巾(mm)	定尺(m)	巻数
HTN-10R	10	55	50	8
HTN-15R	15	75	50	6
HTN-20R	20	90	50	5
HTN-25R	25	100	50	5
HTN-30R	30	115	50	4
HTN-40R	40	145	50	3
HTN-50R	50	175	50	3

※受注生産品:HTN-70R/HTN-80R/HTN-100Rもあります。

■HTN-RK型 ケース入:標準仕様


品番	結束径φ(mm)	シート巾(mm)	定尺(m)
HTN-10RK	10	55	25
HTN-15RK	15	75	25
HTN-20RK	20	90	25
HTN-25RK	25	100	25
HTN-30RK	30	115	25
HTN-40RK	40	145	25
HTN-50RK	50	175	25

※受注生産品:HTN-70RK/HTN-80RK/HTN-100RKもあります。

極難燃タイプ:HTZ型

極難燃

RoHS

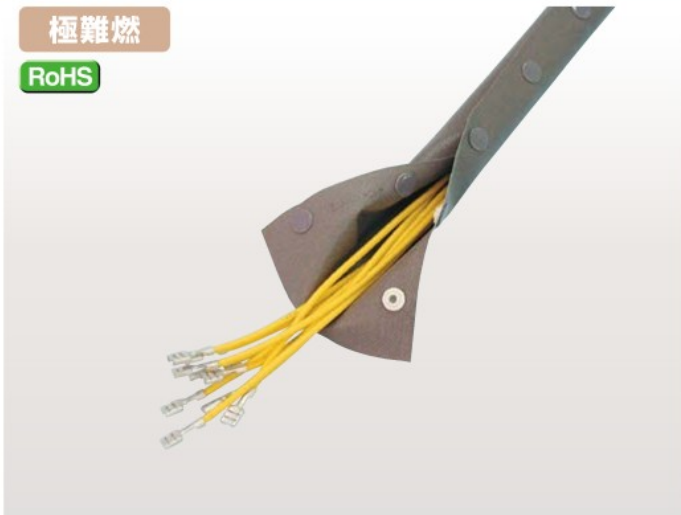

材質

- シート:極難燃シート製(t=0.25mm)
 ※ガラスクロスにシリコンワニス加工
 ホック:ポリアセタール製(ピッチ50mm)
 シート色:グレー
 ※耐熱温度:シート部 600℃(瞬時)
 ホック部 70℃
 ※標準サイズ以外も製作致します。
 ※原子力産業等幅広い分野で実績のある商品です。

■HTZ型 リール巻:標準仕様

品番	結束径φ(mm)	シート巾(mm)	定尺(m)	巻数
HTZ-10	10	55	50	8
HTZ-15	15	75	50	6
HTZ-20	20	90	50	5
HTZ-25	25	100	50	5
HTZ-30	30	115	50	4
HTZ-40	40	145	50	3
HTZ-50	50	175	50	3

B

配線結束資材
ホックチューブ(HTN-R型/HTZ型)