


薄型防噴流ギャラリー IP45

RoHS NEW

前面からフィルターの交換ができます！
 新開発のインナーパーツが空気を通し、水を止めます！
 奥行き的大幅ダウンサイジング実現！

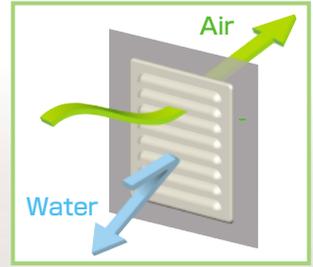

用途

とくに雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。

特長

1. 従来品と同等の保護等級 (IP45) を確保しながら、奥行き寸法的大幅ダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。
2. インナーパーツの効果により、フィルター面が雨風にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことはありません。
3. 前面側からフィルターのメンテナンス作業が行えます。
4. GTS-20WとGTS-45Wの背面側には160角ファンの取付が可能です。(ファンの取付時は排気用としてご使用ください。)

換気ファン取付例




(ファンは別売りです)


盤に取付たまま前面から
 フィルターの交換が可能です！



新開発のインナールーバーが
 水の浸入を防ぎます！

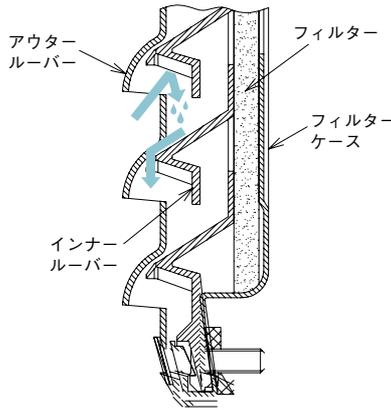

奥行き幅が大幅に
 サイズダウンしました！

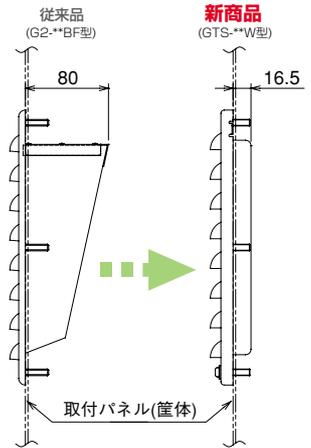


番号	部品名	材質仕様
①	アウタールーバー	SUS304 1.5mm 5Y7/1 塗装付き(半ツヤ)
②	インナールーバー	ポリプロピレン
③	防塵フィルター	不織布フィルター
④	フィルターケース	SUS304 1.2mm 5Y7/1 塗装付き
⑤	防水パッキン	CRスポンジ
⑥	アウタールーバー取付ねじ	SUS(+) ^ナ べ平W・ナイロンW組込M5
⑦	皿ばねナット	SUS M6

取付方法

【フィルターの交換方法】

⑥アウタールーバー取付ねじを外し、①アウタールーバーと②インナールーバーを外すと前面から簡単にフィルターを取り外すことができます。

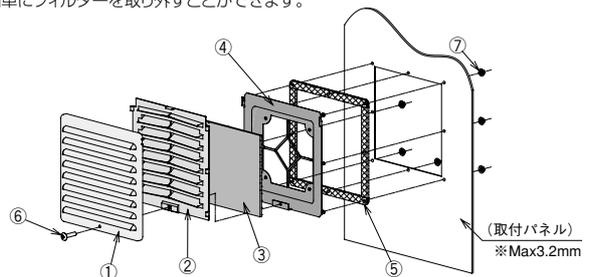

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
 ※開口面積は前面ギャラリー開口部分の面積です。