

●仕様

型番	SSC-502S/502P S…壁掛型、P…パネル埋込型
電源電圧	AC100V-200V共用
許容電圧変動範囲	AC85V~AC230V
周波数	50Hz-60Hz共用
停電補償	累積5年間（リチウム電池使用）
使用周囲温度	-10℃~50℃
使用周囲湿度	35%~85%RH
出力	接点出力（1a）
出力定格	抵抗負荷 AC250V 10A
最大許容電流	15A
設定回数	16回、ON、OFF動作又は、31パルス動作
最小設定時間	1分又は、1秒
時間精度	±15秒/月（25℃）
消費電力	約3VA
重量	200g…S型、220g…P型
外形寸法	H108×W50×D68.5…S型、H72×W72×D59.5…P型
パルス幅	1秒~3分59秒（1秒ステップ）

●取付方法

●SSC-502S


1. DINレール取付（35mm幅）

（取り外し）


2. 単体取付（ねじ取付）




①ドライバーなどで引っ張ります。

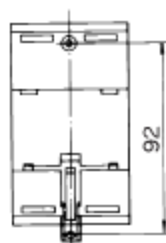

●SSC-502P

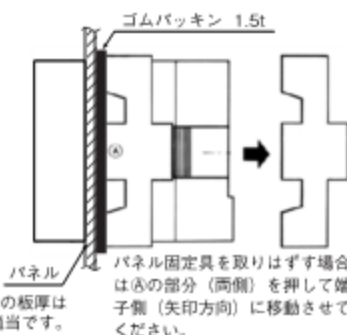

※取付パネルの板厚は1~5mmが適当です。

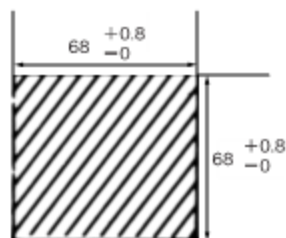

パネルカット寸法
縦68mm×横68mm