

テストリード



TL-21a

¥1,000(税抜)

IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
CAT.Ⅱ 1000V
全長約1m
適合本体型名
アクセサリ対応表参照
クリップアダプタ
CL-14 ¥1,000(税抜)
CL-13a ¥600(税抜)
TL-9IC ¥1,400(税抜)
CL-15a ¥600(税抜)



ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。

TL-21M

1,400(税抜)

ピン先φ0.7mmの形状
記憶合金と
φ2mmピン交換可能
全長約1m
適合本体型名
アクセサリ対応表参照
クリップアダプタ
CL-14 ¥1,000(税抜)
TL-9IC ¥1,400(税抜)
CL-15a ¥600(税抜)



φ0.7mmのピンでの電流測定範囲は1A以下となります。



TL-23a

¥1,200(税抜)

IEC61010 CAT.Ⅱ 1000V
CAT.Ⅲ 600V 10A対応
全長約1.1m
適合本体型名
アクセサリ対応表参照
クリップアダプタ
CL-14 ¥1,000(税抜)
CL-13a ¥600(税抜)
TL-9IC ¥1,400(税抜)
CL-15a ¥600(税抜)



ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。



TL-25a

¥1,500(税抜)

IEC61010 CAT.Ⅱ 1000V
CAT.Ⅲ 600V 20A対応
全長約1.1m
適合本体型名
アクセサリ対応表参照
クリップアダプタ
CL-14 ¥1,000(税抜)
CL-13a ¥600(税抜)
TL-9IC ¥1,400(税抜)
CL-15a ¥600(税抜)



ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。

TL-61

¥600(税抜)

全長約0.9m
適合本体型名
AU-31, AU-32,
SH-88TR, YX361TR,
SP20, DCM-22AD
クリップアダプタ
CL-14 ¥1,000(税抜)
TL-9IC ¥1,400(税抜)



TL-84

¥600(税抜)

全長約0.9m
適合本体型名
CP-7D
クリップアダプタ
CL-14 ¥1,000(税抜)
TL-9IC ¥1,400(税抜)



TL-91

¥600(税抜)

全長約0.9m
適合本体型名
TA55
クリップアダプタ
CL-14 ¥1,000(税抜)
TL-9IC ¥1,400(税抜)



TL-91M

¥1,400(税抜)


TL-61, TL-91と互換性あり
ピン先φ0.7mmの形状
記憶合金とφ2mmピン交換可能
全長約1m
適合本体型名
アクセサリ対応表参照
クリップアダプタ
CL-14 ¥1,000(税抜)
TL-9IC ¥1,400(税抜)



φ0.7mmのピンでの電流測定範囲は1A以下となります。

着脱式テストピンキャップ

ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
対象アクセサリ: TL-21a, TL-23a, TL-25a, TL-29, TL-A18

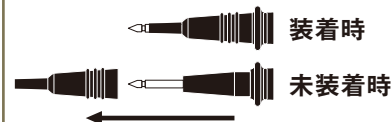

TL-112a

¥1,800(税抜)

IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
全長約1.2m
適合本体型名
MG500, MG1000



TL-29

¥2,200(税抜)

IEC61010 CAT.Ⅳ1000V対応
全長約1m
適合本体型名
DCM2000DR



TL-95 在庫限定品

¥600(税抜)

本体側φ4mmピン
全長約1m
適合本体型名
旧型テスト用
クリップアダプタ
CL-14 ¥1,000(税抜)
TL-9IC ¥1,400(税抜)



TL-508Sa

¥1,500(税抜)

IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
全長約1m
適合本体型名
PDM1529S, PDM5219S,
DM1008S, DM508S,
PDM508S



TL-M54

¥2,000(税抜)

全長約1m
適合本体型名
M53



TL-507

¥2,300(税抜)

全長約1m
適合本体型名
旧型絶縁抵抗計用



テストリード等は三和製品の補修用途にのみご使用ください。CEマークが記載されていないアクセサリに関しては、安全規格に適合していません。

デジタルマルチメータ
MΩテスタ

アナログマルチテスタ

クランプメータ

絶縁抵抗計

各種測定器

接地抵抗計 漏電計 照度計 光パワーメータ他

アクセサリ