

TL-26

¥1,500(税抜)

IEC61010 CAT.Ⅳ 600V
CAT.Ⅲ 1000V
材質:シリコン
全長約1.2m
適合本体型名
I0R100, I0R500



CE

TL-27 延長用リードセット

¥2,500(税抜)

IEC61010 CAT.Ⅳ 600V
CAT.Ⅲ 1000V
全長約3m
適合テストリード型名
TL-26, TL-28



CE

TL-28

¥1,200(税抜)

IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
CAT.Ⅱ 1000V
材質:PVC
全長約1.2m
適合本体型名
I0R100, I0R500



CE

TL-ACV ACプラグ付テストリード (AC100V専用)

¥1,200(税抜)

全長約1m
適合本体型名
アクセサリ対応表参照



電流測定はできません。

TL-BP プレーカピンセット

¥3,200(税抜)

TL-28/CL-27(黒のみ)/
TL-A51(赤のみ)/
C-BPのセット
全長約95mm



TL-A01

¥1,800(税抜)

IEC61010 CAT.Ⅳ 600V
CAT.Ⅲ 1000V
全長約50mm
適合本体型名
KP1



CE

TL-35 測定プローブ

¥1,800(税抜)

IEC61010 CAT.Ⅳ 600V
全長約110mm
適合本体型名
KP1



CE

TL-36

¥1,300(税抜)

IEC61010 CAT.Ⅳ 600V
CAT.Ⅲ 1000V
全長約1.5m
適合本体型名
KP1



CE

TL-66 測定コード(赤青黒)

¥4,000(税抜)

全長黒:約5m
青:約10m
赤:約20m
適合本体型名
PDR302



TL-561 測定プローブ

¥1,800(税抜)

全長約120mm
適合本体型名
HG561H



HV-10 高電圧測定プローブ

¥4,650(税抜)


480MΩ抵抗封入
DC 0~25kv, 0~30kv
ブラウン管のアノード電圧測定用
全長約1.2m
適合本体型名
SH-88TR, YX361TR, SP20



HV-20 高電圧測定プローブ

¥4,650(税抜)

480MΩ抵抗封入
DC 0~25kv, 0~30kv
ブラウン管のアノード電圧測定用
全長約1.2m
適合本体型名
SP21

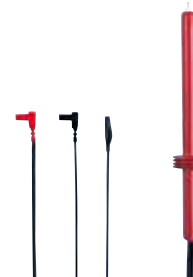

TLF-120 ヒューズ付きテストリード

¥4,500(税抜)

IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
500mA/1000V 30kA
φ6.35×32mm ヒューズ内蔵
全長約1.4m
適合本体型名
アクセサリ対応表参照



CE

HV-50 高電圧測定プローブ

¥5,500(税抜)

1000MΩ抵抗封入
DC 0~25kv, 0~30kv
ブラウン管のアノード電圧測定用
全長約1.2m
適合本体型名
AU-31, AU-32,



HV-60 高電圧測定プローブ

¥5,500(税抜)

1000MΩ抵抗封入
DC 0~25kv, 0~30kv
ブラウン管のアノード電圧測定用
全長約1.2m
適合本体型名
RD700, RD701,
CD771, CD772,
CD750P, CD732, CD770
CX506a, EM7000

