


1. スペースパイプ

パイプは、サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に高機能プラスチックを密着被覆しています。人や物に優しく、防錆効果、耐候性、耐久性に優れています。

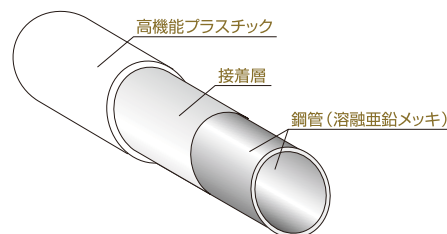

■スペースパイプの規格

タイプ	品番	長さ mm	色	外径 mm	内径 mm	鋼管肉厚 mm	材質	質量 g/m	被覆樹脂
SPS (標準パイプ)	SPS4020 I	4020	アイボリー(I)	27.5	24.0	0.7	溶融亜鉛メッキ鋼鉄パイプ	520	AAS
	SPS3020 I	3020							
	SPS2010 I	2010							
	SPS4020W	4020	オフホワイト(W)						
	SPS3020W	3020							
	SPS2010W	2010							
	SPS4020G	4020	ダークグレー(G)						
	SPS3020G	3020							
	SPS2010G	2010							
	SPS4020B	4020	ロイヤルブルー(B)						
	SPS4020M	4020	フォレストグリーン(M)						
	SPS4020LM	4020	ライトグリーン(LM)						
SPS4020LG	4020	ライトグレー(LG)							
SPC (カラー特殊パイプ)	SPC4020CB	4020	セルリアンブルー(CB)	27.5	24.0	0.7	溶融亜鉛メッキ鋼鉄パイプ	520	AAS
	SPC4020CR	4020	コーラルレッド(CR)						
	SPC4020CY	4020	カナリヤイエロー(CY)						
SPK (高強度パイプ)	SPK4020 I	4020	アイボリー(I)	27.5	22.6	1.4	溶融亜鉛メッキ鋼鉄パイプ	925	AAS

●静電防止機能+樹脂被覆パイプ

※測定方法及び測定値は当社規定に基づくものであり、保証値ではありません。

タイプ	品番	長さ mm	色	外径 mm	内径 mm	鋼管肉厚 mm	材質	質量 g/m	被覆樹脂	表面抵抗値 ※
SPD (静電パイプ)	SPD4020BK	4020	ブラック(BK)	27.5	24.0	0.7	溶融亜鉛メッキ鋼鉄パイプ	520	導電性ABS	10 ⁴ ~10 ⁵ Ω
	SPD2010BK	2010								
SPE (カラー静電パイプ)	SPE4020 I	4020	アイボリー(I)							
	SPE4020LG	4020	ライトグレー(LG)							
	SPE4020LM	4020	ライトグリーン(LM)							

●すべりパイプ

タイプ	品番	長さ mm	色	外径 mm	内径 mm	鋼管肉厚 mm	材質	質量 g/m	被覆樹脂
SPP (すべりパイプ)	SPP4020 I	4020	アイボリー(I)	27.5	24.0	0.7	鋼鉄パイプ	480	高機能PE樹脂

●アルミパイプ

タイプ	品番	長さ mm	色	外径 mm	内径 mm	鋼管肉厚 mm	材質	質量 g/m	表面処理
SPA (導電タイプ)	SPA4020	4020	アルミ色	27.5	24.0	1.7	アルミパイプ	375	なし
SPA (非導電タイプ)	SPA4020AL	4020	アルミ色(つや有り)						アルマイトクラー

●リサイカブル・パイプ (接着層がないため鋼管と被覆樹脂が分離でき、リサイクルが可能なパイプ)

タイプ	品番	長さ mm	色	外径 mm	内径 mm	鋼管肉厚 mm	材質	質量 g/m	被覆樹脂
SPR (リサイカブルパイプ)	SPR4020 I	4020	アイボリー(I)	27.5	24.0	0.7	溶融亜鉛メッキ鋼鉄パイプ	520	AAS (特殊タイプ)
	SPR4020W	4020	オフホワイト(W)						

(注) 外径の呼び寸法はすべて28mmです。