


フェルール

FERRULE (SRW Type)

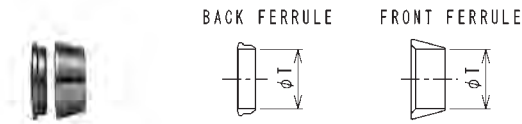

UNIT : mm

型番	チューブ外径
TYPE NO.	TUBE O.D.
	T

[ミリサイズチューブ用]

SRW- 2M	2
SRW- 3M	3
SRW- 4M	4
SRW- 5M	5
SRW- 6M	6
SRW- 8M	8
SRW-10M	10
SRW-12M	12
SRW- 14M	14
SRW- 15M	15
SRW- 16M	16
SRW- 18M	18
SRW- 20M	20
SRW- 22M	22
SRW- 25M	25

[インチサイズチューブ用] チューブ外径の () 内はインチ表示

SRW- 1C	1.58(1/16")
SRW- 2C	3.17(1/8")
SRW- 3C	4.76(3/16")
SRW- 4C	6.35(1/4")
SRW- 6C	9.52(3/8")
SRW- 8C	12.7(1/2")
SRW-10C	15.88(5/8")
SRW-12C	19.05(3/4")
SRW-14C	22.23(7/8")
SRW-16C	25.4(1")


[鋼管サイズパイプ用] チューブ外径の () 内は鋼管サイズ表示

SRW- 6A	10.5(6A)
SRW- 8A	13.8(8A)
SRW-10A	17.3(10A)
SRW-15A	21.7(15A)

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

インサート (樹脂管補強用)


INSERT (SIW Type)

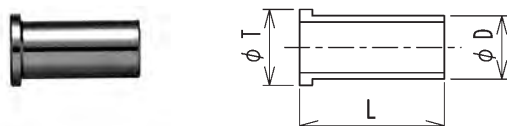

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
◎インサートを使って樹脂管を接続した場合の最高使用圧力は0.97MPa、使用温度範囲は0~60℃です。

ナット

NUT (SNW Type)

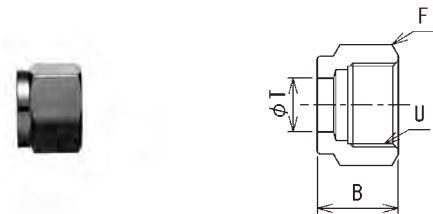

UNIT : mm

型番	チューブ外径	全長	六角対辺	適用ネジサイズ
TYPE NO.	TUBE O.D.		WIDTH ACROSS HEX	UNIFIED THREAD SIZE
	T	B	F	U

[ミリサイズチューブ用]

SNW- 2M	2	10	8	No12-32UNEF
SNW- 3M	3	11.9	12	5/16-20UN
SNW- 4M	4	11.9	12	3/8-20UN
SNW- 5M	5	11.9	14	7/16-20UNF
SNW- 6M	6	13.5	14	7/16-20UNF
SNW- 8M	8	14	15.8	1/2-20UNF
SNW-10M	10	15.2	19	5/8-20UN
SNW-12M	12	17.5	22	3/4-20UNEF
SNW-14M	14	17.5	24	13/16-20UNEF
SNW-15M	15	17.5	27	7/8-20UNEF
SNW-16M	16	17.5	27	7/8-20UNEF
SNW-18M	18	17.5	30	1-20UNEF
SNW-20M	20	17.5	32	1-1/16-20UN
SNW-22M	22	17.5	32	1-1/8-20UN
SNW-25M	25	20.65	38	1-5/16-20UN

[インチサイズチューブ用] チューブ外径の () 内はインチ表示

SNW- 1C	1.58(1/16")	8	8	No10-32UNF
SNW- 2C	3.17(1/8")	11.9	12	5/16-20UN
SNW- 3C	4.76(3/16")	11.9	14	3/8-20UN
SNW- 4C	6.35(1/4")	13.5	14	7/16-20UNF
SNW- 6C	9.52(3/8")	14.5	17.4	9/16-20UN
SNW- 8C	12.7(1/2")	17.5	22	3/4-20UNEF
SNW-10C	15.88(5/8")	17.5	27	7/8-20UNEF
SNW-12C	19.05(2/4")	17.5	30	1-20UNEF
SNW-14C	22.23(7/8")	17.5	32	1-1/8-20UN
SNW-16C	25.4(1")	20.65	38	1-5/16-20UN

[鋼管サイズパイプ用] チューブ外径の () 内は鋼管サイズ表示

SNW- 6A	10.5(6A)	15.2	22	11/16-20UN
SNW- 8A	13.8(8A)	17.5	24	13/16-20UNEF
SNW-10A	17.3(10A)	17.5	30	1-20UNEF
SNW-15A	21.7(15A)	17.5	32	1-1/8-20UN

UNIT : mm

型番	チューブ外径	チューブ内径	全長
TYPE NO.	TUBE O.D.	TUBE I.D.	
	T	D	L

[ミリサイズチューブ用]

SIW- 6M- 4D	6	4	15.5
SIW- 8M- 6D	8	6	16.5
SIW-10M- 8D	10	8	17.2
SIW-12M-10D	12	10	23

[インチサイズチューブ用] チューブ外径の () 内はインチ表示

SIW- 4C- 4.6D	6.35(1/4")	4.57	15.5
SIW- 6C- 7D	9.52(3/8")	6.99	17.2
SIW- 8C- 9.6D	12.7(1/2")	9.56	23