

MSM シリーズ バーンディコネクタ




高性能ケーブルコネクタ

この角形コネクタは電線対電線、電線対基板などにご使用いただけます。

14芯から75芯まで8種類。異なったロック方式、ジャックスクリュー、ガイディングピン、レバーや数多くのケーブルクランプにて幅広いご要求にお応えできます。

MSMバーンディコネクタは、MIL-C-28748、NFC93426、HE621-622に準拠しています。

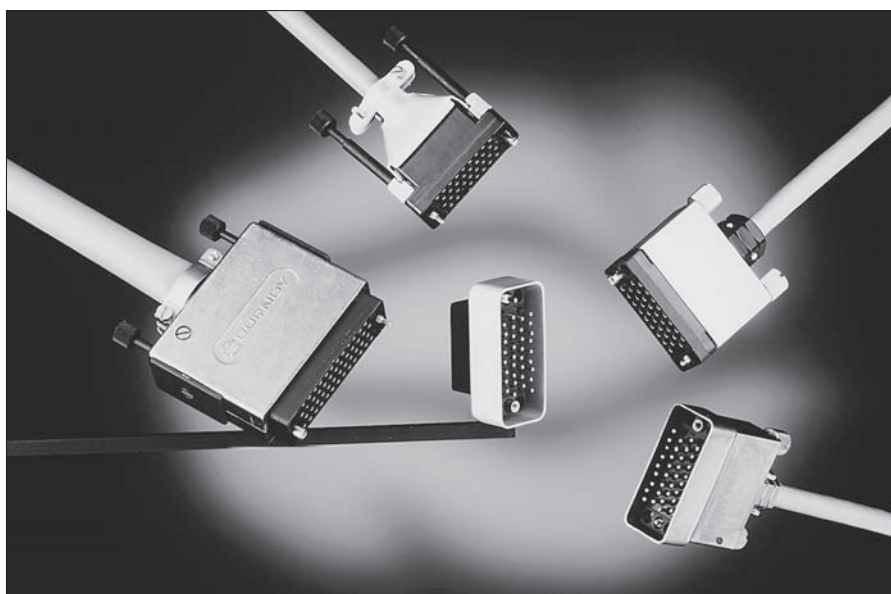

仕様

使用温度範囲：	-55℃～+125℃
絶縁抵抗：	5000MΩ以上
耐電圧：	A.C.2000V (1分間)
耐久性：	嵌合・離脱500回
正弦波振動：	MIL 202 method 204
温湿度組合せ：	MIL 202 method 207

材質

インサート：	ガラス繊維入りフェノール樹脂 (UL94V-0)
ジャックスクリューピン／ジャックスクリューソケット：	ステンレス
フード：	アルミ合金 (JD10) 鋼 (JM10)
ケーブルクランプ：	ステンレス
ガイドピン／ガイドソケット：	黄銅 (ニッケルめっき)

型番構成

シリーズ名：	MS MS	34 34	P R	M M	124K 58	S	1
極数：	14, 20, 26, 34, 42, 50, 75						
ボディバリエーション：	P：プラグ R：レセプタクル						
コンタクトサイズ：	M：#16 ピン径1.6mm						
バリエーション：	45ページ参照						
スカート	無表示：スカートなし S：スカート付き						
成極No. (スカート付きの場合)：	1～8 (無表示：成極なし)						