

両末端加工済


家庭ではむずかしいワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工とアイ加工の3タイプで全50アイテムがあります。ビニコートタイプもございます。




Y-18（両アイ加工）
● 商品サイズ
W：80×H：130×D：15mm




Y-23（両アイ加工）
● 商品サイズ／W：100×H：180×D：5mm

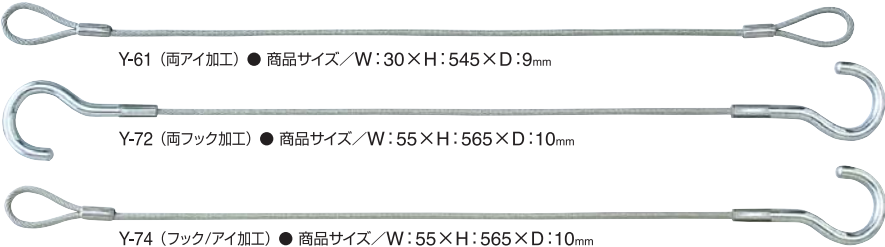

Y-61（両アイ加工）● 商品サイズ／W：30×H：545×D：9mm

 

Y-72（両フック加工）● 商品サイズ／W：55×H：565×D：10mm

 

Y-74（フック/アイ加工）● 商品サイズ／W：55×H：565×D：10mm

カットワイヤーロープ

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質	末端処理	ロープ内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
Y-1	SUS304	両アイ加工	0.27φ× 900mm	2.0kg	W： 80・H： 130・D：15mm	5パック	039012
Y-2	SUS304	両アイ加工	0.36φ× 300mm	3.0kg	W： 80・H： 130・D：15mm	5パック	039029
Y-3	SUS304	両アイ加工	0.36φ× 600mm	3.0kg	W： 80・H： 130・D：15mm	5パック	039036
Y-4	SUS304	両アイ加工	0.36φ× 900mm	3.0kg	W： 80・H： 130・D：15mm	5パック	039043
Y-5	SUS304	両アイ加工	0.45φ× 300mm	5.0kg	W： 80・H： 130・D：15mm	5パック	039050
Y-6	SUS304	両アイ加工	0.45φ× 600mm	5.0kg	W： 80・H： 130・D：15mm	5パック	039067
Y-7	SUS304	両アイ加工	0.45φ× 900mm	5.0kg	W： 80・H： 130・D：15mm	5パック	039074
Y-8	SUS304	両アイ加工	0.81φ× 300mm	15.0kg	W： 80・H： 130・D：15mm	5パック	039081
Y-9	SUS304	両アイ加工	0.81φ× 600mm	15.0kg	W： 80・H： 130・D：15mm	5パック	039098
Y-10	SUS304	両アイ加工	0.81φ× 900mm	15.0kg	W： 80・H： 130・D：15mm	5パック	039104
Y-11	SUS304	両アイ加工	1.0φ × 300mm	20.0kg	W： 80・H： 130・D：15mm	5パック	039111
Y-12	SUS304	両アイ加工	1.0φ × 600mm	20.0kg	W： 80・H： 130・D：15mm	5パック	039128
Y-13	SUS304	両アイ加工	1.0φ × 900mm	20.0kg	W： 80・H： 130・D：15mm	5パック	039135
Y-14	SUS304	両アイ加工	1.2φ × 300mm	30.0kg	W： 80・H： 130・D：15mm	5パック	039142
Y-15	SUS304	両アイ加工	1.2φ × 600mm	30.0kg	W： 80・H： 130・D：15mm	5パック	039159
Y-16	SUS304	両アイ加工	1.2φ × 900mm	30.0kg	W： 80・H： 130・D：15mm	5パック	039166
Y-17	SUS304	両アイ加工	1.5φ × 300mm	50.0kg	W： 80・H： 130・D：15mm	5パック	039173
Y-18	SUS304	両アイ加工	1.5φ × 600mm	50.0kg	W： 80・H： 130・D：15mm	5パック	039180
Y-19	SUS304	両アイ加工	1.5φ × 900mm	50.0kg	W： 80・H： 130・D：15mm	5パック	039197
Y-20	SUS304	両アイ加工	2.0φ × 600mm	80.0kg	W：100・H： 180・D： 5mm	5パック	039203
Y-21	SUS304	両アイ加工	2.0φ × 900mm	80.0kg	W：100・H： 180・D： 5mm	5パック	039210
Y-22	SUS304	両アイ加工	2.5φ × 600mm	100.0kg	W：100・H： 180・D： 5mm	5パック	039227
Y-23	SUS304	両アイ加工	2.5φ × 900mm	100.0kg	W：100・H： 180・D： 5mm	5パック	039234
Y-49	SUS304	両アイ加工	2.0φ × 300mm	80.0kg	W：100・H： 180・D： 5mm	5パック	039494
Y-50	SUS304	両アイ加工	2.5φ × 300mm	100.0kg	W：100・H： 180・D： 5mm	5パック	039500
Y-51	SUS304	両アイ加工	3.0φ × 900mm	130.0kg	W： 40・H： 960・D： 9mm	5本	039517
Y-52	SUS304	両アイ加工	3.0φ × 1200mm	130.0kg	W： 40・H：1280・D： 9mm	5本	039524
Y-53	SUS304	両アイ加工	4.0φ × 900mm	250.0kg	W： 40・H： 960・D： 9mm	5本	039531
Y-54	SUS304	両アイ加工	4.0φ × 1200mm	250.0kg	W： 40・H：1280・D： 9mm	5本	039548
Y-55	SUS304	両アイ加工	5.0φ × 900mm	350.0kg	W： 40・H： 960・D： 9mm	5本	039555
Y-56	SUS304	両アイ加工	5.0φ × 1200mm	350.0kg	W： 40・H：1280・D： 9mm	5本	039562
Y-61	鉄・透明※	両アイ加工	3-4.3φ× 545mm	50.0kg	W： 30・H： 545・D： 9mm	5本	039616
Y-62	鉄・透明※	両アイ加工	3-4.3φ× 1040mm	50.0kg	W： 30・H：1040・D： 9mm	5本	039623
Y-63	鉄・黒※	両アイ加工	3-4.3φ× 545mm	50.0kg	W： 30・H： 545・D： 9mm	5本	039630
Y-64	鉄・黒※	両アイ加工	3-4.3φ× 1040mm	50.0kg	W： 30・H：1040・D： 9mm	5本	039647
Y-65	鉄・青※	両アイ加工	3-4.3φ× 545mm	50.0kg	W： 30・H： 545・D： 9mm	5本	039654
Y-66	鉄・青※	両アイ加工	3-4.3φ× 1040mm	50.0kg	W： 30・H：1040・D： 9mm	5本	039661
Y-67	鉄・赤※	両アイ加工	3-4.3φ× 545mm	50.0kg	W： 30・H： 545・D： 9mm	5本	039678
Y-68	鉄・赤※	両アイ加工	3-4.3φ× 1040mm	50.0kg	W： 30・H：1040・D： 9mm	5本	039685
Y-71	鉄・透明※	両フック加工	3-4.3φ× 365mm	60.0kg	W： 55・H： 365・D：10mm	5本	039715
Y-72	鉄・透明※	両フック加工	3-4.3φ× 565mm	60.0kg	W： 55・H： 565・D：10mm	5本	039722
Y-73	鉄・透明※	両フック加工	3-4.3φ× 1065mm	60.0kg	W： 55・H：1065・D：10mm	5本	039739
Y-74	鉄・透明※	フック/アイ加工	3-4.3φ× 565mm	60.0kg	W： 55・H： 565・D：10mm	5本	039746
Y-75	鉄・透明※	フック/アイ加工	3-4.3φ× 1065mm	60.0kg	W： 55・H：1065・D：10mm	5本	039753
Y-81	SUS304	両アイ加工	1.0φ × 520mm	20.0kg	W： 30・H： 520・D： 3mm	5本	039814
Y-82	SUS304	両アイ加工	1.0φ × 1020mm	20.0kg	W： 30・H：1020・D： 3mm	5本	039821
Y-83	SUS304	両アイ加工	2.0φ × 520mm	80.0kg	W： 30・H： 520・D： 6mm	5本	039838
Y-84	SUS304	両アイ加工	2.0φ × 1020mm	80.0kg	W： 30・H：1020・D： 6mm	5本	039845
Y-85	SUS304	両アイ加工	3.0φ × 520mm	130.0kg	W： 30・H： 520・D： 8mm	5本	039852
Y-86	SUS304	両アイ加工	3.0φ × 1020mm	130.0kg	W： 30・H：1020・D： 8mm	5本	039869

※ビニコートタイプ