


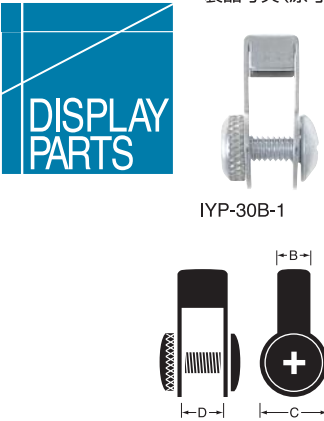

製品写真<原寸大>

IYP-30B-1

M4ボルト付、適合板厚6mm以下。
穴位置（センター）はプレートの端から10mm以内です。



SBP-50B-3

M4ボルト付、適合板厚8mm以下。
穴位置（センター）はプレートの端から13mm以内です。

玉付きワイヤーロープ用 プレート用金具

◆参考使用荷重は、取付け面の強度によって異なります。

▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IYP-30B-1	A21.0×B6.0×C11.0×D6.0mm	4,800kg	線径1.0φ・玉径3.2— 8.0kg	50個	本体/SPCC ネジ・ナット/C3602	クローム	210381
SBP-50B-3	A25.0×B10.0×D8.0mm	7,500kg	線径1.0φ・玉径3.2— 8.0kg 線径1.0φ・玉径4.8—10.0kg 線径1.5φ・玉径4.8—20.0kg	100個	SUS304	研磨	099436



Y-509
●商品サイズ
W:80×H:130×D:15mm



Y-281
●商品サイズ
W:65×H:135×D:20mm



Y-287
●商品サイズ
W:65×H:135×D:20mm

玉付きワイヤーロープ〈パック〉

▼メーカーコード 49-68462

品番	末端処理	ロープ内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	材質	JANコード
Y-501	玉付き3.2φ/ほつれ止め	1.0φ×1000mm	8.00kg	W:80・H:130・D:15mm	5/パック	SUS304	205011
Y-502	玉付き3.2φ/ほつれ止め	1.0φ×1500mm	8.00kg	W:80・H:130・D:15mm	5/パック	SUS304	205028
Y-503	玉付き3.2φ/ほつれ止め	1.0φ×2000mm	8.00kg	W:80・H:130・D:15mm	5/パック	SUS304	205035
Y-504	玉付き4.8φ/ほつれ止め	1.0φ×1000mm	10.00kg	W:80・H:130・D:15mm	5/パック	SUS304	205042
Y-505	玉付き4.8φ/ほつれ止め	1.0φ×1500mm	10.00kg	W:80・H:130・D:15mm	5/パック	SUS304	205059
Y-506	玉付き4.8φ/ほつれ止め	1.0φ×2000mm	10.00kg	W:80・H:130・D:15mm	5/パック	SUS304	205066
Y-507	玉付き4.8φ/ほつれ止め	1.5φ×1000mm	20.00kg	W:80・H:130・D:15mm	5/パック	SUS304	205073
Y-508	玉付き4.8φ/ほつれ止め	1.5φ×1500mm	20.00kg	W:80・H:130・D:15mm	5/パック	SUS304	205080
Y-509	玉付き4.8φ/ほつれ止め	1.5φ×2000mm	20.00kg	W:80・H:130・D:15mm	5/パック	SUS304	205097

玉付きワイヤーロープ専用パーツ〈パック〉

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	内容	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
Y-281	天井用金具	BYP-50B-1×1個/真ちゅう・ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202812
Y-282	壁面用金具	SBP-50B-1×2個/ステンレス・研磨	W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202829
Y-283	プレート用金具	IYP-30B-1×2個/鉄・クローム	W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202836
Y-284	プレート用金具	SBP-50B-3×2個/ステンレス・研磨	W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202843
Y-285	棚板・ボード用金具	IYP-30B-2×2個/真ちゅう・ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202850
Y-286	棚板・ボード用金具	IYP-30B-3×2個/鉄・クローム	W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202867
Y-287	棚板・ボード用金具	SBP-50B-2×2個/ステンレス・研磨	W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202874