

特注可能 コード長変更などの特注製作も可能です。特注のご依頼については巻末(P.621)の特注FAXシートをご利用ください。

工事物件タップ

6個口




コンセント形状	プラグ	コード長	品番	価格 (税抜き価格)	仕様
VCTF コード 接地型 抜け止め マグネット 通電ランプ付き	ノーマル	1m	TAP-K6-1 4969887 227817	¥4,620 (¥4,400)	RoHS 準拠 ECO 簡単 パッケージ ECO
	ノーマル	3m	TAP-K6-3 4969887 227824	¥5,145 (¥4,900)	
	ノーマル	5m	TAP-K6-5 4969887 227831	¥5,670 (¥5,400)	
	L型	1m	TAP-K6L-1 4969887 227848	¥5,145 (¥4,900)	
	L型	3m	TAP-K6L-3 4969887 227855	¥5,670 (¥5,400)	
	L型	5m	TAP-K6L-5 4969887 227862	¥6,195 (¥5,900)	
VCT コード 簡単 パッケージ ECO	ハーネス	1m	TAP-KH6-1 4969887 228562	¥5,565 (¥5,300)	簡単 パッケージ ECO 構造 簡単 構造 簡単 構造
	ハーネス	3m	TAP-KH6-3 4969887 228579	¥6,090 (¥5,800)	
	ハーネス	5m	TAP-KH6-5 4969887 228586	¥6,615 (¥6,300)	
エコ コード 焼却配慮 製品 ECO 環境配慮 主成分 ECO	ノーマル	1m	TAP-KE6-1 4969887 228234	¥5,565 (¥5,300)	RoHS 準拠 ECO 簡単 パッケージ ECO 構造 簡単 構造 簡単 構造
	ノーマル	3m	TAP-KE6-3 4969887 228241	¥6,090 (¥5,800)	
	ノーマル	5m	TAP-KE6-5 4969887 228258	¥6,615 (¥6,300)	
	L型	1m	TAP-KE6L-1 4969887 228265	¥6,090 (¥5,800)	
	L型	3m	TAP-KE6L-3 4969887 228272	¥6,615 (¥6,300)	
	L型	5m	TAP-KE6L-5 4969887 228289	¥7,140 (¥6,800)	

抜止めコンセント

工事物件タップ

8個口

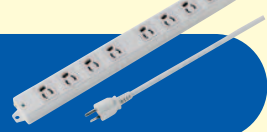

コンセント形状	プラグ	コード長	品番	価格 (税抜き価格)	仕様
VCTF コード 接地型 抜け止め マグネット 通電ランプ付き	ノーマル	1m	TAP-K8-1 4969887 227930	¥5,670 (¥5,400)	RoHS 準拠 ECO 簡単 パッケージ ECO
	ノーマル	3m	TAP-K8-3 4969887 227947	¥6,195 (¥5,900)	
	ノーマル	5m	TAP-K8-5 4969887 227954	¥6,720 (¥6,400)	
	L型	1m	TAP-K8L-1 4969887 227961	¥6,195 (¥5,900)	
	L型	3m	TAP-K8L-3 4969887 227978	¥6,720 (¥6,400)	
	L型	5m	TAP-K8L-5 4969887 227985	¥7,245 (¥6,900)	
VCT コード 簡単 パッケージ ECO	ハーネス	1m	TAP-KH8-1 4969887 228623	¥6,615 (¥6,300)	簡単 パッケージ ECO 構造 簡単 構造 簡単 構造
	ハーネス	3m	TAP-KH8-3 4969887 228630	¥7,140 (¥6,800)	
	ハーネス	5m	TAP-KH8-5 4969887 228647	¥7,665 (¥7,300)	
エコ コード 焼却配慮 製品 ECO 環境配慮 主成分 ECO	ノーマル	1m	TAP-KE8-1 4969887 228357	¥6,615 (¥6,300)	RoHS 準拠 ECO 簡単 パッケージ ECO 構造 簡単 構造 簡単 構造
	ノーマル	3m	TAP-KE8-3 4969887 228364	¥7,140 (¥6,800)	
	ノーマル	5m	TAP-KE8-5 4969887 228371	¥7,665 (¥7,300)	
	L型	1m	TAP-KE8L-1 4969887 228388	¥7,140 (¥6,800)	
	L型	3m	TAP-KE8L-3 4969887 228395	¥7,665 (¥7,300)	
	L型	5m	TAP-KE8L-5 4969887 228401	¥8,190 (¥7,800)	

抜止めコンセント

ノーマルコンセントの抜き差しが多い所は

コンセント形状	プラグ	コード長	品番	価格 (税抜き価格)	仕様
VCTF コード 接地型 マグネット 通電ランプ付き	ノーマル	1m	TAP-K6N-1 4969887 227879	¥4,305 (¥4,100)	RoHS 準拠 ECO 簡単 パッケージ ECO
	ノーマル	3m	TAP-K6N-3 4969887 227886	¥4,830 (¥4,600)	
	ノーマル	5m	TAP-K6N-5 4969887 227893	¥5,355 (¥5,100)	
	L型	1m	TAP-K6NL-1 4969887 227909	¥4,830 (¥4,600)	
	L型	3m	TAP-K6NL-3 4969887 227916	¥5,355 (¥5,100)	
	L型	5m	TAP-K6NL-5 4969887 227923	¥5,880 (¥5,600)	
VCT コード 簡単 パッケージ ECO	ハーネス	1m	TAP-KH6N-1 4969887 228593	¥5,250 (¥5,000)	簡単 パッケージ ECO 構造 簡単 構造 簡単 構造
	ハーネス	3m	TAP-KH6N-3 4969887 228609	¥5,775 (¥5,500)	
	ハーネス	5m	TAP-KH6N-5 4969887 228616	¥6,300 (¥6,000)	
エコ コード 焼却配慮 製品 ECO 環境配慮 主成分 ECO	ノーマル	1m	TAP-KE6N-1 4969887 228296	¥5,250 (¥5,000)	RoHS 準拠 ECO 簡単 パッケージ ECO 構造 簡単 構造 簡単 構造
	ノーマル	3m	TAP-KE6N-3 4969887 228302	¥5,775 (¥5,500)	
	ノーマル	5m	TAP-KE6N-5 4969887 228319	¥6,300 (¥6,000)	
	L型	1m	TAP-KE6NL-1 4969887 228326	¥5,775 (¥5,500)	
	L型	3m	TAP-KE6NL-3 4969887 228333	¥6,300 (¥6,000)	
	L型	5m	TAP-KE6NL-5 4969887 228340	¥6,825 (¥6,500)	

ノーマルコンセントの抜き差しが多い所は

コンセント形状	プラグ	コード長	品番	価格 (税抜き価格)	仕様
VCTF コード 接地型 マグネット 通電ランプ付き	ノーマル	1m	TAP-K8N-1 4969887 227992	¥5,355 (¥5,100)	RoHS 準拠 ECO 簡単 パッケージ ECO
	ノーマル	3m	TAP-K8N-3 4969887 228005	¥5,880 (¥5,600)	
	ノーマル	5m	TAP-K8N-5 4969887 228012	¥6,405 (¥6,100)	
	L型	1m	TAP-K8NL-1 4969887 228029	¥5,880 (¥5,600)	
	L型	3m	TAP-K8NL-3 4969887 228036	¥6,405 (¥6,100)	
	L型	5m	TAP-K8NL-5 4969887 228043	¥6,930 (¥6,600)	
VCT コード 簡単 パッケージ ECO	ハーネス	1m	TAP-KH8N-1 4969887 228654	¥6,300 (¥6,000)	簡単 パッケージ ECO 構造 簡単 構造 簡単 構造
	ハーネス	3m	TAP-KH8N-3 4969887 228661	¥6,825 (¥6,500)	
	ハーネス	5m	TAP-KH8N-5 4969887 228678	¥7,350 (¥7,000)	
エコ コード 焼却配慮 製品 ECO 環境配慮 主成分 ECO	ノーマル	1m	TAP-KE8N-1 4969887 228418	¥6,300 (¥6,000)	RoHS 準拠 ECO 簡単 パッケージ ECO 構造 簡単 構造 簡単 構造
	ノーマル	3m	TAP-KE8N-3 4969887 228425	¥6,825 (¥6,500)	
	ノーマル	5m	TAP-KE8N-5 4969887 228432	¥7,350 (¥7,000)	
	L型	1m	TAP-KE8NL-1 4969887 228449	¥6,825 (¥6,500)	
	L型	3m	TAP-KE8NL-3 4969887 228456	¥7,350 (¥7,000)	
	L型	5m	TAP-KE8NL-5 4969887 228463	¥7,875 (¥7,500)	

- デスク
ファニチャー
- プリンタ
スタンド他
- ラック
- サーバ
ラック
- モニター
机上ラック
- ホーム
ファニチャー
- OAチェア
- キーボード
カバー
- システム
カバー
- クリーナー
- マウスパッド
- セキュリティ
シロッター
- 耐震グッズ
フィルター他
- バッグ
インナー
- デジカメ
電子辞書用品
- DVD・CD
ケース
- インクジェット
用紙
- 手作り
用紙・ラベル
- レーザー
用紙・ラベル
- トナー
カートリッジ
- つめかえ
インク
- マウス
- テンキー
キーボード
- USBハブ
コンバータ
- カードリーダー
USBメモリ
- カメラ
Bluetooth
- ヘッドセット
イヤホン・マイク
- スピーカー
ノートクーラー
- USBグッズ
ゲームパッド
- 切替器
分配器
- LAN
ケーブル
- 光ケーブル
LANハブ
- ADSL
電話
- USB・IEEE1394
ケーブル
- ディスプレイ
AVケーブル
- RS-232Cケーブル
プリンタケーブル
- SCSIケーブル
その他ケーブル
- ケーブル
アクセサリ
- DOS/Vパーツ
フラットケーブル
- タップ
電源コード
- バッテリー
充電・UPS