

8個口抜け止め式電源タップ(3P)

BOX型とライン型の2種類

8個口 抜け止め式電源タップ

設置場所のレイアウトにあわせてお選びください。

BOX型



ライン型



TAP-380シリーズ



BOX型

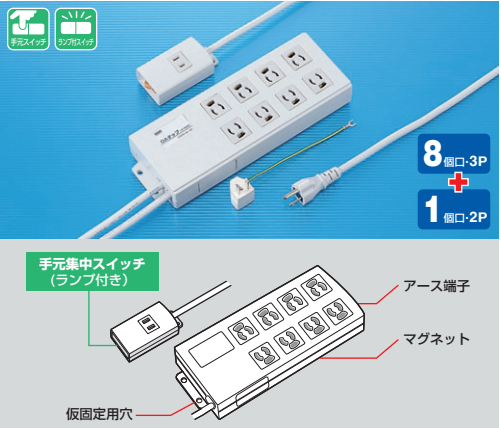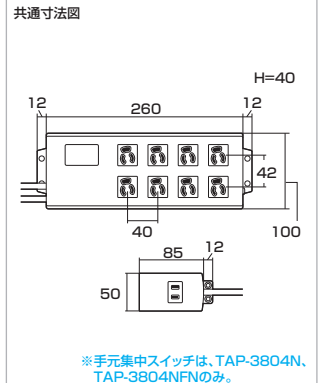

品番	TAP-3803N	TAP-3804N
品名	抜け止めタップ	抜け止めタップ(手元集中スイッチ付き)
税抜価格	¥8,800	¥8,800
特長	●便利な一括集中スイッチ付きです。	●手元集中スイッチ付きで一括ON-OFF可能です。(2P・1個口付き)
定格容量	15A・125V(1500Wまで)	
プラグ仕様	3P(3P→2P変換アダプタ付き)	
差込口	3P・8個口	
電源コード長	2m	2m(スイッチコード長:1.5m)
本体サイズ	W284×D100×H40mm	
生産国	日本	
JAN		

ノイズフィルタ+雷ガード

品番	TAP-3805SPN	TAP-3803NFN	TAP-3804NFN
品名	雷ガードタップ	ノイズフィルタタップ	ノイズフィルタタップ(手元集中スイッチ付き)
税抜価格	¥10,800	¥8,800	¥10,800
特長	●ADSL回線と電源をダブルでガードします。 ●アース接続で雷から機器を守る高性能雷ガード機能付きです。	●ノイズフィルタ&雷サージガードを内蔵で、一括集中スイッチ付きです。	●ノイズフィルタ&雷サージガードを内蔵で、手元集中スイッチ付きです。
定格容量	15A・125V(1500Wまで)		
プラグ仕様	3P(3P→2P変換アダプタ付き)		
差込口	3P・8個口		
電源コード長	2m		2m(スイッチコード長:1.5m)
その他	■ノイズフィルタ特性:0.5~10MHzで30dB以上 ・電源ライン間ノイズ(ノーマルモード) ・電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード) ■通信入力:RJ-11(6極2芯)・通信出力:RJ-11(6極2芯)	■ノイズフィルタ特性:0.5~10MHzで30dB以上 ・電源ライン間ノイズ(ノーマルモード) ・電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)	
本体サイズ	W284×D100×H40mm		
生産国	日本		
JAN			