
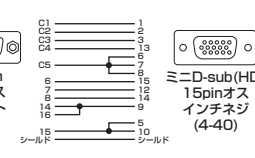

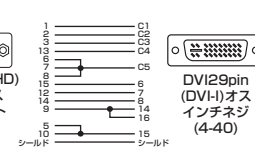

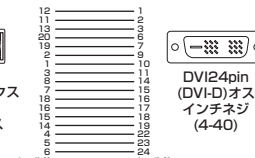

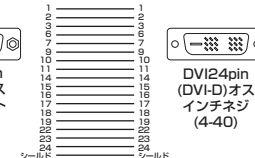



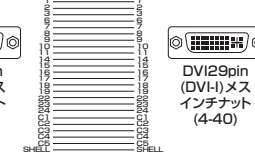

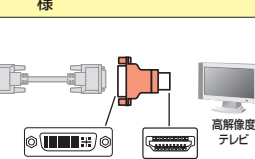




DVIアダプタ・HDMIアダプタ

DVIアダプタ 特注不可

対応機種	品番	価格 (税抜き価格)	特長・仕様	JAN	パッケージ サイズ
DVI29pinオスコネクタをミニD-sub15pinオスに変換。 DOS/V NX Apple ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つ機種または、DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種 ディスプレイ:DVI-I(DVI29pin)ケーブル直付けのデジタル液晶ディスプレイ※1、DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つデジタル液晶ディスプレイ※1または、ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つアナログディスプレイ DVIアナログモード用 ※1DVIアナログモードに対応した機種。	AD-DV01	¥2,310 (¥2,200)	 DVI29pin (DVI-I)メスコネクタ (4-40)  ミニD-sub(HD)15pinオスインチネジ (4-40)	4 969887 654071	A1
ミニD-sub15pinオスコネクタをDVI29pinオスに変換。 DOS/V NX Apple DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種または、ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つ機種 ディスプレイ:ミニD-sub(HD)15pinケーブル直付けのアナログディスプレイ、ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つアナログディスプレイまたは、DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つデジタルディスプレイ※1 DVIアナログモード用 ※1DVIアナログモードに対応した機種。	AD-DV02	¥2,310 (¥2,200)	 ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタ (4-40)  DVI29pin (DVI-I)オスインチネジ (4-40)	4 969887 654088	A1
DFP20pinオスコネクタをDVI24pinオスに変換。 DOS/V NX DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種 ディスプレイ:セントロニクスハーフ20pin(DFP20pin)ケーブル直付けのデジタル液晶ディスプレイ DVIデジタル(シングルリンク)モード用	AD-DV04	¥2,520 (¥2,400)	 DFP (セントロニクスハーフ)20pinメスコネクタ  DVI24pin (DVI-D)オスインチネジ (4-40)	4 969887 654101	A1
DVI29pinオス (DVI-I) コネクタをDVI24pinオス (DVI-D) コネクタに変換。 DOS/V NX DVI-D(DVI24pin)メスコネクタを持つ機種または、DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種 ディスプレイ:DVI-I(DVI29pin)オスケーブル直付けのDVIデジタル液晶ディスプレイ、または、DVI-I(DVI29pin)コネクタを持つデジタルアナログ兼用ディスプレイ DVIデジタル(シングルリンク)モード用	AD-DV05	¥2,835 (¥2,700)	 DVI29pin (DVI-I)メスコネクタ (4-40)  DVI24pin (DVI-D)オスインチネジ (4-40)	4 969887 654200	A1
DVI29pinオス (DVI-I) コネクタ・DVI24pinオス (DVI-D) コネクタをDVI 29pinオスコネクタに変換。 DOS/V NX DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種 ※DVI-I/DVI-D、DVIシングルリンク/デュアルリンク両対応。 ※DVI-DをDVI-Iに変換したり、DVIシングルリンクモードをDVIデュアルリンクモードに変換したりすることはできません。	AD-DV06	¥3,465 (¥3,300)	 DVI29pin (DVI-I)メスコネクタ (4-40)  DVI29pin (DVI-I)メスコネクタ (4-40)	4 969887 811085	A1
DVI29pinオスコネクタ・DVI24pinオスコネクタをDVI 29pinメスコネクタに変換。 DOS/V NX ケーブル:DVIオスコネクタを持つDVIケーブル。 ※本ケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。 ※DVIシングルリンクモードに対応。(DVIデュアルリンクモードには非対応) ※DVIアナログモード対応。	AD-DV07	¥3,990 (¥3,800)	 DVI29pin (DVI-I)メスコネクタ (4-40)  DVI29pin (DVI-I)メスコネクタ (4-40)	4 969887 811092	A1

HDMIアダプタ 特注不可

対応機種	品番	価格 (税抜き価格)	特長・仕様	JAN	パッケージ サイズ
DVIオスコネクタをHDMIオスコネクタに変換。 各社 HDMIメスコネクタを持つ機種または、DVI-I(DVI29pin)またはDVI-D(DVI24pin)オスコネクタを持つ機種。 ※DVIシングルリンクモードに対応。 ※DVIデュアルリンクモードには非対応。 ※HDMIの音声信号には対応していません。 ※DVIアナログモードには非対応。 ※HDCP対応の機種。	AD-HD01	¥3,360 (¥3,200)	 DVI29pin (DVI-I)メスコネクタ (4-40)  パソコン DVI29pin (DVI-I)メスコネクタ (4-40) HDMIオス 高解像度テレビ	4 969887 811047	A1
HDMIオスコネクタをDVI 24pinオス (DVI-D) コネクタに変換。 各社 HDMIメスコネクタを持つ機種または、DVI-I(DVI29pin)またはDVI-D(DVI24pin)メスコネクタを持つ機種。 ※DVIシングルリンクモードに対応。 ※DVIデュアルリンクモードには非対応。 ※HDMIの音声信号には対応していません。 ※DVIアナログモードには非対応。 ※HDCP対応の機種。	AD-HD02	¥3,465 (¥3,300)	 高解像度テレビ HDMIメスコネクタ DVI24pin (DVI-D)オスインチネジ (4-40) パソコン	4 969887 811054	A1
HDMIオスコネクタをDVI 29pinメス (DVI-I) コネクタに変換。 各社 HDMIメスコネクタを持つ機種。<DVI (DVI29pin/24pin) オスをHDMIメスに変換> HDMIケーブルとDVIケーブルを中継する時に使用。ケーブル:HDMIオスコネクタを持つHDMIケーブル、DVIオスコネクタを持つDVIケーブル。 ※本ケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。 ※DVIシングルリンクモードに対応。(DVIデュアルリンクモードには非対応) ※HDMIの音声信号には対応していません。*DVIアナログモードには非対応。 ※HDCP対応の機種。	AD-HD04	¥4,515 (¥4,300)	 5m以内 パソコン DVI29pin (DVI-I)メスコネクタ (4-40) HDMIメスコネクタ 高解像度テレビ	4 969887 811078	A1