


ねじ込みタイプアダプター

- Material : Plated steel
- 材質 : SS(三価クロメートメッキ)

PL-45 (オスオス 45° エルボ)


*印及びSUSは受注生産

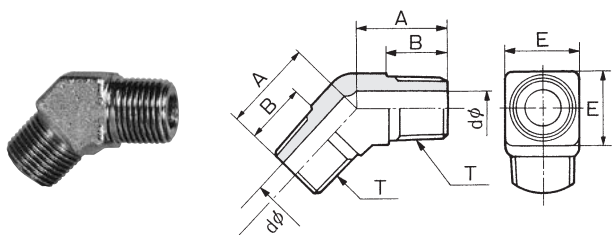

呼び径	ねじT	Amm	Bmm	dφmm	Emm
3	R ⅛	18	12	4.0	14
6	R ¼	19	13	5.5	17
9	R ⅜	22	15	7.0	19
12	R ½	26	18	10.0	24
19	R ¾	30	20	16.0	30
25	R 1	34	22	21.5	36
* 32	R 1¼	40	25	27.5	45
* 38	R 1½	41	25	33.0	50
* 50	R 2	50	30	44.0	63

PL-90 (オスオス 90° エルボ)


*印及びSUSは受注生産

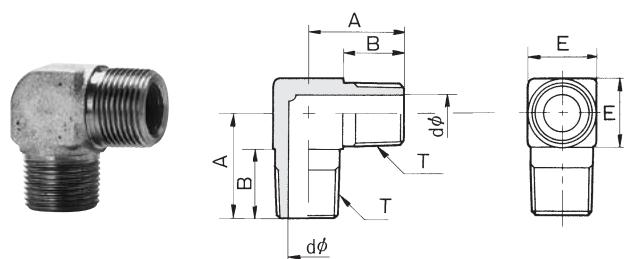

呼び径	ねじT	Amm	Bmm	dφmm	Emm
3	R ⅛	20.0	13.0	4.0	14
6	R ¼	24.0	16.0	5.5	17
9	R ⅜	27.5	17.0	7.0	19
12	R ½	32.0	18.0	10.0	24
19	R ¾	36.5	21.5	16.0	30
25	R 1	40.5	22.5	21.5	36
* 32	R 1¼	49.5	27.0	27.5	45
* 38	R 1½	52.0	27.0	33.0	50
* 50	R 2	61.5	30.0	44.0	63

SNL (メスメス 90° エルボ)


SSのみ

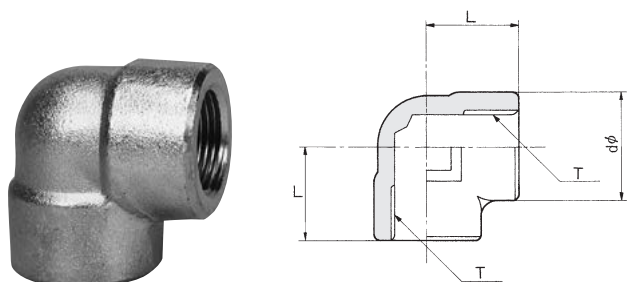

呼び径	ねじT	dφmm	Lmm
6	Rc¼	22	20
9	Rc⅜	26	24
12	Rc½	33	29
19	Rc¾	38	34
25	Rc 1	47	38

SNT (三方メスティー)

SSのみ

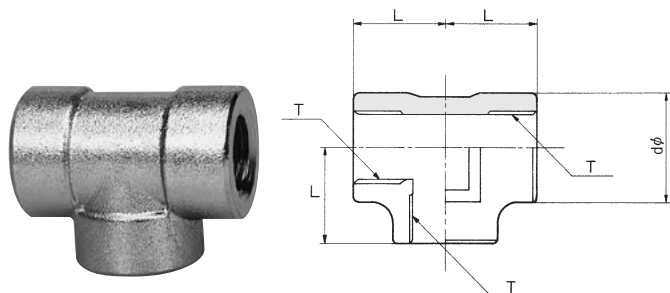

呼び径	ねじT	dφmm	Lmm
6	Rc¼	22.5	20
9	Rc⅜	26	24
12	Rc½	33	29
19	Rc¾	39	32
25	Rc 1	47	38

(注意) 予告なしに、品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。