


ネック付き竹の子(スチームホース用)

● Material : Plated steel
● 材質 : SS(三価クロメートメッキ)


N7001 管用テーパ雄ねじ

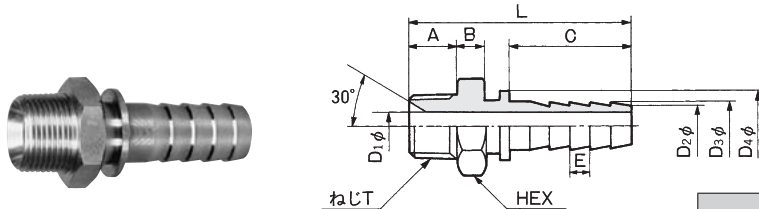

接続アダプター : SR-07・SR-08・SR-17・SR-18

呼び径	ねじT	Amm	Bmm	Cmm	Emm	D ₁ φmm	D ₂ φmm	D ₃ φmm	D ₄ φmm	Lmm	HEXmm
12	R 1/2	18	10	45.5	8	9	13.0	14.5	26.5	83	27
19	R 3/4	20	10	57.0	9	15	18.5	20.0	33.0	98	36
25	R 1	22	12	61.0	10	20	24.0	26.0	38.0	106	41


N7006 管用平行雄ねじ

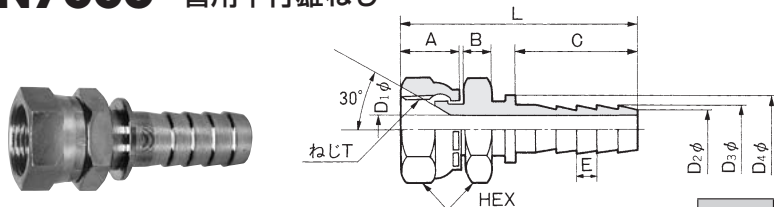

接続アダプター : SR-13・SR-14・SR-17・SR-33・SR-35

呼び径	ねじT	Amm	Bmm	Cmm	Emm	D ₁ φmm	D ₂ φmm	D ₃ φmm	D ₄ φmm	Lmm	HEXmm
12	G 1/2	21	10	45.5	8	9	13.0	14.5	26.5	87	27
19	G 3/4	24	10	57.0	9	15	18.5	20.0	33.0	103	36
25	G 1	26	12	61.0	10	20	24.0	26.0	38.0	111	41


N7007 管用平行雄ねじ

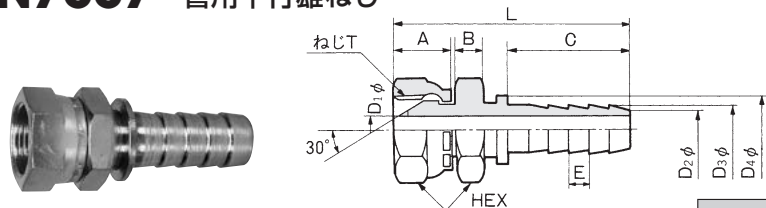

接続アダプター : SR-07・SR-09・SR-11・SR-34・SR-36

呼び径	ねじT	Amm	Bmm	Cmm	Emm	D ₁ φmm	D ₂ φmm	D ₃ φmm	D ₄ φmm	Lmm	HEXmm
12	G 1/2	21	10	45.5	8	9	13.0	14.5	26.5	87	27
19	G 3/4	24	10	57.0	9	15	18.5	20.0	33.0	103	36
25	G 1	26	12	61.0	10	20	24.0	26.0	38.0	111	41

スチームホース用亀の子バンド Hi-Pressure Hose Clamps

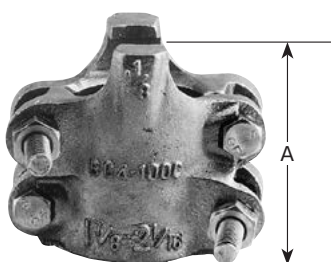

Material : Malleable
材質 : FCMB(可鍛铸铁)
メッキ : ユニクロ
用途 : スチームホース
中圧ホース

PART No.	SIZES	A	適用ホース外径
DD	1/2	46	20.6 ~ 23.8
B-4	1/2	70	23.8 ~ 27.0
B-5	1/2	70	27.0 ~ 30.2
B-9	3/4	72	33.3 ~ 38.0
B-10	3/4	68	38.0 ~ 42.8
B-14	1	79	42.8 ~ 46.8
B-15	1	77	47.6 ~ 52.3