


K-6

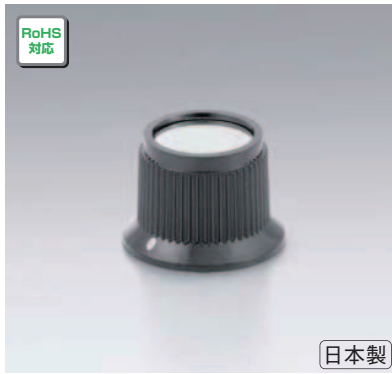


仕様

本体材質	フェノール
本体色	B(黒)
推奨適合工具	マイナスドライバー
商品概要	①止めネジ:M3.5 ②プレート貼り



寸法図

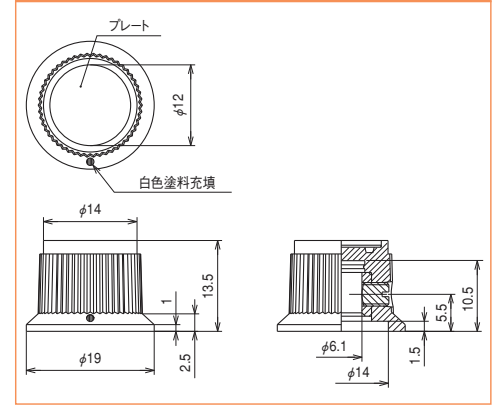


発注型番▶

K-6

ご注文例▶


K-6

K-8

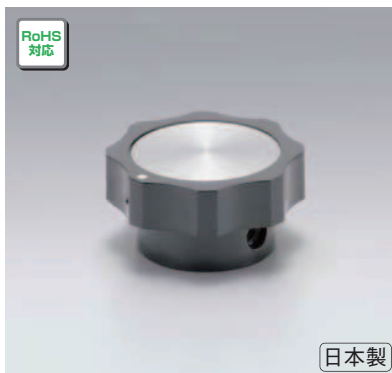


仕様

サイズ	L,M
本体材質	フェノール
本体色	B(黒)
推奨適合工具	六角棒スパナ 呼び2
商品概要	①止めネジ:M4(2カ所) ②プレート貼り

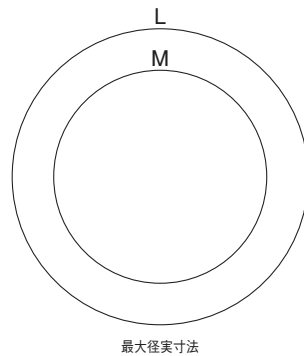

寸法図

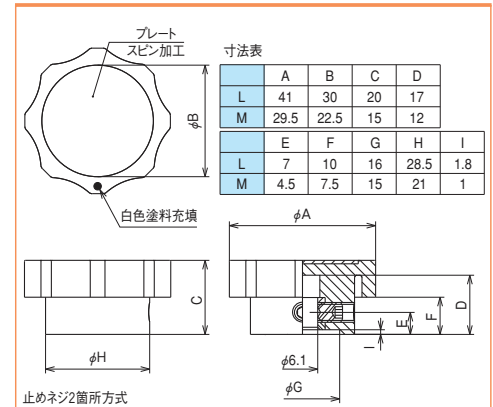

止めネジ2箇所方式

発注型番▶

K-8- サイズ

ご注文例▶

K-8-M (Mサイズでご注文の場合)


K-66



仕様

本体材質	フェノール
本体色	B(黒)
推奨適合工具	六角棒スパナ 呼び1.5
商品概要	①止めネジ:M3.5

寸法図

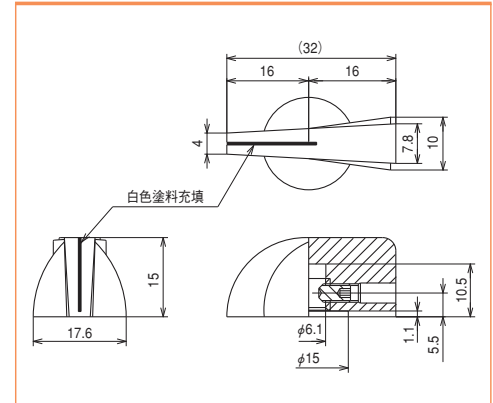

発注型番▶

K-66

ご注文例▶

K-66

モールドツマミ

端子台
スリユレス

端子台

ヒューズホルダー

表示灯

ツマミ

コンセント
コネクタ

スイッチ

ターミナル
チップジャック

その他

中止品