


T-45

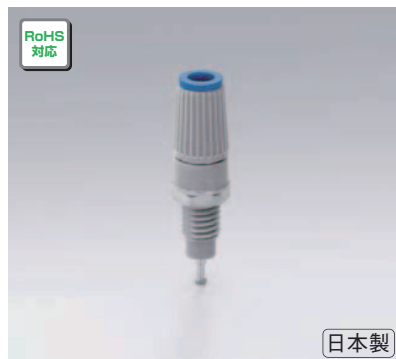


カラーボールはカラーリング色を表しています。

● R ● B ● OR ● G ● BL

仕様

定格	125V-10A
耐電圧	AC1000V(1分間)
絶縁抵抗	DC500V,100MΩ以上
パネル取付方式	ナット締め付け
取付板厚	7.0mm(MAX)
ナット締め付けトルク	0.6N・m以下
ナット二面幅	10mm
主絶縁材	ナイロン6
本体色	GY(グレー)
カラーリング色	R(赤)、B(黒)、OR(オレンジ)、G(緑)、BL(青)
使用上の注意	①ツマミ取り外し:不可

寸法図

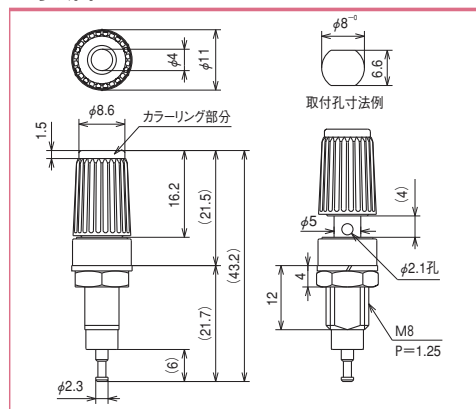

発注型番▶

T-45-リング色

ご注文例▶

T-45-R (赤でご注文の場合)

T-375-12




カラーボールは本体色を表しています。

● R ● B

仕様

定格	125V-10A
耐電圧	AC1000V(1分間)
絶縁抵抗	DC500V,100MΩ以上
パネル取付方式	ナット締め付け
ナット締め付けトルク	0.8N・m以下
取付板厚	4.0mm(MAX)
ナット二面幅	7.0mm
主絶縁材	ポリカーボネート
本体色	R(赤)、B(黒)
使用上の注意	①ツマミ取り外し:可

寸法図

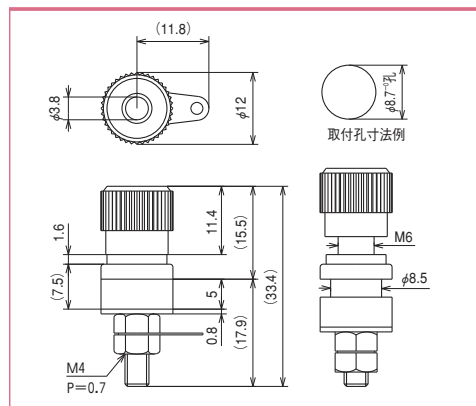

発注型番▶

T-375-12-本体色

ご注文例▶

T-375-12-R (赤でご注文の場合)

T-375-16




カラーボールは本体色を表しています。

● R ● B

仕様

定格	125V-10A
耐電圧	AC1000V(1分間)
絶縁抵抗	DC500V,100MΩ以上
パネル取付方式	ナット締め付け
取付板厚	3.0mm(MAX)
ナット締め付けトルク	0.8N・m以下
ナット二面幅	7.0mm
主絶縁材	赤:メラミンフェノール、黒:フェノール
本体色	R(赤)、B(黒)
使用上の注意	①ツマミ取り外し:可

寸法図

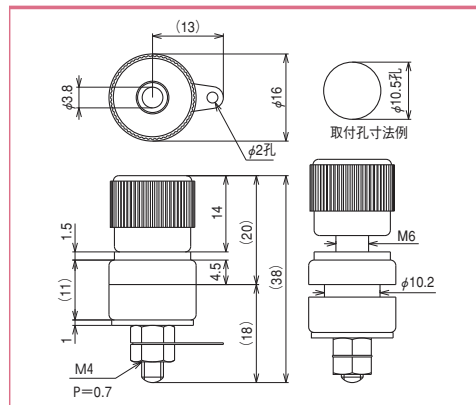

発注型番▶

T-375-16-本体色

ご注文例▶

T-375-16-R (赤でご注文の場合)

ターミナル

端子台
スクリューレス

端子台

ヒューズホルダー

表示灯

ツマミ

コンセント・
コネクタ

スイッチ

ターミナル!
チップジャック

その他

中止品