

T-3025




カラーボールは本体色を表しています。

● B ● R ● BL ● Y ● G ● CR ○ W

仕様

定格	125V-10A
耐電圧	AC1000V(1分間)
絶縁抵抗	DC500V,100MΩ以上
パネル取付方式	ナット締め付け
取付板厚	7.0mm(MAX)
ナット締め付けトルク	0.6N・m以下
ナット二面幅	10mm
主絶縁材	ナイロン6
本体色	B(黒)、R(赤)、BL(青)、Y(黄)、G(緑)、CR(クリーム)、W(白)
使用上の注意	①ツマミ取り外し:不可

寸法図

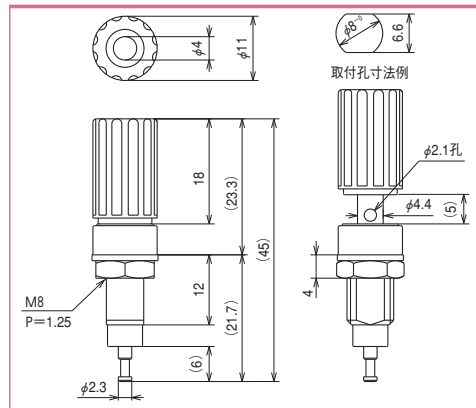

発注型番▶

T-3025- 本体色

ご注文例▶

T-3025-R (赤でご注文の場合)

T-6500-12




カラーボールは本体色を表しています。

● R ● B

仕様

定格	125V-10A
耐電圧	AC1000V(1分間)
絶縁抵抗	DC500V,100MΩ以上
パネル取付方式	ナット締め付け
取付板厚	4.0mm(MAX)
ナット締め付けトルク	1.0N・m以下
ナット二面幅	7.0mm
主絶縁材	フェノール
本体色	R(赤)、B(黒)
使用上の注意	①ツマミ取り外し:可

寸法図

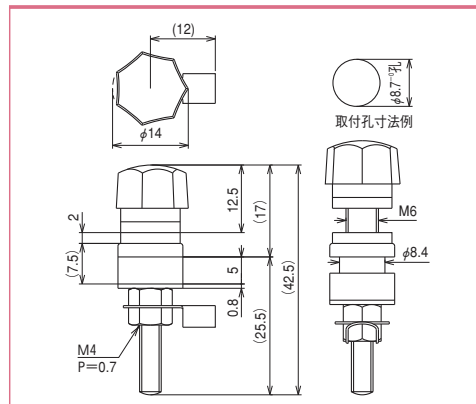

発注型番▶

T-6500-12- 本体色

ご注文例▶

T-6500-12-R (赤でご注文の場合)

T-6500-16




カラーボールは本体色を表しています。

● R ● B

仕様

定格	125V-30A
耐電圧	AC1000V(1分間)
絶縁抵抗	DC500V,100MΩ以上
パネル取付方式	ナット締め付け
取付板厚	1.5mm~3.0mm
ナット締め付けトルク	2.0N・m以下
ナット二面幅	10mm
主絶縁材	フェノール
本体色	R(赤)、B(黒)
使用上の注意	①ツマミ取り外し:可

寸法図

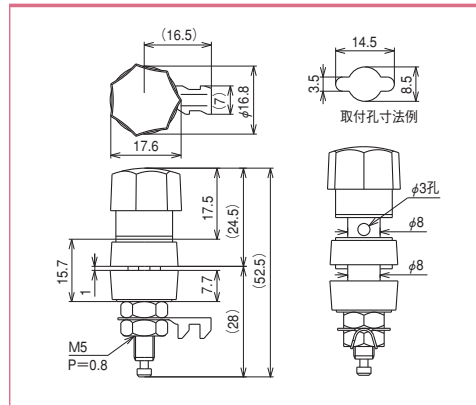

発注型番▶

T-6500-16- 本体色

ご注文例▶

T-6500-16-R (赤でご注文の場合)

ターミナル

端子台
スリユレス

端子台

ヒューズホルダー

表示灯

ツマミ

コンセント・コネクタ

スイッチ

ターミナル・チップジャック

その他

中止品