

TJ-2090




カラーボールは本体色を表しています。

● R ● B

■仕様

| | |
|------|------------------------------|
| 定格 | 30V-5A |
| 耐電圧 | AC500V(1分間) |
| 絶縁抵抗 | DC500V,50MΩ以上 |
| 主絶縁材 | ハイパクトスチロール |
| 本体色 | R(赤)、B(黒) |
| 適合商品 | TJ-2091、TJ-10-A、TJ-10-C、T-40 |

■寸法図

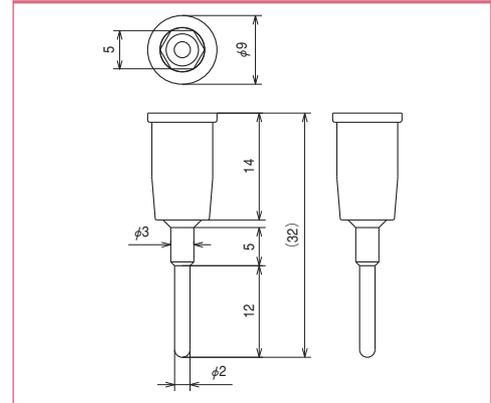

発注型番▶

TJ-2090- 本体色

ご注文例▶

TJ-2090-R (赤でご注文の場合)

TJ-1




カラーボールは本体色を表しています。

● B ● R ● BL ● Y ● G ○ W

■仕様

| | |
|------------|--------------------------------|
| 定格 | 30V-5A |
| 耐電圧 | AC1000V(1分間) |
| 絶縁抵抗 | DC500V,100MΩ以上 |
| パネル取付方式 | ナット締め付け |
| ナット締め付けトルク | 0.1N・m以下 |
| ナット二面幅 | 8.0mm |
| 主絶縁材 | ナイロン6 |
| 本体色 | B(黒)、R(赤)、BL(青)、Y(黄)、G(緑)、W(白) |
| 適合商品 | TJ-2-P |

■寸法図

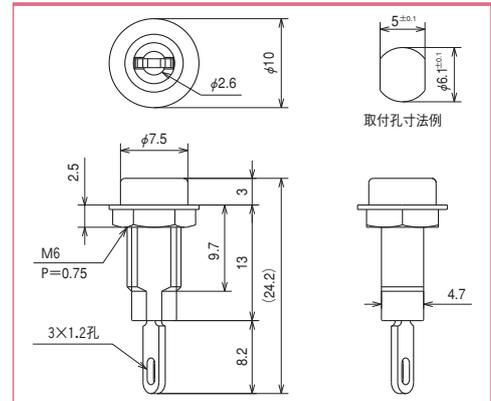

発注型番▶

TJ-1- 本体色

ご注文例▶

TJ-1-R (赤でご注文の場合)

TJ-10-A




カラーボールは本体色を表しています。

● R ● B

■仕様

| | |
|------------|----------------|
| 定格 | 30V-5A |
| 耐電圧 | AC1000V(1分間) |
| 絶縁抵抗 | DC500V,100MΩ以上 |
| パネル取付方式 | ナット締め付け |
| ナット締め付けトルク | 0.3N・m以下 |
| ナット二面幅 | 8.0mm |
| 主絶縁材 | ナイロン6 |
| 本体色 | R(赤)、B(黒) |
| 適合商品 | TJ-2090、TJ-2-P |

■寸法図

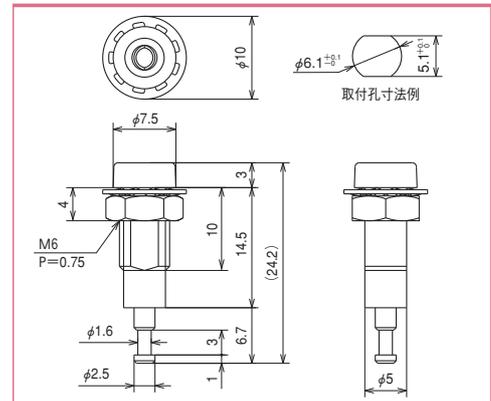

発注型番▶

TJ-10-A- 本体色

ご注文例▶

TJ-10-A-R (赤でご注文の場合)

チツプジャック

端子台
スクリューレス

端子台

ヒューズホルダー

表示灯

ツマミ

コンセント・コネクタ

スイッチ

ターミナル・チツプジャック

その他

中止品