

## C-3-3




カラーボールはキャップ色を表しています。

● R ● B

### 仕様

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 定格    | 30V-3A                           |
| 耐電圧   | AC1000V(1分間)                     |
| 絶縁抵抗  | DC500V,100MΩ以上                   |
| 本体材質  | 黄銅                               |
| 主絶縁材  | P.V.C.(UL94V-0)                  |
| キャップ色 | R(赤), B(黒)                       |
| 商品概要  | ①出荷時にはC-3-3KとC-3-3Cが同数バラで出荷されます。 |

### 寸法図

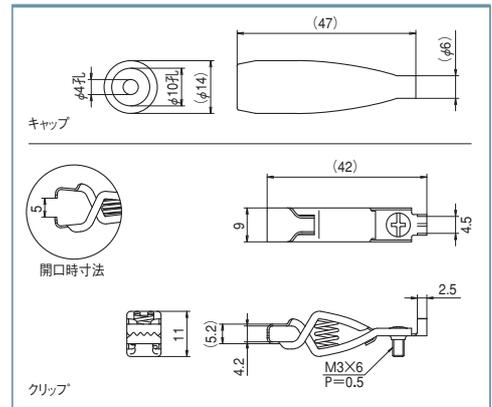

### 発注型番▶

**C-3-3-キャップ色**

### ご注文例▶

**C-3-3-R** (赤でご注文の場合)


## C-3-3K



### 仕様

|      |                      |
|------|----------------------|
| 定格   | 3A                   |
| 本体材質 | 黄銅                   |
| 商品概要 | ①C-3-3のクリップ側のみの商品です。 |

### 寸法図

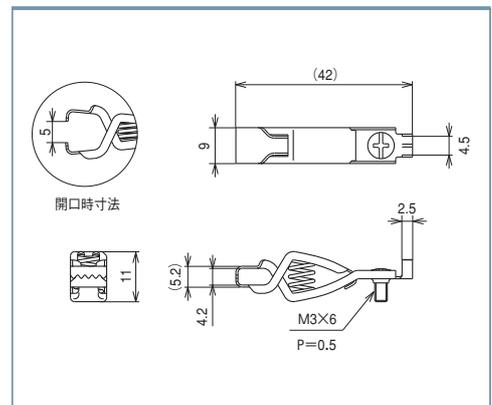

### 発注型番▶

**C-3-3K**

### ご注文例▶

**C-3-3K**

## C-3-3C




カラーボールはキャップ色を表しています。

● R ● B

### 仕様

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 主絶縁材  | P.V.C.(UL94V-0)      |
| キャップ色 | R(赤), B(黒)           |
| 商品概要  | ①C-3-3のキャップ側のみの商品です。 |

### 寸法図

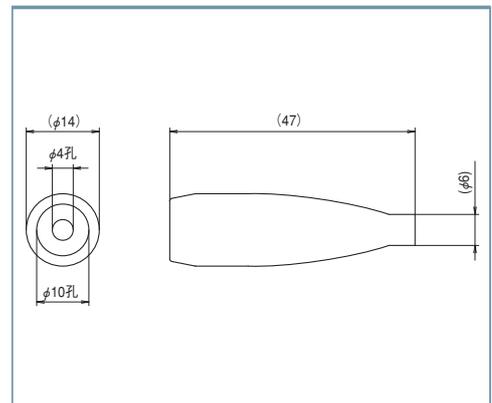

### 発注型番▶

**C-3-3C-キャップ色**

### ご注文例▶

**C-3-3C-R** (赤でご注文の場合)

クリップ

端子台  
スクリーンレス

端子台

ヒューズホルダー

表示灯

ツマミ

コンセント  
コネクタ

スイッチ

ターミナル  
チップジャック

その他

中止品