


ML-1 Series

定番中継型端子台 (端子間ピッチ10mm) Double Row Terminal Blocks (10mm Pitch)

仕様	Product specifications
定格 Rating	300V-15A (TÜV:250V-15A)
絶縁抵抗 Insulation Resistance	100MΩ MIN.at 500VDC/耐電圧 AC2000V Withstand voltage
取得規格 Approvals	UL (Factory and Field wiring) TÜV (IEC60947-7-1)
極数 (P) Poles	2~18
主絶縁材 Main Insulator	本体:フェノール(UL94V-0) カバー:P.C(UL94V-0) Body Phenol Cover
端子ネジ Screw	角座金付ネジ(M3.5×8) with Square washer
本体色 Body color	B(黒) Black
取付方法 Fixing method	ネジ止め Screw mount

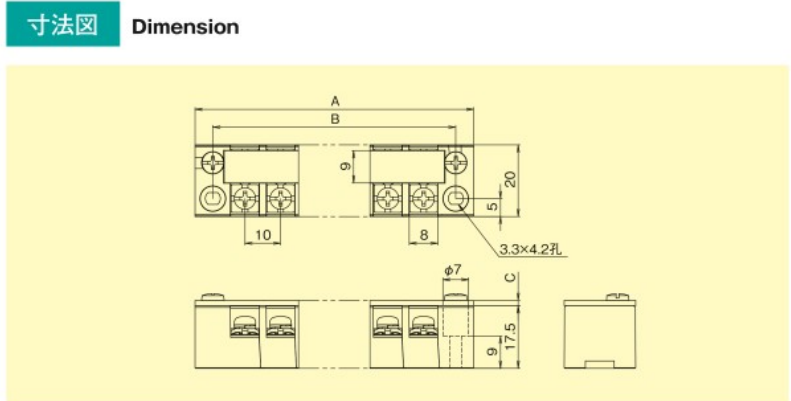

オプションパーツ Option Parts

ジャンパー金具
Jumper



寸法表 Dimensional table 従来の ML-15 と同寸法です。
ML-1 is compatible in size with ML-15.

極数 POLES	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	38.0	48.0	58.0	68.0	78.0	88.0	98.0	108.0	118.0	128.0	138.0	148.0	158.0	168.0	178.0	188.0	198.0
B	28.0	38.0	48.0	58.0	68.0	78.0	88.0	98.0	108.0	118.0	128.0	138.0	148.0	158.0	168.0	178.0	188.0
C	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

発注型番 ML-1-極数 ご注文例 ML-1-2P (2Pでご注文の場合)
Order no. Poles Order example

ML-11 series

250V-30A 端子間ピッチ15mm 15mm pitch / 250V-30A

500V-50A 端子間ピッチ16mm 16mm pitch / 500V-50A



ML-20 series

250V-20A 端子間ピッチ11mm 11mm pitch / 250V-20A



(ULフィールドワイヤリング対応) UL recognized for field wiring

ML-900 series

600V-60A 端子間ピッチ15mm 15mm pitch / 600V-60A



(ULフィールドワイヤリング対応) UL recognized for field wiring

- 本資料の内容は商品改良などのために予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本カタログの掲載事項は参考仕様です。ご使用に際しては図面、仕様書など請求の上、ご確認ください。
- 製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少異なることがあります。
- Please note that the content of this catalogue is subject to change without prior notice in order to improve our products.
- The specifications in this catalogue are for reference only. Before using our products, please ask for drawings, specifications and other data to allow you to check the details.
- The colors in this catalogue may look different from the actual products.
- 本資料の内容は商品改良等原因の變更不作預告請諒解
- 本目録の掲載事項は参考方法。實際操作時、請根據不同商品的說明書確認後操作
- 產品的顏色由于印刷的關係和實際的材料多少有些不同

注意事項

- ※防水、防滴仕様ではありません。(F-800seriesは除く)
- ※お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。

Notes

- * These products are not waterproof or drip-proof. (except F-800series)
- * Keep these products away from children.
- * Do not store these products in direct sunlight, or at high temperatures or humidities.

注意事項

- ※不防水、不防滴漏
- ※請放在孩子夠不着的地方保管
- ※保管時、請避開直射陽光、高溫、多濕

お問い合わせは

サトパツ株式会社 営業部 〒222-0033
横浜市港北区新横浜2-18-13 藤和不動産新横浜ビル5F
TEL: 045-594-8320 FAX: 045-594-8325

■お客様相談窓口 ☎ 0120-70-7215
※受付・対応時間は、営業日の9時~17時30分となります。

■メールでいつでも問い合わせ ✉ marketing@satoparts.co.jp
※受信は24時間受け付けますが、ご回答は営業日の9時~17時30分となります。

■商品のことなら 🌐 http://www.satoparts.co.jp

Network: 秋葉原営業所、大阪営業所、名古屋営業所、九州、上海

CONTACT US : GLOBAL SUPPORT

China & East Asia s-shanghai@satoparts.co.jp

Other Country s-overseas@satoparts.co.jp