


ラックレール型 X 軸アリ式ステージ□40:BDLXR/BDLXB

BDLXR-40260

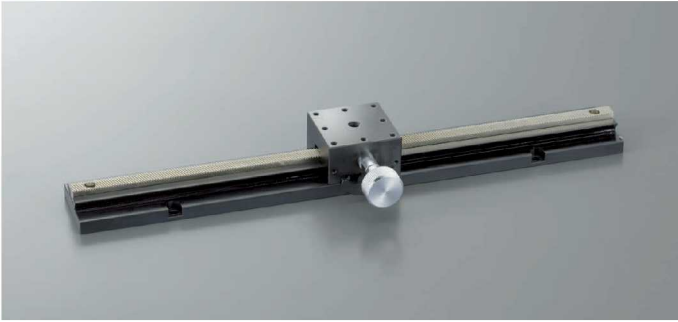

【特長】


- ・アリ式ラック&ピニオンのロングストロークステージです。
- ・ステージ面サイズ□40mmのブロックを複数搭載が可能です。
- ・ブロックのハンドルは粗微動タイプの選択が可能です。
- ・ハンドル無しのブロックを連結させ、サイズの大きいものを搭載することも可能です。

RoHS


BDLXB-40260



複数ブロック付例

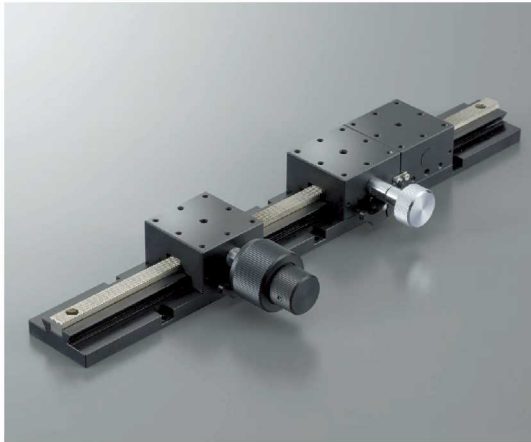

・複数ブロック付も対応いたしますので、お問合せください。
※ブロック単品のみの販売は行っていません。

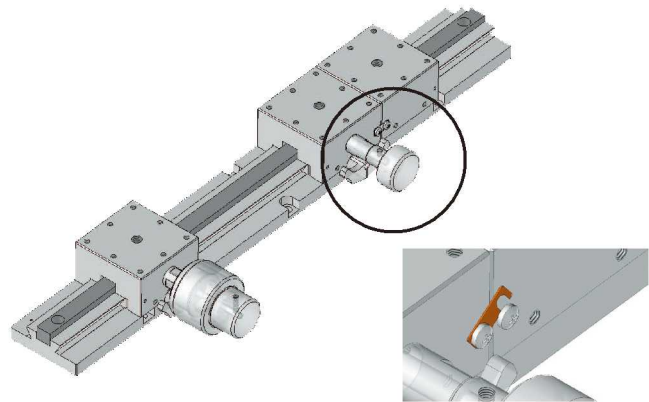

※連結ブロック(ハンドルなし)は付属フックで連結してください。

3数量
1~3
目録発送

SPEC

■X軸アリ式ステージ(ブロック1台)

型式	BDLXR-4060	BDLXR-40160	BDLXR-40260	BDLXR-40360	BDLXB-4060	BDLXB-40160	BDLXB-40260	BDLXB-40360	
ステージ面サイズ	40×40mm								
ハンドル仕様	標準ハンドル				粗微動ハンドル				
1回転当りの移動量	20mm				粗動: 20mm 微動: ±2.6mm				
移動量	60mm	160mm	260mm	360mm	60mm	160mm	260mm	360mm	
耐荷重	3.0kgf [29.4N]								
自重	0.27kg	0.41kg	0.55kg	0.69kg	0.31kg	0.45kg	0.59kg	0.74kg	
材質-表面処理	アルミ-黒アルマイト処理								
付属ねじ(六角穴付ボルト)	M4-8 4本		M4-8 6本		M4-8 8本		M4-8 8本		
価格	1台	¥22,000	¥30,000	¥37,000	¥46,000	¥32,000	¥41,000	¥48,000	¥55,000
	2~3台	¥18,000	¥25,000	¥31,000	¥38,000	¥27,000	¥34,000	¥40,000	¥46,000
	4台~	¥17,000	¥24,000	¥30,000	¥37,000	¥26,000	¥33,000	¥39,000	¥45,000

手動直動

X

XY

Z

水平面Z

XZ

水平面XZ

XYZ

水平面XYZ

ゴニオ

回転

ユニット

アクセサリ

リニア
ボール

クロス
ローラ

アリ式

25

30

40

50

60

70

80

100

120

その他