




UV透過フィルタ:S76-UG

納期
問合せ
ください

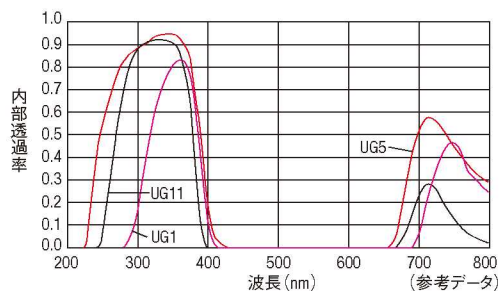


SPEC					
型式	厚み(mm)	厚み公差(mm)	外形(mm)	外形公差(mm)	価格
S76-UG1	1	±0.1	50×50	+0, -0.1	¥7,600
S76-UG11	1	±0.1	50×50	+0, -0.1	¥14,200
S76-UG5	3	±0.2	50×50	+0, -0.2	¥13,200

注意 透過率: 左のグラフ(内部透過率)に約8%の表裏面による反射ロスが加わります。

青色透過フィルタ:S76-BG

納期
問合せ
ください

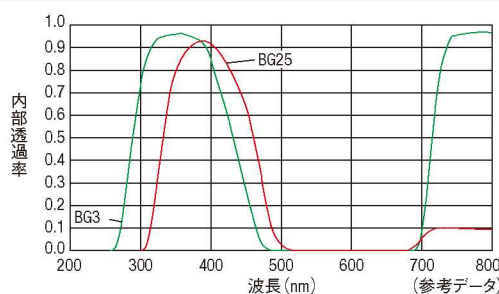


SPEC					
型式	厚み(mm)	厚み公差(mm)	外形(mm)	外形公差(mm)	価格
S76-BG3	3	±0.2	50×50	+0, -0.1	¥7,300
S76-BG25	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	¥6,600

注意 透過率: 左のグラフ(内部透過率)に約8%の表裏面による反射ロスが加わります。

青緑透過フィルタ:S76-BG

納期
問合せ
ください

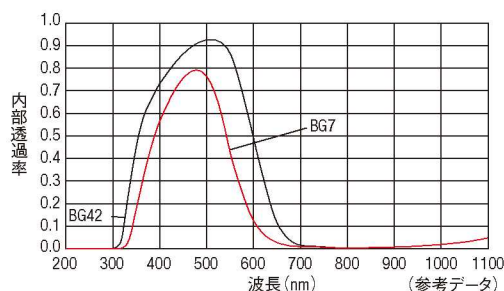


SPEC					
型式	厚み(mm)	厚み公差(mm)	外形(mm)	外形公差(mm)	価格
S76-BG42	1	±0.1	50×50	+0, -0.1	¥8,000
S76-BG7	1	±0.1	50×50	+0, -0.1	¥7,600

注意 透過率: 左のグラフ(内部透過率)に約8%の表裏面による反射ロスが加わります。

赤色透過フィルタ:S76-BG

納期
問合せ
ください

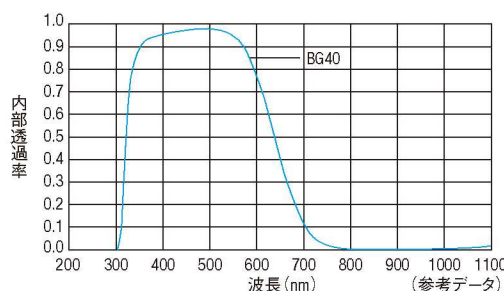


SPEC					
型式	厚み(mm)	厚み公差(mm)	外形(mm)	外形公差(mm)	価格
S76-BG40	1	±0.1	50×50	+0, -0.1	¥8,000

注意 透過率: 左のグラフ(内部透過率)に約8%の表裏面による反射ロスが加わります。

赤外線カットフィルタ:S76-KG

納期
問合せ
ください

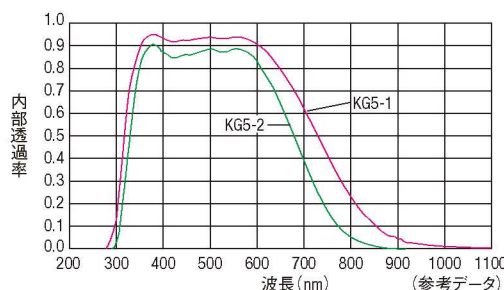

SPEC					
型式	厚み(mm)	厚み公差(mm)	外形(mm)	外形公差(mm)	価格
S76-KG5-2	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	¥7,200
S76-KG5-1	1	±0.1	50×50	+0, -0.1	¥8,200

注意 透過率: 左のグラフ(内部透過率)に約8%の表裏面による反射ロスが加わります。